

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
调制钢螺栓。
钢制顶珠。

规格：
螺栓强度至少为 10.9，黑色。
顶珠硬化处理，亮色。

图纸

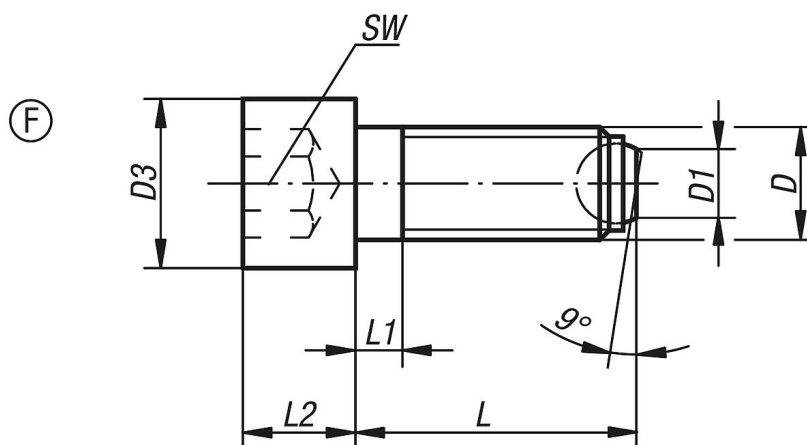

商品概述

订货号	类型	D	D1	D3	L	L1	L2	顶珠 ϕ	SW	负载能力 max. kN (静态负载)
07100-30820	F	M8	4,5	13	20	3,5	8	5,5	6	15
07100-30835	F	M8	4,5	13	35	3,5	8	5,5	6	15
07100-30850	F	M8	4,5	13	50	22	8	5,5	6	15
07100-31025	F	M10	6	16	25	4,5	10	7	8	20
07100-31040	F	M10	6	16	40	4,5	10	7	8	20
07100-31060	F	M10	6	16	60	28	10	7	8	20
07100-31230	F	M12	7,2	18	30	5	12	8,5	10	30
07100-31250	F	M12	7,2	18	50	5	12	8,5	10	30
07100-31280	F	M12	7,2	18	80	44	12	8,5	10	30
07100-31640	F	M16	10,7	24	40	6	16	12	14	60
07100-31660	F	M16	10,7	24	60	6	16	12	14	60

商品概述

订货号	类型	D	D1	D3	L	L1	L2	顶珠 $\varnothing$	SW	负载能力 max. kN (静态负载)
07100-31680	F	M16	10,7	24	80	36	16	12	14	60
07100-32050	F	M20	13,5	30	50	7,5	20	15	17	90
07100-32080	F	M20	13,5	30	80	28	20	15	17	90
07100-320100	F	M20	13,5	30	100	48	20	15	17	90
07100-32460	F	M24	15,8	36	60	9	24	18	19	120
07100-32490	F	M24	15,8	36	90	30	24	18	19	120
07100-324120	F	M24	15,8	36	120	60	24	18	19	120