

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

外壳材质为黄铜。

不锈钢反射器 1.4301。

安全玻璃 (ESG) 观察窗。

平垫片和 Viton® 制内部密封件。

PTFE 外部密封件。

规格：

最高 150 °C 的耐高温性观察窗。

提示：

较高的耐压、抗温、抗撞击和抗冲击性。


安全玻璃作为观察窗确保最佳的透明度和最高的表面硬度。

由於徑向和扁平邊的凹槽，密封件在擰緊時不會被壓到側邊。

图纸提示：

- 1) 平垫片
- 2) 内部密封件
- 3) 外部密封件

图纸

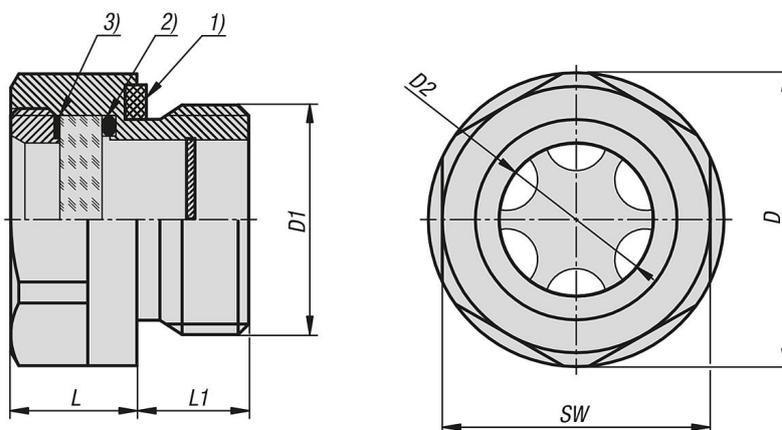

商品概述

订货号	D	D1	D2	L	L1	SW	承载压力 max. bar
28012-05-22038	22	G3/8	10,1	10	9	19	8
28012-05-25012	26	G1/2	13,8	10	10	24	8
28012-05-32034	32	G3/4	19	10	10	29	8
28012-05-38100	38	G1	25,1	11	11	35	8
28012-05-221615	22	M16X1,5	10,1	10	9	19	8
28012-05-272015	25	M20X1,5	13,8	10	10	22	8
28012-05-322615	32	M26X1,5	20	10	10	29	8
28012-05-322715	32	M27X1,5	20	10	10	29	8
28012-05-383315	38	M33X1,5	25,1	11	11	35	8

商品概述
