

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

外壳和反射器材质为黄铜。

安全玻璃观察窗 (ESG)。

平垫片、Viton® 制内部和外部密封件。

规格：

最高 150 °C 的耐高温性观察窗。

提示：

较高的耐压、抗温、抗撞击和抗冲击性。


安全玻璃作为观察窗确保最佳的透明度和最高的表面硬度。

面扳手 96651-01 的安装孔位置可能与图示不同。

图纸提示：

- 1) 平垫片
- 2) 内部密封件
- 3) 外部密封件

图纸

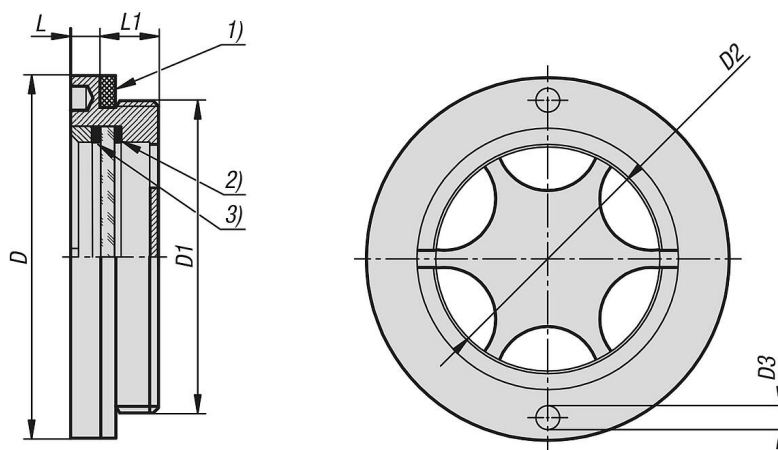

商品概述

订货号	D	D1	D2	D3	L	L1	承载压力 max. bar
28012-10-32034	32	G3/4	16	2,6	4	8	8
28012-10-38100	38	G1	22,1	2,6	4,5	9	8
28012-10-48114	48	G1 1/4	28,1	3,2	4,5	10	8
28012-10-55112	55	G1 1/2	33,1	3,2	5	11	8
28012-10-68200	68	G2	43,1	4,5	5,5	11	8
28012-10-322615	32	M26X1,5	16	2,6	4	8	8
28012-10-322715	32	M27X1,5	16	2,6	4	8	8
28012-10-383315	38	M33X1,5	22,1	2,6	4,5	9	8
28012-10-484215	48	M42X1,5	28,1	3,2	4,5	10	8
28012-10-554815	55	M48X1,5	33,1	3,2	5	11	8
28012-10-686020	68	M60X2	43,1	4,5	5,5	11	8

商品概述
