


商品描述/产品说明

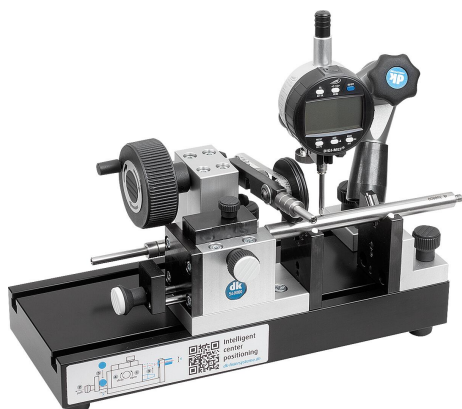

产品说明

提示：

测试仪适合同心度、斜度和垂直度测量。

凭借坚固的设计，可在车间以及测量室内使用旋转测试仪。通过可提升的压紧辊轻松放置测量工件。通过轻便的滑块和可移动的测量三脚架可以任意定位量表。

通过止动块，止动尖端可以完美而轻松地对准（刚好位于待测工件中心），这样，未精确转动的端面就不会因旋转时振动产生的凹槽而对测量结果产生负面影响。

待测工件不位于驱动轴上，而是位于固定的棱柱上，并由驱动轮直接驱动。这完全消除了支架的基本公差问题，因为它是完全固定的（公差=0）。

千分表不包含在供货范围内。

数字千分表 32542 可用于同心度测试仪。

技术参数：

直径测量范围从 1 mm 至 32 mm。

滑块行程最大为 100 mm。

压紧辊的可调节力。

供货范围：

高度和深度可调的止动器、固定且高度可调的棱柱、机械滚轮驱动装置、测量三脚架、刻度盘支架。

商品概述

旋转测试仪，最大直径 32 mm

订货号	名称
32500-01	同心度检测仪