


商品描述/产品说明

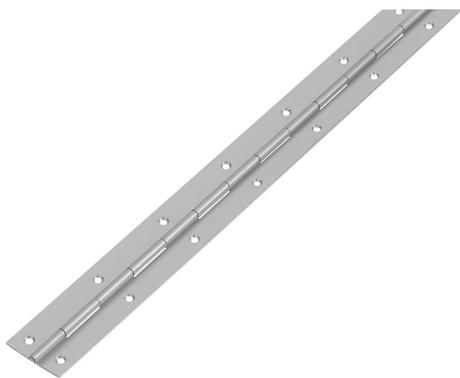


产品说明

材料：
钢制，不锈钢 A2 和铝制。

提示：
条形铰链又称为钢琴铰链，为各种应用提供高质量的解决方案，具有钻孔和不钻孔两种型号。这些铰链为钢制、不锈钢或铝制，集坚固性和多功能性于一体。

由于设计精密，条形铰链可顺畅运动，使用寿命较长，无磨损痕迹。钻孔型号便于安装，并提供了快速紧固解决方案，而未钻孔型号则在安装过程中提供了最大的灵活性。

图纸

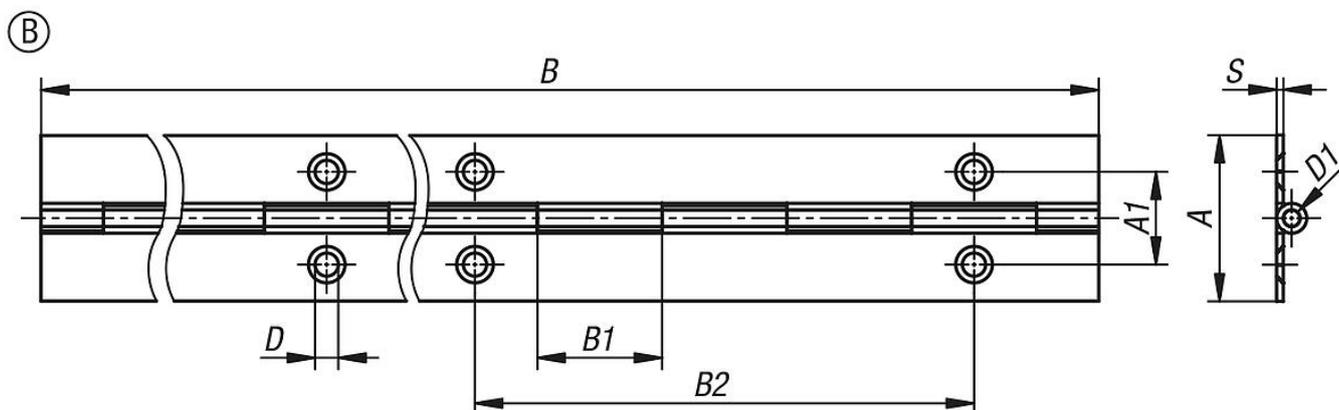

商品概述

订货号	类型	形状类型	主体材料	材料	A	A1	B	B1	B2	D	D1	S	金属键
27877-30-1002008	B	已钻孔	钢制	钢制	20	14	2040	15	60	2,8	2	0,8	-
27877-30-1102008	B	已钻孔	不锈钢 A2	不锈钢	20	14	2040	15	60	2,8	2	0,8	1.4301
27877-30-1002508	B	已钻孔	钢制	钢制	25	14	2040	15	60	2,8	2	0,8	-
27877-30-1102508	B	已钻孔	不锈钢 A2	不锈钢	25	14	2040	15	60	3,6	2	0,8	1.4301
27877-30-1003008	B	已钻孔	钢制	钢制	30	16,8	2040	15	60	3,9	2	0,8	-
27877-30-1003010	B	已钻孔	钢制	钢制	30	16,8	2040	15	60	3,9	2	1	-
27877-30-1103010	B	已钻孔	不锈钢 A2	不锈钢	30	16,8	2040	15	60	3,9	2	1	1.4301
27877-30-1003510	B	已钻孔	钢制	钢制	35	19,5	2040	15	60	4,5	2	1	-
27877-30-1004012	B	已钻孔	钢制	钢制	40	22,7	2040	30	60	4,2	3	1,2	-
27877-30-1104012	B	已钻孔	不锈钢 A2	不锈钢	40	22,7	2040	30	60	4,2	3	1,2	1.4301
27877-30-1104015	B	已钻孔	不锈钢 A2	不锈钢	40	22,7	2040	15	60	4	4	1,5	1.4301
27877-30-1005012	B	已钻孔	钢制	钢制	50	28	2040	30	60	4	3	1,2	-
27877-30-1105012	B	已钻孔	不锈钢 A2	不锈钢	50	28	2040	30	60	4	3	1,2	1.4301
27877-30-1106020	B	已钻孔	不锈钢 A2	不锈钢	60	35	2040	30	60	4	6	2	1.4301
27877-30-1108030	B	已钻孔	不锈钢 A2	不锈钢	80	35	2000	40	60	5,2	6	3	1.4301