


商品描述/产品说明

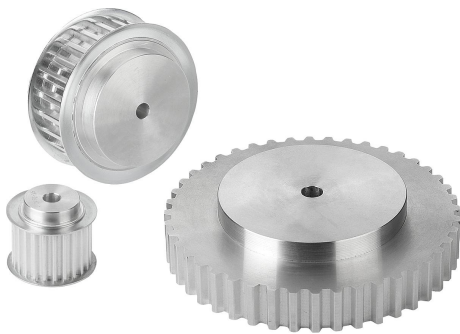

产品说明


材料：
铝制。
钢制凸缘盘。

规格：
铝，亮色。
镀锌凸缘盘。

提示：
具有米制节距的符合 ISO 17396 的标准 T 型材（梯形齿部）。至少一个齿形皮带轮应具有法兰轮。齿盘有定心孔或经过预钻孔（这可能因生产技术而异）。因此，表中给出的 D2 最大尺寸是提供齿盘的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者，客户也可以使用衬套来减小直径。

出于重量方面的考虑，齿盘的平面上可设计凹槽。

图纸

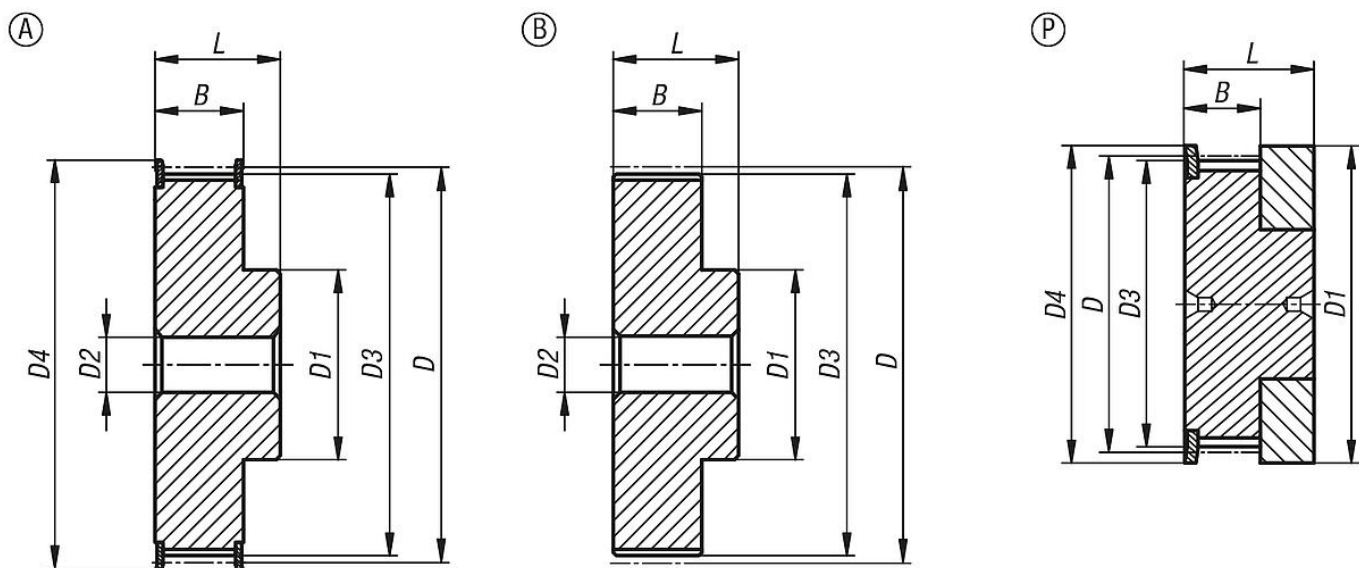

商品概述

订货号	类型	P=型面	皮带宽度	齿数	B	D	D1 max.	D2 max.	D3	D4 max.	L
22002-250612	P	T2,5	6	12	9	9,05	12		9	13	16
22002-250614	P	T2,5	6	14	9	10,64	14		10,6	15	16
22002-250615	P	T2,5	6	15	9	11,44	15		11	15	16
22002-250616	P	T2,5	6	16	9	12,23	16		12,2	16	16
22002-250618	A	T2,5	6	18	10	13,82	10	3	13,8	18	16
22002-250619	A	T2,5	6	19	10	14,62	10	3	14,6	18	16
22002-250620	A	T2,5	6	20	10	15,42	11	3	15,4	19,5	16
22002-250622	A	T2,5	6	22	10	17,01	11	3	17	23	16
22002-250624	A	T2,5	6	24	10	18,6	12	3	18,55	23	16
22002-250625	A	T2,5	6	25	10	19,39	13	3	19,35	23	16
22002-250626	A	T2,5	6	26	10	20,19	14	4	20,15	25	16
22002-250628	A	T2,5	6	28	10	21,78	14	4	21,75	25	16
22002-250630	A	T2,5	6	30	10	23,37	16	6	23,35	28	16
22002-250632	A	T2,5	6	32	10	24,96	16	6	24,95	32	16
22002-250636	A	T2,5	6	36	10	28,15	20	6	28	36	16

商品概述

订货号	类型	P=型面	皮带宽度	齿数	B	D	D1 max.	D2 max.	D3	D4 max.	L
22002-250640	A	T2,5	6	40	10	31,33	22	6	31,3	38	16
22002-250644	B	T2,5	6	44	10	34,51	24	6	35		16
22002-250648	B	T2,5	6	48	10	37,7	26	6	38		16
22002-250660	B	T2,5	6	60	10	47,25	34	8	47		16