
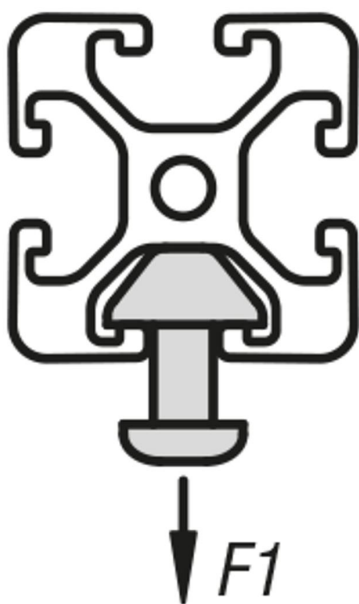
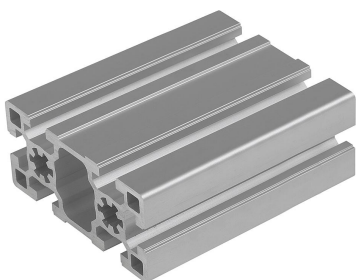


商品描述/产品说明

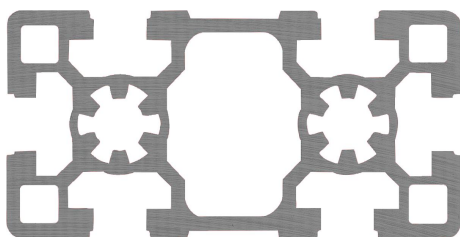

产品说明

材料：

铝制 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25)。

规格：

高温时效，自然色阳极氧化。


提示：

铝制型材用于通用结构。

根据要求：

斜角裁切 15°、30° 和 45°。

图纸

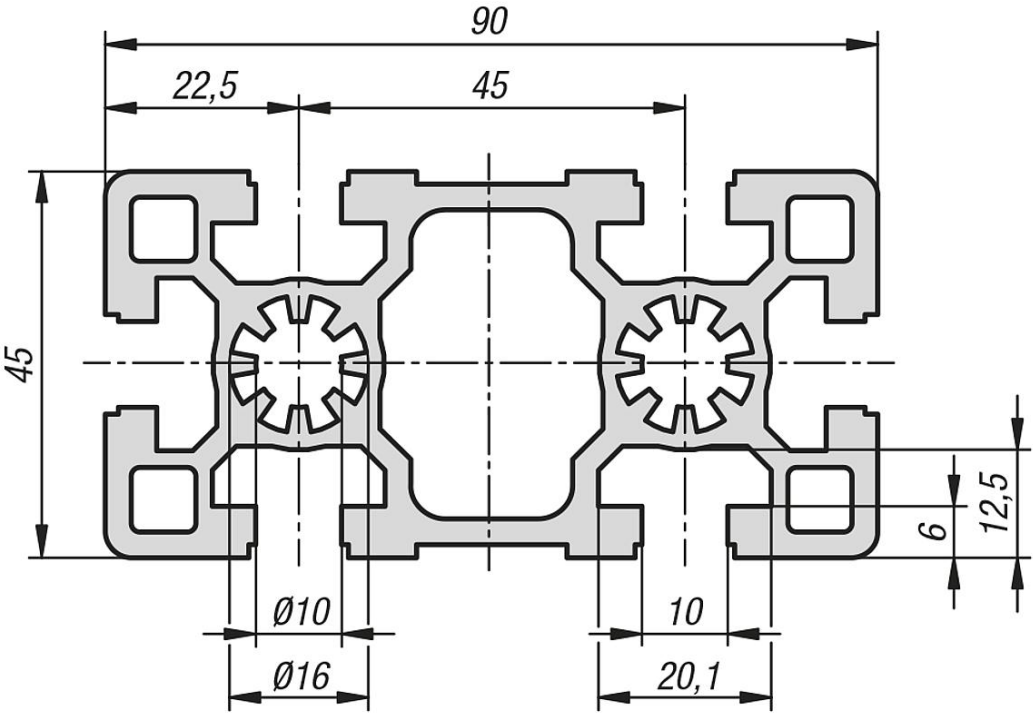

商品概述

订货号	槽宽	型材	L	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	剖面区 cm ²	F1 max. kN	重量 约 kg/m
10160-104590X1000	10	45x90	1000	124,05	32,25	27,57	14,33	15,24	12	4,12
10160-104590X2000	10	45x90	2000	124,05	32,25	27,57	14,33	15,24	12	3,99
10160-104590X3000	10	45x90	3000	124,05	32,25	27,57	14,33	15,24	12	3,99
10160-104590X4000	10	45x90	4000	124,05	32,25	27,57	14,33	15,24	12	3,99
10160-104590X5000	10	45x90	5000	124,05	32,25	27,57	14,33	15,24	12	3,99
10160-104590X6000	10	45x90	6000	124,05	32,25	27,57	14,33	15,24	12	3,99

关于本商品的说明

是否未显示所需长度？请立即联系我们的专业人员。最大交货长度为 6000mm。立即订购在此处。