

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
工具钢或不锈钢 1.4305。

规格：
钢制，经硬化和打磨处理。
不锈钢，经打磨和渗碳处理。


提示：
带球头端的定位销用于方便地定位连接。由定位孔角度偏差或者定位销不平行导致的倾斜，得以通过球头端降至最低限度（请参见接合示意图 1）。

图纸提示：

- 1) 单侧内螺纹，带盲孔
- 2) 双侧内螺纹，带盲孔
- 3) 双侧内螺纹，带通孔

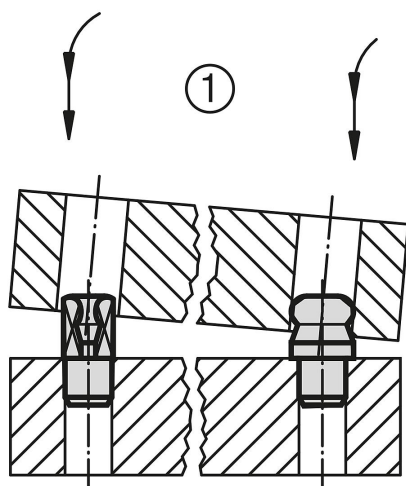

图纸

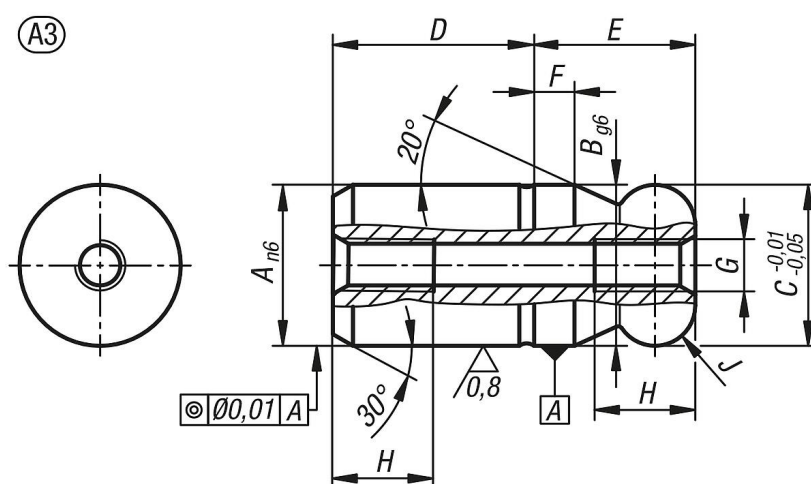

商品概述

订货号	材料	尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	J	螺纹内孔
03107-0502	工具钢	3	5	5	5	6	5	2	M2,5	4,5	R 1	通孔
03107-0602	工具钢	3	6	6	6	8	6	2	M3	5	R 1	通孔
03107-0802	工具钢	3	8	8	8	10	8	2	M3	6	R 2	通孔
03107-50502	不锈钢	3	5	5	5	6	5	2	M2,5	4,5	R 1	通孔
03107-50602	不锈钢	3	6	6	6	8	6	2	M3	5	R 1	通孔
03107-50802	不锈钢	3	8	8	8	10	8	2	M3	6	R 2	通孔

商品概述
