

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
工具钢或不锈钢 1.4305。

规格：
钢制，经硬化和打磨处理。
不锈钢，经打磨和渗碳处理。


提示：
带球头端的定位销用于方便地定位连接。由定位孔角度偏差或者定位销不平行导致的倾斜，得以通过球头端降至最低限度（请参见接合示意图 1）。

图纸提示：

- 1) 单侧内螺纹，带盲孔
- 2) 双侧内螺纹，带盲孔
- 3) 双侧内螺纹，带通孔

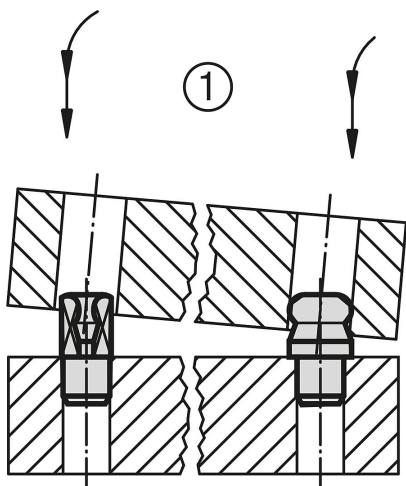

图纸

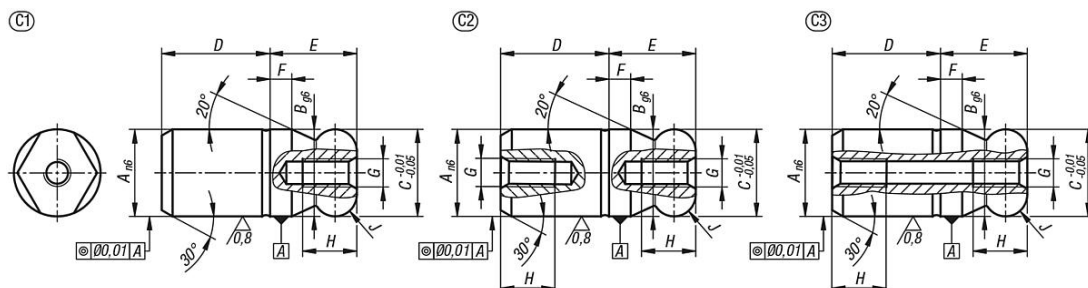

商品概述

订货号	材料	尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	J	螺纹内孔
03107-052	工具钢	1	5	5	5	6	5	2	M2,5	4,5	R 1	盲孔
03107-062	工具钢	1	6	6	6	8	6	2	M3	5	R 1	盲孔
03107-082	工具钢	1	8	8	8	10	8	2	M3	6	R 2	盲孔
03107-102	工具钢	1	10	10	10	13	10	2,5	M3	6	R 2,5	盲孔
03107-122	工具钢	1	12	12	12	15	12	3	M4	8	R 3	盲孔
03107-142	工具钢	1	14	14	14	17	14	3,5	M4	8	R 3,5	盲孔
03107-162	工具钢	1	16	16	16	20	16	4	M5	10	R 4	盲孔
03107-202	工具钢	1	20	20	20	25	20	5	M5	10	R 5	盲孔
03107-252	工具钢	1	25	25	25	25	25	6	M5	10	R 6	盲孔
03107-302	工具钢	1	30	30	30	30	30	8	M6	12	R 8	盲孔
03107-402	工具钢	1	40	40	40	40	40	10	M6	12	R 10	盲孔
03107-502	工具钢	1	50	50	50	50	50	12	M6	12	R 12	盲孔
03107-5052	不锈钢	1	5	5	5	6	5	2	M2,5	4,5	R 1	盲孔
03107-5062	不锈钢	1	6	6	6	8	6	2	M3	5	R 1	盲孔
03107-5082	不锈钢	1	8	8	8	10	8	2	M3	6	R 2	盲孔
03107-5102	不锈钢	1	10	10	10	13	10	2,5	M3	6	R 2,5	盲孔

商品概述

订货号	材料	尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	J	螺纹内孔
03107-5122	不锈钢	1	12	12	12	15	12	3	M4	8	R 3	盲孔
03107-5142	不锈钢	1	14	14	14	17	14	3,5	M4	8	R 3,5	盲孔
03107-5162	不锈钢	1	16	16	16	20	16	4	M5	10	R 4	盲孔
03107-5202	不锈钢	1	20	20	20	25	20	5	M5	10	R 5	盲孔
03107-10022	工具钢	2	10	10	10	13	10	2,5	M3	6	R 2,5	盲孔
03107-12022	工具钢	2	12	12	12	15	12	3	M4	8	R 3	盲孔
03107-14022	工具钢	2	14	14	14	17	14	3,5	M4	8	R 3,5	盲孔
03107-16022	工具钢	2	16	16	16	20	16	4	M5	10	R 4	盲孔
03107-20022	工具钢	2	20	20	20	25	20	5	M5	10	R 5	盲孔
03107-25022	工具钢	2	25	25	25	25	25	6	M5	10	R 6	盲孔
03107-30022	工具钢	2	30	30	30	30	30	8	M6	12	R 8	盲孔
03107-40022	工具钢	2	40	40	40	40	40	10	M6	12	R 10	盲孔
03107-50022	工具钢	2	50	50	50	50	50	12	M6	12	R 12	盲孔
03107-510022	不锈钢	2	10	10	10	13	10	2,5	M3	6	R 2,5	盲孔
03107-512022	不锈钢	2	12	12	12	15	12	3	M4	8	R 3	盲孔
03107-514022	不锈钢	2	14	14	14	17	14	3,5	M4	8	R 3,5	盲孔
03107-516022	不锈钢	2	16	16	16	20	16	4	M5	10	R 4	盲孔
03107-520022	不锈钢	2	20	20	20	25	20	5	M5	10	R 5	盲孔
03107-05022	工具钢	3	5	5	5	6	5	2	M2,5	4,5	R 1	通孔
03107-06022	工具钢	3	6	6	6	8	6	2	M3	5	R 1	通孔
03107-08022	工具钢	3	8	8	8	10	8	2	M3	6	R 2	通孔
03107-505022	不锈钢	3	5	5	5	6	5	2	M2,5	4,5	R 1	通孔
03107-506022	不锈钢	3	6	6	6	8	6	2	M3	5	R 1	通孔
03107-508022	不锈钢	3	8	8	8	10	8	2	M3	6	R 2	通孔