



产品说明

产品描述：

偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。

压力垫圈由特殊的高性能塑料制成，具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。

材料：

把手材质为不锈钢 1.4308。

压力垫圈材质为高性能热塑性塑料，碳纤维增强。

轴销和螺柱材质为不锈钢 1.4305。

规格：

把手经电解抛光或喷砂处理。

压力垫圈为黑色。

轴销和螺柱，亮色。

提示：

这种可调式偏心把手用于夹紧手柄相对夹紧轴只有一个固定位置的场合（回转支承）。手柄的具体位置可用螺栓刀通过螺杆上细牙来调整。

塑料具有如下特性：在承受负载的情况下会发生蠕变（阻滞）。

附件：


对于略微弯曲的支撑表面，可选配不锈钢圆盘 04234。

它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。

图纸提示：

1) 销钉，用于对 锁紧手柄进行精调

图纸

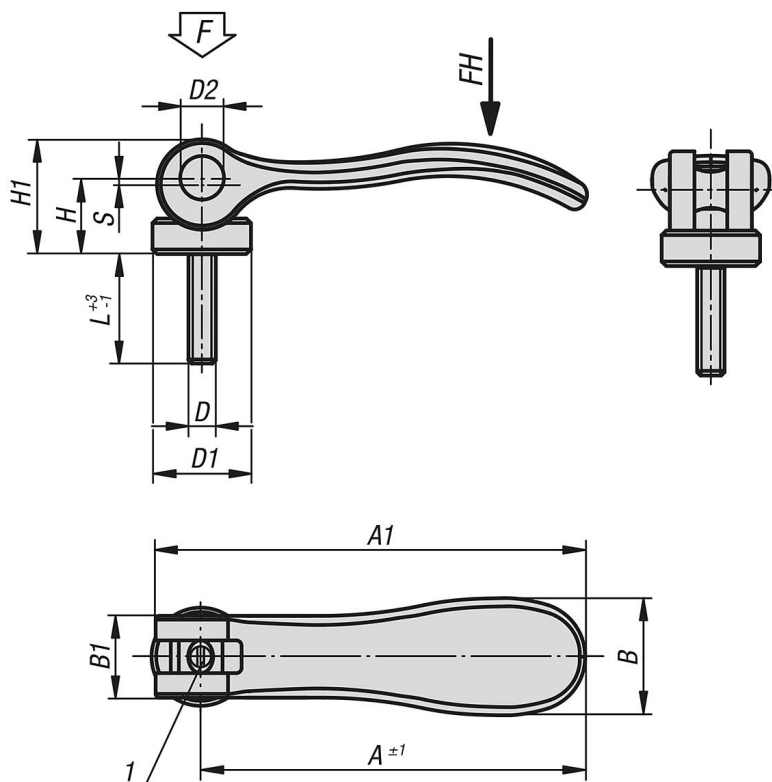

商品概述

可调式凸轮手柄，带外螺纹，材质为不锈钢

订货号	旧版 norelem 订货号	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04233-04-7512003X10	-	经电解 抛光处理	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-04-7512003X15	-	经电解 抛光处理	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-04-7512003X30	-	经电解 抛光处理	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-04-8512003X10	-	经电解 抛光处理	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-04-8512003X15	-	经电解 抛光处理	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-04-8512003X30	-	经电解 抛光处理	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-04-9512003X10	04233-9512003X10	经电解 抛光处理	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-04-9512003X15	04233-9512003X15	经电解 抛光处理	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-04-9512003X30	04233-9512003X30	经电解 抛光处理	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-04-7512004X10	-	经电解 抛光处理	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-04-7512004X15	-	经电解 抛光处理	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-04-7512004X30	-	经电解 抛光处理	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-04-8512004X10	-	经电解 抛光处理	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-04-8512004X15	-	经电解 抛光处理	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-04-8512004X30	-	经电解 抛光处理	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-04-9512004X10	04233-9512004X10	经电解 抛光处理	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-04-9512004X15	04233-9512004X15	经电解 抛光处理	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-04-9512004X30	04233-9512004X30	经电解 抛光处理	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-04-0512004X15	04233-0512004X15	经电解 抛光处理	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04233-04-0512004X20	04233-0512004X20	经电解 抛光处理	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-04-0512004X30	04233-0512004X30	经电解 抛光处理	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-04-0512005X20	04233-0512005X20	经电解 抛光处理	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-04-0512005X30	04233-0512005X30	经电解 抛光处理	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-04-0512005X40	04233-0512005X40	经电解 抛光处理	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-04-0512005X50	04233-0512005X50	经电解 抛光处理	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-04-1512005X20	04233-1512005X20	经电解 抛光处理	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-04-1512005X30	04233-1512005X30	经电解 抛光处理	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-04-1512005X40	04233-1512005X40	经电解 抛光处理	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-04-1512005X50	04233-1512005X50	经电解 抛光处理	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-04-1512006X20	04233-1512006X20	经电解 抛光处理	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-04-1512006X30	04233-1512006X30	经电解 抛光处理	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-04-1512006X40	04233-1512006X40	经电解 抛光处理	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120

04233-04 可调式不锈钢凸轮手柄，带外螺纹，塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓



商品概述

订货号	旧版 norelem 订货号	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04233-04-1512006X50	04233-1512006X50	经电解抛光处理	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-04-2512008X25	04233-2512008X25	经电解抛光处理	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-04-2512008X30	04233-2512008X30	经电解抛光处理	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-04-2512008X40	04233-2512008X40	经电解抛光处理	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-04-2512008X50	04233-2512008X50	经电解抛光处理	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-04-2512010X25	04233-2512010X25	经电解抛光处理	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-04-2512010X30	04233-2512010X30	经电解抛光处理	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-04-2512010X40	04233-2512010X40	经电解抛光处理	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-04-2512010X50	04233-2512010X50	经电解抛光处理	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-04-7512303X10	-	喷丸	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-04-7512303X15	-	喷丸	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-04-7512303X30	-	喷丸	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-04-8512303X10	-	喷丸	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-04-8512303X15	-	喷丸	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-04-8512303X30	-	喷丸	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-04-9512303X10	04233-9512303X10	喷丸	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-04-9512303X15	04233-9512303X15	喷丸	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-04-9512303X30	04233-9512303X30	喷丸	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-04-7512304X10	-	喷丸	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-04-7512304X15	-	喷丸	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-04-7512304X30	-	喷丸	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-04-8512304X10	-	喷丸	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-04-8512304X15	-	喷丸	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-04-8512304X30	-	喷丸	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-04-9512304X10	04233-9512304X10	喷丸	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-04-9512304X15	04233-9512304X15	喷丸	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-04-9512304X30	04233-9512304X30	喷丸	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-04-0512304X15	04233-0512304X15	喷丸	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04233-04-0512304X20	04233-0512304X20	喷丸	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-04-0512304X30	04233-0512304X30	喷丸	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-04-0512305X20	04233-0512305X20	喷丸	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-04-0512305X30	04233-0512305X30	喷丸	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-04-0512305X40	04233-0512305X40	喷丸	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-04-0512305X50	04233-0512305X50	喷丸	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-04-1512305X20	04233-1512305X20	喷丸	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-04-1512305X30	04233-1512305X30	喷丸	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-04-1512305X40	04233-1512305X40	喷丸	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-04-1512305X50	04233-1512305X50	喷丸	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-04-1512306X20	04233-1512306X20	喷丸	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-04-1512306X30	04233-1512306X30	喷丸	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-04-1512306X40	04233-1512306X40	喷丸	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-04-1512306X50	04233-1512306X50	喷丸	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-04-2512308X25	04233-2512308X25	喷丸	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-04-2512308X30	04233-2512308X30	喷丸	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-04-2512308X40	04233-2512308X40	喷丸	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-04-2512308X50	04233-2512308X50	喷丸	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-04-2512310X25	04233-2512310X25	喷丸	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-04-2512310X30	04233-2512310X30	喷丸	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-04-2512310X40	04233-2512310X40	喷丸	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-04-2512310X50	04233-2512310X50	喷丸	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350

