

商品描述/产品说明

INCH
Parts

产品说明

产品描述：

偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。

压力垫圈由特殊的高性能塑料制成，具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。

材料：

把手材质为铸铝 EN AC-46200。

压力垫圈材质为高性能热塑性塑料，碳纤维增强。

轴销材质为钢制，强度等级为 5.8 级或不锈钢 1.4305。

规格：

经粉末喷涂处理的把手，黑色精密结构或交通红色精密结构。

压力垫圈为黑色。

钢制轴销、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。

提示：


塑料在承受负载的情况下会发生蠕变（阻滞）。

附件：

对于略微弯曲的支撑表面，可选配不锈钢圆盘 04234。

它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。

图纸

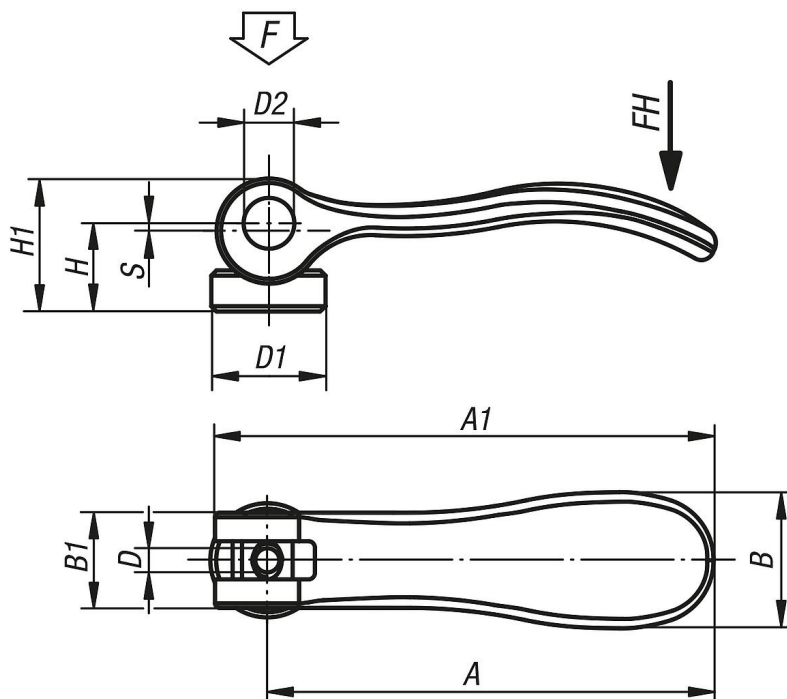

商品概述

订货号	旧版 norelem 订货号	材料	主体颜色	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-10-75011AD	-	钢制	黑色 RAL 9005	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-10-85011AD	-	钢制	黑色 RAL 9005	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-10-95011AD	04232-95011AD	钢制	黑色 RAL 9005	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90

商品概述

订货号	旧版 norelem 订货号	材料	主体颜色	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-10-75011AE	-	钢制	黑色 RAL 9005	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-10-85011AE	-	钢制	黑色 RAL 9005	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-10-95011AE	04232-95011AE	钢制	黑色 RAL 9005	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-10-05011AE	04232-05011AE	钢制	黑色 RAL 9005	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-10-05011A0	04232-05011A0	钢制	黑色 RAL 9005	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-10-05011A1	04232-05011A1	钢制	黑色 RAL 9005	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-10-15011A1	04232-15011A1	钢制	黑色 RAL 9005	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-10-15011A2	04232-15011A2	钢制	黑色 RAL 9005	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-10-25011A3	04232-25011A3	钢制	黑色 RAL 9005	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
04232-10-75111AD	-	不锈钢	黑色 RAL 9005	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-10-85111AD	-	不锈钢	黑色 RAL 9005	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-10-95111AD	04232-95111AD	不锈钢	黑色 RAL 9005	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-10-75111AE	-	不锈钢	黑色 RAL 9005	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-10-85111AE	-	不锈钢	黑色 RAL 9005	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-10-95111AE	04232-95111AE	不锈钢	黑色 RAL 9005	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-10-05111AE	04232-05111AE	不锈钢	黑色 RAL 9005	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-10-05111A0	04232-05111A0	不锈钢	黑色 RAL 9005	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-10-05111A1	04232-05111A1	不锈钢	黑色 RAL 9005	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-10-15111A1	04232-15111A1	不锈钢	黑色 RAL 9005	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-10-15111A2	04232-15111A2	不锈钢	黑色 RAL 9005	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-10-25111A3	04232-25111A3	不锈钢	黑色 RAL 9005	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
04232-10-75014AD	-	钢制	红色 RAL 3020	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-10-85014AD	-	钢制	红色 RAL 3020	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-10-95014AD	04232-95014AD	钢制	红色 RAL 3020	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-10-75014AE	-	钢制	红色 RAL 3020	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-10-85014AE	-	钢制	红色 RAL 3020	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-10-95014AE	04232-95014AE	钢制	红色 RAL 3020	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-10-05014AE	04232-05014AE	钢制	红色 RAL 3020	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-10-05014A0	04232-05014A0	钢制	红色 RAL 3020	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-10-05014A1	04232-05014A1	钢制	红色 RAL 3020	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-10-15014A1	04232-15014A1	钢制	红色 RAL 3020	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-10-15014A2	04232-15014A2	钢制	红色 RAL 3020	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-10-25014A3	04232-25014A3	钢制	红色 RAL 3020	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
04232-10-75114AD	-	不锈钢	红色 RAL 3020	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-10-85114AD	-	不锈钢	红色 RAL 3020	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-10-95114AD	04232-95114AD	不锈钢	红色 RAL 3020	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-10-75114AE	-	不锈钢	红色 RAL 3020	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-10-85114AE	-	不锈钢	红色 RAL 3020	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-10-95114AE	04232-95114AE	不锈钢	红色 RAL 3020	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-10-05114AE	04232-05114AE	不锈钢	红色 RAL 3020	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-10-05114A0	04232-05114A0	不锈钢	红色 RAL 3020	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-10-05114A1	04232-05114A1	不锈钢	红色 RAL 3020	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-10-15114A1	04232-15114A1	不锈钢	红色 RAL 3020	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120

商品概述

订货号	旧版 norelem 订货号	材料	主体颜色	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-10-15114A2	04232-15114A2	不锈钢	红色 RAL 3020	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-10-25114A3	04232-25114A3	不锈钢	红色 RAL 3020	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350