

商品描述/产品说明

产品说明

材料：
塑料。
AgNi 触点连接。

规格：
红色/绿色压紧旋钮带有标签。
煤黑色前框。

提示：
带触头模块的触摸双按钮（1x 常闭，1x 常开），带螺纹接头。双按钮由一个红色和一个绿色按钮组成，每个按钮都带有 0/I 字样。组件的耐磨损涂层可确保永久的可读性。




其安装直径为 22.3 mm，易于安装。双按钮符合所有相关标准。

证书/满足的标准：
cULus、CCC、CSA、ENEC05、CE、KEMA、UKCA、DNVGL。
EN 60947-5-1、EN 61058-1。


IP 防护等级指的是正面。

技术参数：
安装位置：任意。
机械性使用寿命：30,000 次开关循环。
电气性使用寿命：额定负载下 1,000,000 次开关循环。

温度范围：
存放温度：-40 °C 至 +80 °C。
工作温度：-25 °C 至 +70 °C。

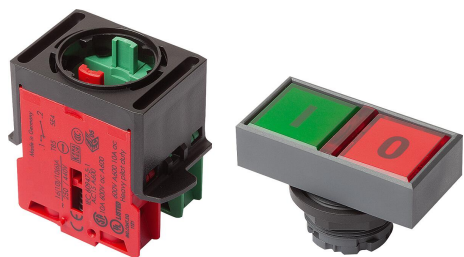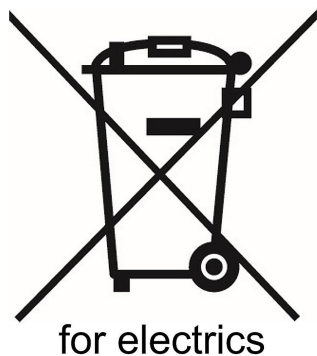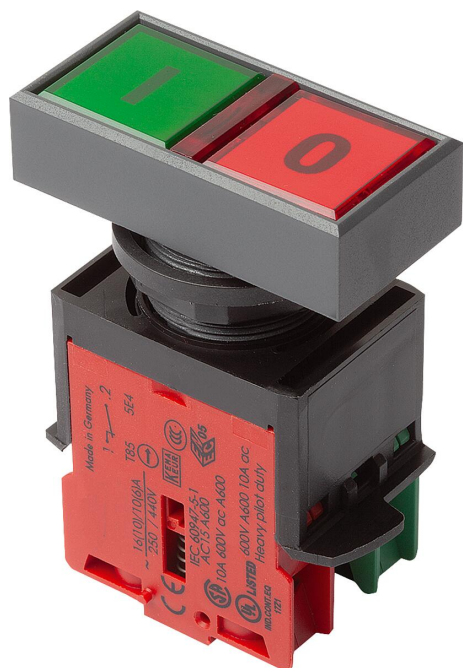

图纸

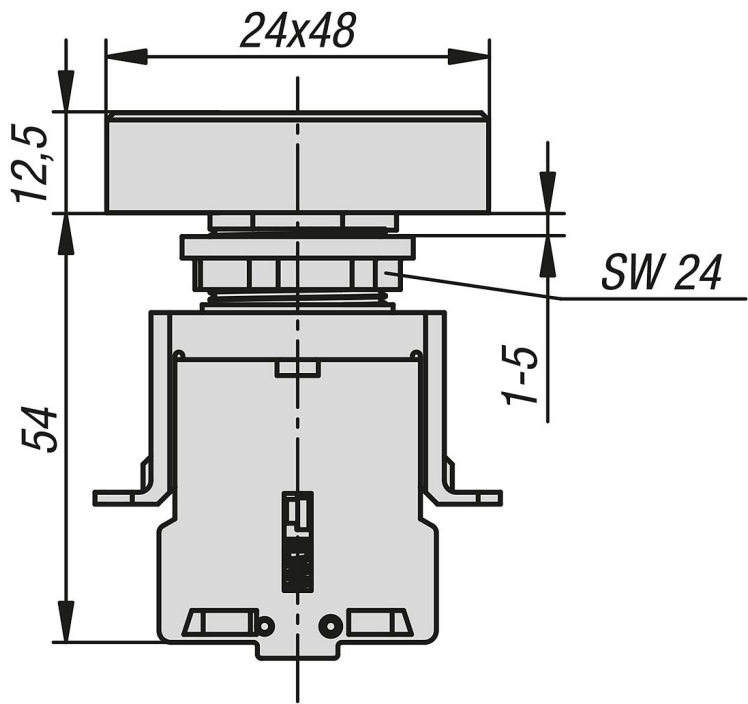

商品概述

双按钮，内置款式，Ø 22.3 mm，带触头模块、螺纹接头

订货号	连接方式	导线截面 max. (mm²)	常开数量 NO	常闭数量 NC	锁紧扭矩 安装螺母 Nm
81039-1110	螺纹接头	2,5	1	1	2,5

订货号	可照明	执行路径 mm	电阻 m Ohm	安装-Ø	最小电压 V	最小电流 mA
81039-1110	否	6	<20	22,3	5	1

订货号	颤动延续时间 ms	参考编号	防护级别	脏物程度	过电压类别
81039-1110	<10	LDT	IP40	3	III