

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
 不锈钢规格 A1：
 螺纹套筒 1.4305.
 压缩弹簧 1.4310.
 陶瓷球 Si_3N_4


不锈钢规格 A4：
 螺纹套筒 1.4404.
 压缩弹簧 1.4401.
 陶瓷球 Si_3N_4 。

规格：
 亮色。

提示：
 氮化硅 Si_3N_4 具备优异的材料性能，其包括高韧性和刚性、优异的磨损性能以及出色的耐化学性。

所用材料用途广泛。对于耐腐蚀性要求极高的情况，建议使用 A4 不锈钢制弹性止动顶销。

图纸

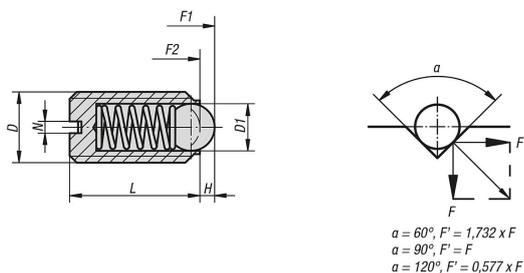

商品概述

订货号	金属键	D	D1	H	L	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	载体形式
03008-03	1.4305	M3	1,5	0,4	7	0,4	1,5	3	一字槽
03008-031	1.4404	M3	1,5	0,4	7	0,4	1,5	3	一字槽
03008-04	1.4305	M4	2,5	0,8	9	0,6	4	10	一字槽
03008-041	1.4404	M4	2,5	0,8	9	0,6	4	10	一字槽
03008-05	1.4305	M5	3	0,9	12	0,8	6	11	一字槽
03008-051	1.4404	M5	3	0,9	12	0,8	6	11	一字槽
03008-06	1.4305	M6	3,5	1	14	1	9	13	一字槽
03008-061	1.4404	M6	3,5	1	14	1	9	13	一字槽
03008-08	1.4305	M8	5	1,5	16	1,2	15	30	一字槽
03008-081	1.4404	M8	5	1,5	16	1,2	15	30	一字槽
03008-10	1.4305	M10	6	2	19	1,6	20	35	一字槽
03008-101	1.4404	M10	6	2	19	1,6	20	35	一字槽
03008-12	1.4305	M12	8	2,5	22	2	30	55	一字槽
03008-121	1.4404	M12	8	2,5	22	2	30	55	一字槽
03008-16	1.4305	M16	10	3,5	24	2,5	65	125	一字槽
03008-161	1.4404	M16	10	3,5	24	2,5	65	125	一字槽

商品概述
