


商品描述/产品说明



最小弯曲半径:

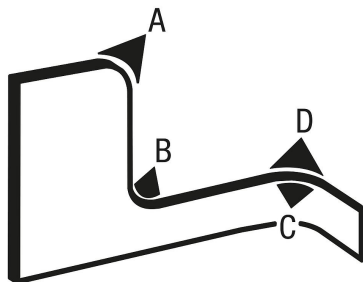

产品说明

材料：

VMQ (硅橡胶)，硬度 $60^{\circ} \pm 5$ 邵氏硬度 A，通过 FDA 认证。
不锈钢夹具插入件 1.4301。

规格：

蓝色，类似于 RAL 5015。
亮色夹具插入件。

提示：

边缘保护型材用于包裹和装饰金属板边缘，并盖住锋利的部分，无需对金属板进行再次加工。

由于使用了符合 FDA 标准并获得 FDA 21 CFR 177.2600 批准的材料，这些型材可用于符合相应要求的应用领域，包括食品行业。

温度范围：

-50°C 至 $+200^{\circ}\text{C}$ 。


装配：

安装简单、快速、方便。即便存在圆角或曲线，用手按压，边缘保护型材可自动夹住。不需要任何粘合材料或固定材料。

根据要求：

其他长度。

图纸

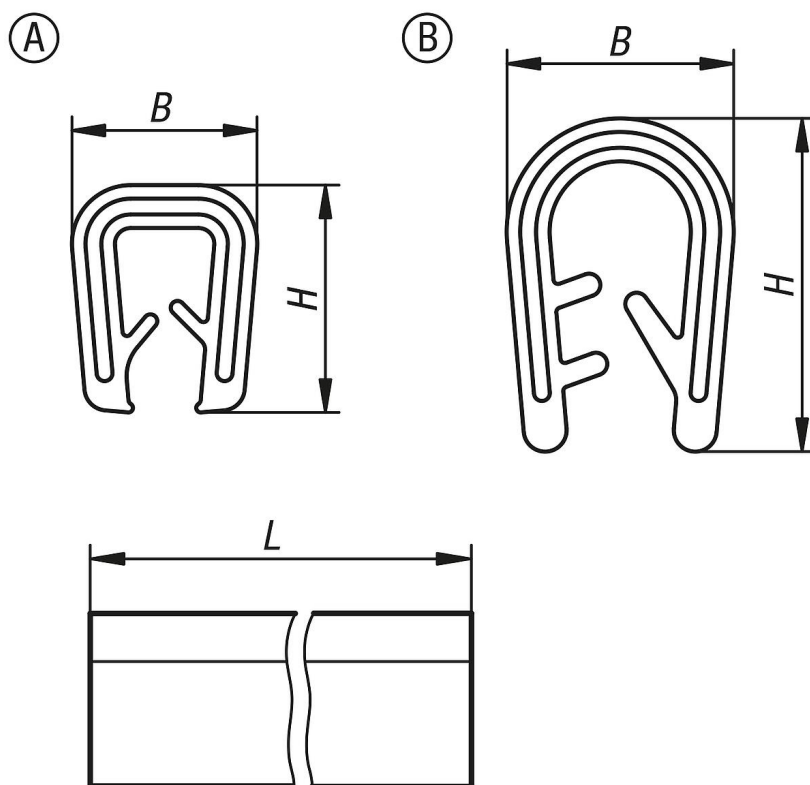

商品概述

订货号	类型	B	H	夹紧范围 mm	L	最小弯曲半径 mm
96520-05-010X2000	A	8	10	1,0-2,0	2000	A=10 B=20 C=10 D=10
96520-05-010X5000	A	8	10	1,0-2,0	5000	A=10 B=20 C=10 D=10
96520-05-010X10000	A	8	10	1,0-2,0	10000	A=10 B=20 C=10 D=10
96520-05-010X20000	A	8	10	1,0-2,0	20000	A=10 B=20 C=10 D=10
96520-05-010X50000	A	8	10	1,0-2,0	50000	A=10 B=20 C=10 D=10
96520-05-114X2000	B	10	14,5	3,0-4,0	2000	A=45 B=120 C=30 D=30
96520-05-114X5000	B	10	14,5	3,0-4,0	5000	A=45 B=120 C=30 D=30
96520-05-114X10000	B	10	14,5	3,0-4,0	10000	A=45 B=120 C=30 D=30
96520-05-114X20000	B	10	14,5	3,0-4,0	20000	A=45 B=120 C=30 D=30
96520-05-114X50000	B	10	14,5	3,0-4,0	50000	A=45 B=120 C=30 D=30