

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
不锈钢金属部件 1.4401。
硅胶弹性体，中等硬度，55° Shore A。

规格：
亮色不锈钢。
蓝色硅胶，符合 FDA 标准。

提示：
橡胶金属缓冲器用作机组的支承也用作限制移动物体的弹性距离的防撞止动器。

温度范围：
-30 °C 至 +180 °C。

图纸

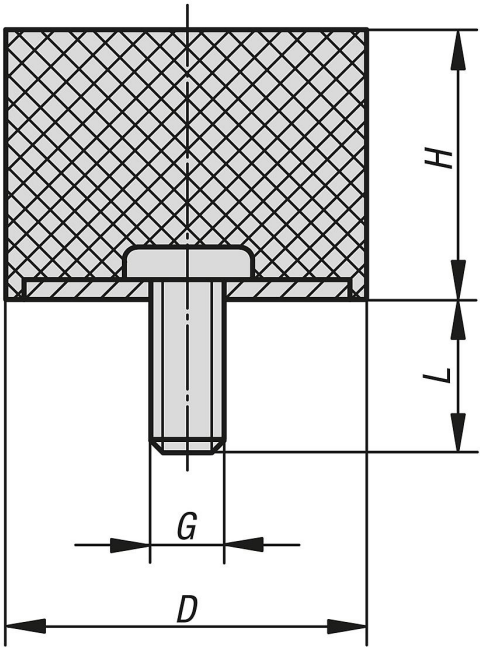

商品概述

订货号	D	H	G	L	弹簧刚度 N/mm	负载 N	肖氏硬度
26106-02-00800855	8	8	M3	6	30	22	55A
26106-02-01001055	10	10	M4	10	71	66	55A
26106-02-01001555	10	15	M4	10	42	60	55A
26106-02-01500655	15	6	M4	10	250	130	55A
26106-02-01500855	15	8	M4	10	133	96	55A
26106-02-01501055	15	10	M4	10	120	110	55A
26106-02-01501555	15	15	M4	10	58	82	55A
26106-02-02000555	20	5	M6	18	300	120	55A
26106-02-02000855	20	8	M6	18	180	126	55A
26106-02-02001055	20	10	M6	18	155	139	55A
26106-02-02001555	20	15	M6	18	114	160	55A
26106-02-02002055	20	20	M6	18	84	160	55A
26106-02-02002555	20	25	M6	18	54	129	55A

商品概述

订货号	D	H	G	L	弹簧刚度 N/mm	负载 N	肖氏硬度
26106-02-02500855	25	8	M6	18	750	525	55A
26106-02-02501055	25	10	M6	18	375	338	55A
26106-02-02501555	25	15	M6	18	193	271	55A
26106-02-02502055	25	20	M6	18	122	231	55A
26106-02-02502555	25	25	M6	18	90	215	55A
26106-02-03001555	30	15	M8	20	113	152	55A
26106-02-03002055	30	20	M8	20	80	147	55A
26106-02-03003055	30	30	M8	20	49	139	55A
26106-02-04001555	40	15	M8	23	705	952	55A
26106-02-04002055	40	20	M8	23	355	657	55A
26106-02-04003055	40	30	M8	23	200	570	55A
26106-02-05002055	50	20	M10	28	750	1350	55A
26106-02-05003055	50	30	M10	28	364	1018	55A