

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 材料：

不锈钢外壳和 C 型材。

塑料内壳。

链条滑块采用超高分子量聚乙烯 PE-UHMW。

不锈钢弹簧。

## 规格：

亮色外壳体。

## 提示：

根据 ISO 606，准备安装链条张紧器，以实现滚子链的低噪音和低磨损运行。坚固的不锈钢外壳使用寿命长、运行可靠且耐腐蚀。

有一种夹紧力规格和两种形状可供选择：

加强弹簧弹力规格：396 - 60 N。

A 型：短外壳。

B 型：长外壳。

对于运行方向交替的情况，我们建议使用带长外壳的链条张紧器。我们仅提供加强弹簧弹力规格。

通过三色磨损指示器，可轻松监控磨损情况

绿色：正常

黄色：仍然正常

红色：弹簧行程不足。必须重新调整链条张紧器。如果所有调整选项的范围都无法保证足够的调节，则必须更换链条。

## 温度范围：

-20 °C 到 +60 °C ( 短时温度达 +80 °C )。

## 装配：

最好将其直接安装在驱动轮后方，以尽可能缩短需要张紧的松弛边长度。为减少磨损，应使多个链节接触。


尺寸为 1 的链条张紧器在交付时处于锁定状态。只有在安装后，才能松开锁紧螺钉上的夹紧芯。拧松三个锁紧螺钉的中心约四圈。仅在必要时拧松第二和第三个弹簧。

## 附件：

角形托架 22281-90。

## 图纸

A

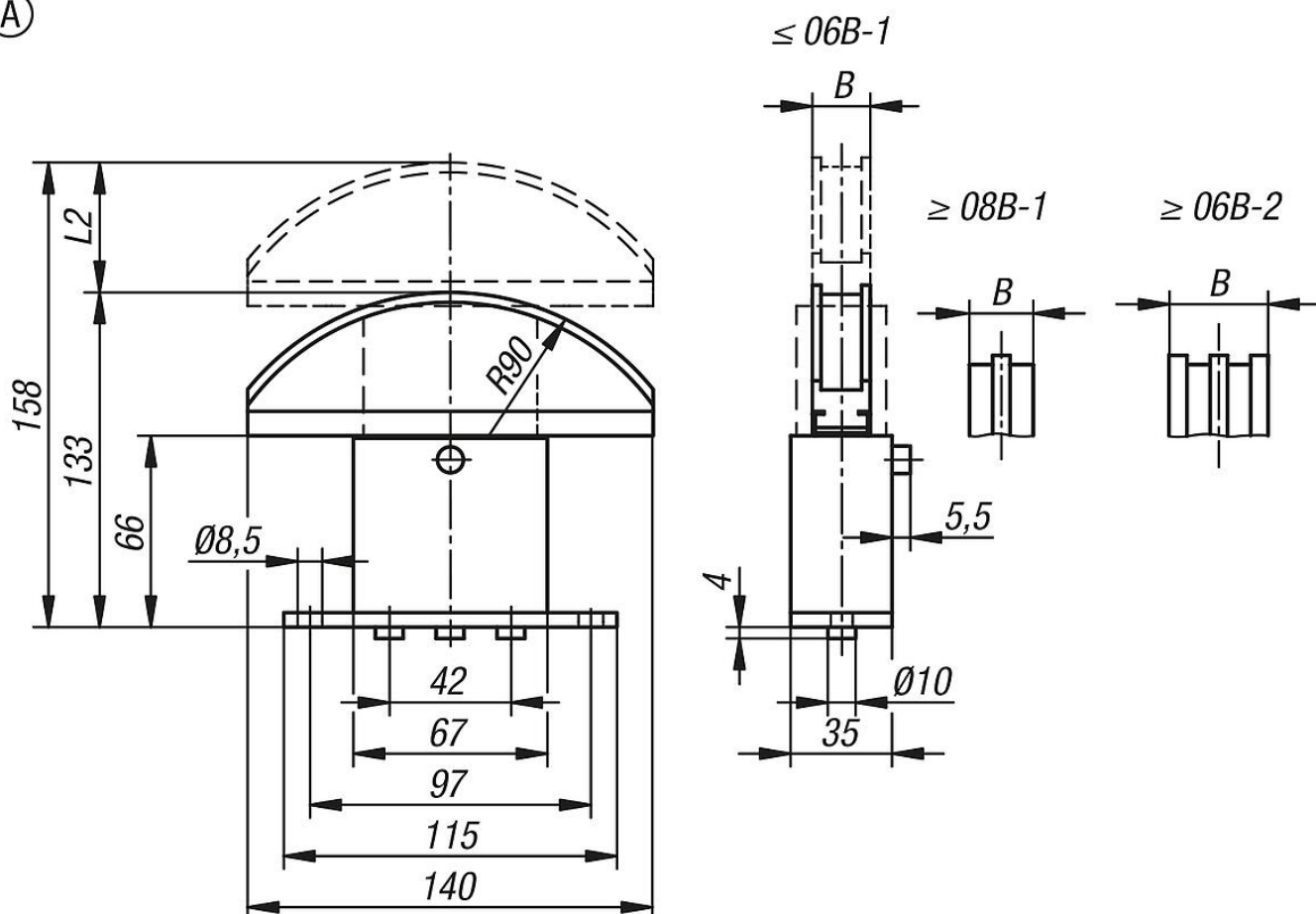

## 商品概述

| 订货号            | 类型 | 形状<br>类型 | 尺寸 | B  | ISO 编号 | 夹持力<br>1 个弹簧已释放<br>(N) | 夹持力<br>2 个弹簧已释放<br>(N) | 夹持力<br>3 个弹簧已释放<br>(N) | 夹紧行程<br>L2 | 节距，英寸     | 合适的<br>安装支架    |
|----------------|----|----------|----|----|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-----------|----------------|
| 22281-59-10612 | A  | 短外壳      | 1  | 20 | 06 B-1 | 132-60                 | 264-120                | 396-180                | 40         | 3/8X7/32  | 22281-90-20167 |
| 22281-59-10812 | A  | 短外壳      | 1  | 20 | 08 B-1 | 132-60                 | 264-120                | 396-180                | 40         | 1/2X5/16  | 22281-90-20167 |
| 22281-59-11012 | A  | 短外壳      | 1  | 20 | 10 B-1 | 132-60                 | 264-120                | 396-180                | 40         | 5/8X3/8   | 22281-90-20167 |
| 22281-59-11212 | A  | 短外壳      | 1  | 20 | 12 B-1 | 132-60                 | 264-120                | 396-180                | 40         | 3/4X7/16  | 22281-90-20167 |
| 22281-59-11612 | A  | 短外壳      | 1  | 20 | 16 B-1 | 132-60                 | 264-120                | 396-180                | 40         | 1X17mm    | 22281-90-20167 |
| 22281-59-12012 | A  | 短外壳      | 1  | 20 | 20 B-1 | 132-60                 | 264-120                | 396-180                | 40         | 1 1/4X3/4 | 22281-90-20167 |
| 22281-59-10622 | A  | 短外壳      | 1  | 20 | 06 B-2 | 132-60                 | 264-120                | 396-180                | 40         | 3/8X7/32  | 22281-90-20167 |
| 22281-59-10822 | A  | 短外壳      | 1  | 20 | 08 B-2 | 132-60                 | 264-120                | 396-180                | 40         | 1/2X5/16  | 22281-90-20167 |
| 22281-59-11022 | A  | 短外壳      | 1  | 25 | 10 B-2 | 132-60                 | 264-120                | 396-180                | 40         | 5/8X3/8   | 22281-90-20167 |
| 22281-59-11222 | A  | 短外壳      | 1  | 30 | 12 B-2 | 132-60                 | 264-120                | 396-180                | 40         | 3/4X7/16  | 22281-90-20167 |
| 22281-59-11622 | A  | 短外壳      | 1  | 45 | 16 B-2 | 132-60                 | 264-120                | 396-180                | 40         | 1X17mm    | 22281-90-20167 |
| 22281-59-10632 | A  | 短外壳      | 1  | 25 | 06 B-3 | 132-60                 | 264-120                | 396-180                | 40         | 3/8X7/32  | 22281-90-20167 |
| 22281-59-10832 | A  | 短外壳      | 1  | 30 | 08 B-3 | 132-60                 | 264-120                | 396-180                | 40         | 1/2X5/16  | 22281-90-20167 |
| 22281-59-11032 | A  | 短外壳      | 1  | 40 | 10 B-3 | 132-60                 | 264-120                | 396-180                | 40         | 5/8X3/8   | 22281-90-20167 |
| 22281-59-11232 | A  | 短外壳      | 1  | 45 | 12 B-3 | 132-60                 | 264-120                | 396-180                | 40         | 3/4X7/16  | 22281-90-20167 |

