

## 商品描述/产品说明



## 产品说明


材料：  
钢制，不锈钢 A2 或 不锈钢 A4。

规格：  
钢硬度等级 11H，亮色（黑色）或镀锌。  
不锈钢 A2，亮色。  
不锈钢 A4，亮色。

提示：  
符合 DIN 562 产品等级 B 的四角螺母的特点是其扁平结构。

四角螺母通常用作注塑件中的插入螺母，或者插入外壳型材（铝挤压型材）中，以便将它们用作拧入其他部件的型槽螺母。四角螺母也是笼形螺母的基础。与传统的六角螺母相比，四角螺母具有更好的防扭转保护。

## 图纸

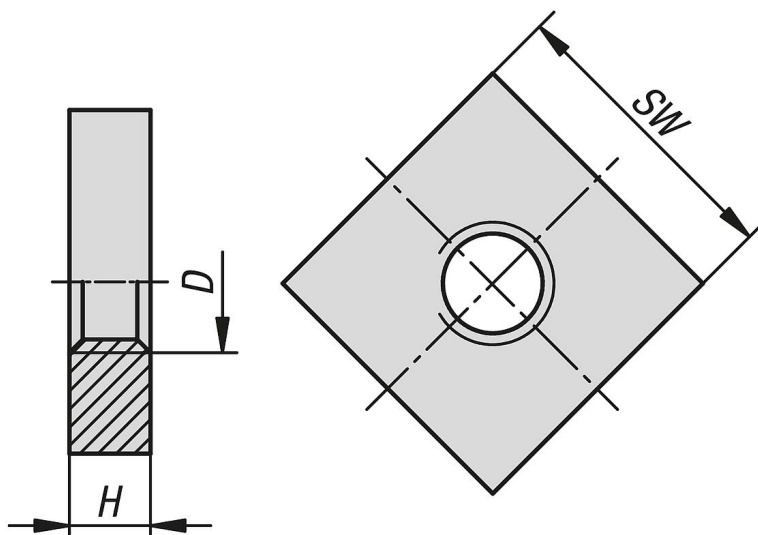

## 商品概述

| 订货号          | 主体材料   | 主体表面    | D   | H   | SW  |
|--------------|--------|---------|-----|-----|-----|
| 07209-01-03  | 钢制     | 亮色 (黑色) | M3  | 1,8 | 5,5 |
| 07209-01-04  | 钢制     | 亮色 (黑色) | M4  | 2,2 | 7   |
| 07209-01-05  | 钢制     | 亮色 (黑色) | M5  | 2,7 | 8   |
| 07209-01-06  | 钢制     | 亮色 (黑色) | M6  | 3,2 | 10  |
| 07209-01-08  | 钢制     | 亮色 (黑色) | M8  | 4   | 13  |
| 07209-01-10  | 钢制     | 亮色 (黑色) | M10 | 5   | 17  |
| 07209-01-203 | 钢制     | 电镀锌     | M3  | 1,8 | 5,5 |
| 07209-01-204 | 钢制     | 电镀锌     | M4  | 2,2 | 7   |
| 07209-01-205 | 钢制     | 电镀锌     | M5  | 2,7 | 8   |
| 07209-01-206 | 钢制     | 电镀锌     | M6  | 3,2 | 10  |
| 07209-01-208 | 钢制     | 电镀锌     | M8  | 4   | 13  |
| 07209-01-210 | 钢制     | 电镀锌     | M10 | 5   | 17  |
| 07209-01-103 | 不锈钢 A2 | 亮色      | M3  | 1,8 | 5,5 |
| 07209-01-104 | 不锈钢 A2 | 亮色      | M4  | 2,2 | 7   |
| 07209-01-105 | 不锈钢 A2 | 亮色      | M5  | 2,7 | 8   |

## 商品概述

| 订货号          | 主体材料   | 主体表面 | D   | H   | SW  |
|--------------|--------|------|-----|-----|-----|
| 07209-01-106 | 不锈钢 A2 | 亮色   | M6  | 3,2 | 10  |
| 07209-01-108 | 不锈钢 A2 | 亮色   | M8  | 4   | 13  |
| 07209-01-110 | 不锈钢 A2 | 亮色   | M10 | 5   | 17  |
| 07209-01-603 | 不锈钢 A4 | 亮色   | M3  | 1,8 | 5,5 |
| 07209-01-604 | 不锈钢 A4 | 亮色   | M4  | 2,2 | 7   |
| 07209-01-605 | 不锈钢 A4 | 亮色   | M5  | 2,7 | 8   |
| 07209-01-606 | 不锈钢 A4 | 亮色   | M6  | 3,2 | 10  |
| 07209-01-608 | 不锈钢 A4 | 亮色   | M8  | 4   | 13  |
| 07209-01-610 | 不锈钢 A4 | 亮色   | M10 | 5   | 17  |