

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
钢或不锈钢 1.4305。

规格：  
钢制，硬化，至少 550 HV 1，电镀锌。  
不锈钢，亮色。


提示：  
锥形注油嘴适用于必须经常可靠地进行润滑的润滑位置。因为使用方式多样，这种螺纹广泛用在各种扩展的滑脂嘴类型上。

锥形注油嘴配有一个光滑的销，用于压入。用于压入的润滑油嘴仅适用于低压。

装配：  
定位孔的具体尺寸取决于材料，必须由用户通过安装测试来确定。安装孔的导向尺寸与我们指定的销直径相对应。

对于直形润滑油嘴，我们建议使用压入工具，以便能够温和地将油嘴压入。

## 图纸

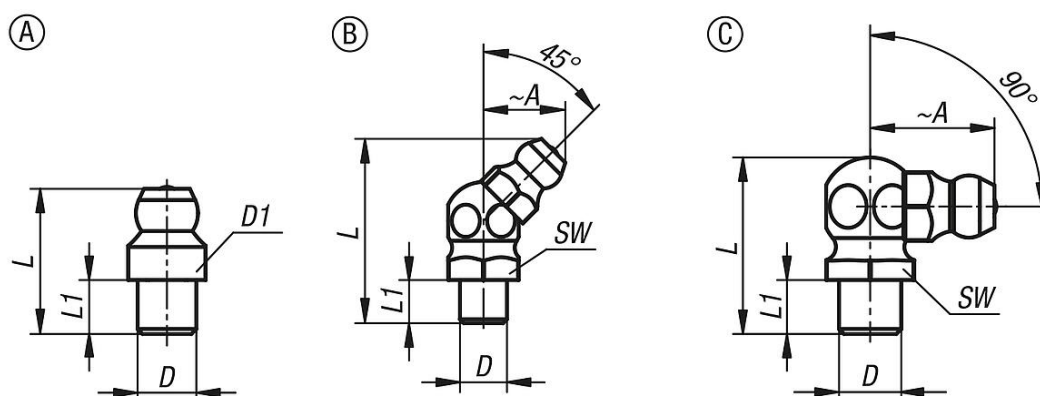

## 商品概述

订货号	类型	形状类型	主体材料	主体表面	A	D	L max.	L1	SW
97940-01-110408	A	直型，带六角	钢制	硬化并且镀锌	-	4	15	6	-
97940-01-110508	A	直型，带六角	钢制	硬化并且镀锌	-	5	15	6,5	-
97940-01-110608	A	直型，带六角	钢制	硬化并且镀锌	-	6	15	5,7	-
97940-01-110710	A	直型，带六角	钢制	硬化并且镀锌	-	7	15	6	-
97940-01-110810	A	直型，带六角	钢制	硬化并且镀锌	-	8	15	6,5	-
97940-01-111012	A	直型，带六角	钢制	硬化并且镀锌	-	10	15	5,5	-
97940-01-210408	A	直型，带六角	不锈钢	亮色	-	4	15	6	-
97940-01-210608	A	直型，带六角	不锈钢	亮色	-	6	15	5,7	-
97940-01-210810	A	直型，带六角	不锈钢	亮色	-	8	15	5,6	-
97940-01-120410	B	45 倾斜式，带六角	钢制	硬化并且镀锌	11	4	23,7	6,5	10
97940-01-120510	B	45 倾斜式，带六角	钢制	硬化并且镀锌	11	5	24	5,6	10
97940-01-120609	B	45 倾斜式，带六角	钢制	硬化并且镀锌	11	6	24	5,5	9
97940-01-120810	B	45 倾斜式，带六角	钢制	硬化并且镀锌	11	8	23,8	4,5	10
97940-01-121011	B	45 倾斜式，带六角	钢制	硬化并且镀锌	11	10	24,5	5,5	11
97940-01-130411	C	90 倾斜式，带六角	钢制	硬化并且镀锌	13	4	20,3	5,5	9
97940-01-130510	C	90 倾斜式，带六角	钢制	硬化并且镀锌	13	5	19	5,5	10
97940-01-130609	C	90 倾斜式，带六角	钢制	硬化并且镀锌	13	6	19	5,5	9

## 商品概述

订货号	类型	形状类型	主体材料	主体表面	A	D	L max.	L1	SW
97940-01-130811	C	90 倾斜式，带六角	钢制	硬化并且镀锌	13	8	19	5,5	11
97940-01-131011	C	90 倾斜式，带六角	钢制	硬化并且镀锌	13	10	19,4	5,5	11