


## 商品描述/产品说明

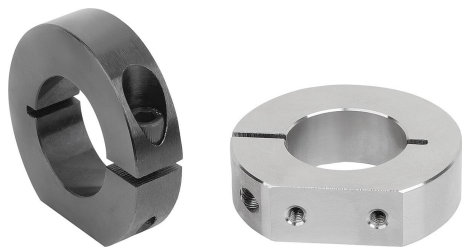

## 产品说明

材料：  
钢制。  
不锈钢 1.4305。


规格：  
黑钢 不锈钢

提示：  
夹紧环开槽，内部带支撑面，夹紧力均匀分布。从而实现优异的配合精度，并在不损坏轴杆的前提下达到极大的夹持力。

轴杆公差应控制在 h11 以内。

开槽夹紧环上的安装螺纹孔可用来将齿轮杠杆或凸轮等其他元件安装到轴和轴线上。通过降低槽高度，其可以轻松、牢固地安装，并具有强大的夹持力，而不会损坏轴和轴线的表面。

## 图纸

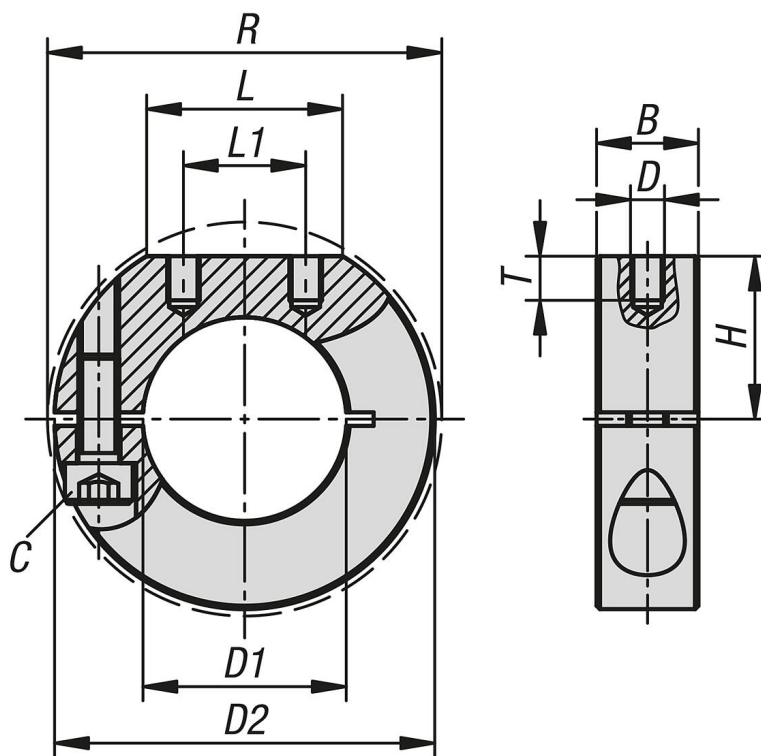

## 商品概述

| 订货号            | 主体材料 | 金属键    | B  | C<br>( DIN 912 ) | D  | D1 | D2 | H  | L    | L1   | R    | T   |
|----------------|------|--------|----|------------------|----|----|----|----|------|------|------|-----|
| 07810-03-01001 | 钢制   | 1.0503 | 9  | M3x10            | M3 | 10 | 28 | 12 | 14,5 | 8    | -    | 4   |
| 07810-03-01201 | 钢制   | 1.0503 | 11 | M4x12            | M3 | 12 | 30 | 13 | 15   | 8    | 31,8 | 4   |
| 07810-03-01401 | 钢制   | 1.0503 | 11 | M04X14           | M3 | 14 | 32 | 14 | 15   | 9    | 33,9 | 4   |
| 07810-03-01501 | 钢制   | 1.0503 | 13 | M5x16            | M4 | 15 | 36 | 15 | 19,5 | 12   | 39,4 | 5,5 |
| 07810-03-01601 | 钢制   | 1.0503 | 13 | M5x16            | M4 | 16 | 38 | 16 | 20   | 13   | 39,4 | 5,5 |
| 07810-03-01801 | 钢制   | 1.0503 | 13 | M5x16            | M4 | 18 | 40 | 17 | 21   | 12,5 | 42,2 | 5,5 |

## 商品概述

| 订货号            | 主体材料 | 金属键    | B  | C<br>( DIN 912 ) | D  | D1 | D2 | H    | L    | L1   | R    | T   |
|----------------|------|--------|----|------------------|----|----|----|------|------|------|------|-----|
| 07810-03-02001 | 钢制   | 1.0503 | 15 | M06X16           | M4 | 20 | 42 | 18   | 21,5 | 14   | 46,4 | 5,5 |
| 07810-03-02201 | 钢制   | 1.0503 | 15 | M06X16           | M4 | 22 | 46 | 20   | 22,5 | 12   | 48,1 | 5,5 |
| 07810-03-02501 | 钢制   | 1.0503 | 15 | M06X16           | M4 | 25 | 48 | 21   | 23   | 12,5 | 50,8 | 5,5 |
| 07810-03-02801 | 钢制   | 1.0503 | 15 | M06X16           | M5 | 28 | 54 | 22,5 | 29   | 18,5 | -    | 7   |
| 07810-03-03001 | 钢制   | 1.0503 | 15 | M6x18            | M5 | 30 | 56 | 24   | 28,5 | 18   | 58,6 | 7   |
| 07810-03-03201 | 钢制   | 1.0503 | 15 | M6x18            | M5 | 32 | 58 | 25   | 29   | 18   | 58,6 | 7   |
| 07810-03-03501 | 钢制   | 1.0503 | 15 | M6x18            | M5 | 35 | 60 | 26   | 30   | 20   | 61,6 | 7   |
| 07810-03-03801 | 钢制   | 1.0503 | 15 | M6x18            | M5 | 38 | 66 | 27   | 37   | 27   | -    | 7   |
| 07810-03-04001 | 钢制   | 1.0503 | 15 | M6x18            | M5 | 40 | 66 | 27   | 37   | 27   | -    | 7   |
| 07810-03-04501 | 钢制   | 1.0503 | 19 | M8x25            | M6 | 45 | 76 | 31   | 41,5 | 28   | 79,4 | 8,5 |
| 07810-03-05001 | 钢制   | 1.0503 | 19 | M8x25            | M6 | 50 | 82 | 34,5 | 43,5 | 29   | 84,2 | 8,5 |
| 07810-03-01002 | 不锈钢  | 1.4305 | 9  | M3x10            | M3 | 10 | 28 | 12   | 14,5 | 8    | -    | 4   |
| 07810-03-01202 | 不锈钢  | 1.4305 | 11 | M4x12            | M3 | 12 | 30 | 13   | 15   | 8    | 31,8 | 4   |
| 07810-03-01402 | 不锈钢  | 1.4305 | 11 | M04X14           | M3 | 14 | 32 | 14   | 15   | 9    | 33,9 | 4   |
| 07810-03-01502 | 不锈钢  | 1.4305 | 13 | M5x16            | M4 | 15 | 36 | 15   | 19,5 | 12   | 39,4 | 5,5 |
| 07810-03-01602 | 不锈钢  | 1.4305 | 13 | M5x16            | M4 | 16 | 38 | 16   | 20   | 13   | 39,4 | 5,5 |
| 07810-03-01802 | 不锈钢  | 1.4305 | 13 | M5x16            | M4 | 18 | 40 | 17   | 21   | 12,5 | 42,2 | 5,5 |
| 07810-03-02002 | 不锈钢  | 1.4305 | 15 | M06X16           | M4 | 20 | 42 | 18   | 21,5 | 14   | 46,4 | 5,5 |
| 07810-03-02202 | 不锈钢  | 1.4305 | 15 | M06X16           | M4 | 22 | 46 | 20   | 22,5 | 12   | 48,1 | 5,5 |
| 07810-03-02502 | 不锈钢  | 1.4305 | 15 | M06X16           | M4 | 25 | 48 | 21   | 23   | 12,5 | 50,8 | 5,5 |
| 07810-03-02802 | 不锈钢  | 1.4305 | 15 | M06X16           | M5 | 28 | 54 | 22,5 | 29   | 18,5 | -    | 7   |
| 07810-03-03002 | 不锈钢  | 1.4305 | 15 | M6x18            | M5 | 30 | 56 | 24   | 28,5 | 18   | 58,6 | 7   |
| 07810-03-03202 | 不锈钢  | 1.4305 | 15 | M6x18            | M5 | 32 | 58 | 25   | 29   | 18   | 58,6 | 7   |
| 07810-03-03502 | 不锈钢  | 1.4305 | 15 | M6x18            | M5 | 35 | 60 | 26   | 30   | 20   | 61,6 | 7   |
| 07810-03-03802 | 不锈钢  | 1.4305 | 15 | M6x18            | M5 | 38 | 66 | 27   | 37   | 27   | -    | 7   |
| 07810-03-04002 | 不锈钢  | 1.4305 | 15 | M6x18            | M5 | 40 | 66 | 27   | 37   | 27   | -    | 7   |
| 07810-03-04502 | 不锈钢  | 1.4305 | 19 | M8x25            | M6 | 45 | 76 | 31   | 41,5 | 28   | 79,4 | 8,5 |
| 07810-03-05002 | 不锈钢  | 1.4305 | 19 | M8x25            | M6 | 50 | 82 | 34,5 | 43,5 | 29   | 84,2 | 8,5 |