

商品描述/产品说明



抬起
脱开




产品说明

材料：
压铸锌材质的把手，符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。

规格：
把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。

根据要求：
其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

图纸

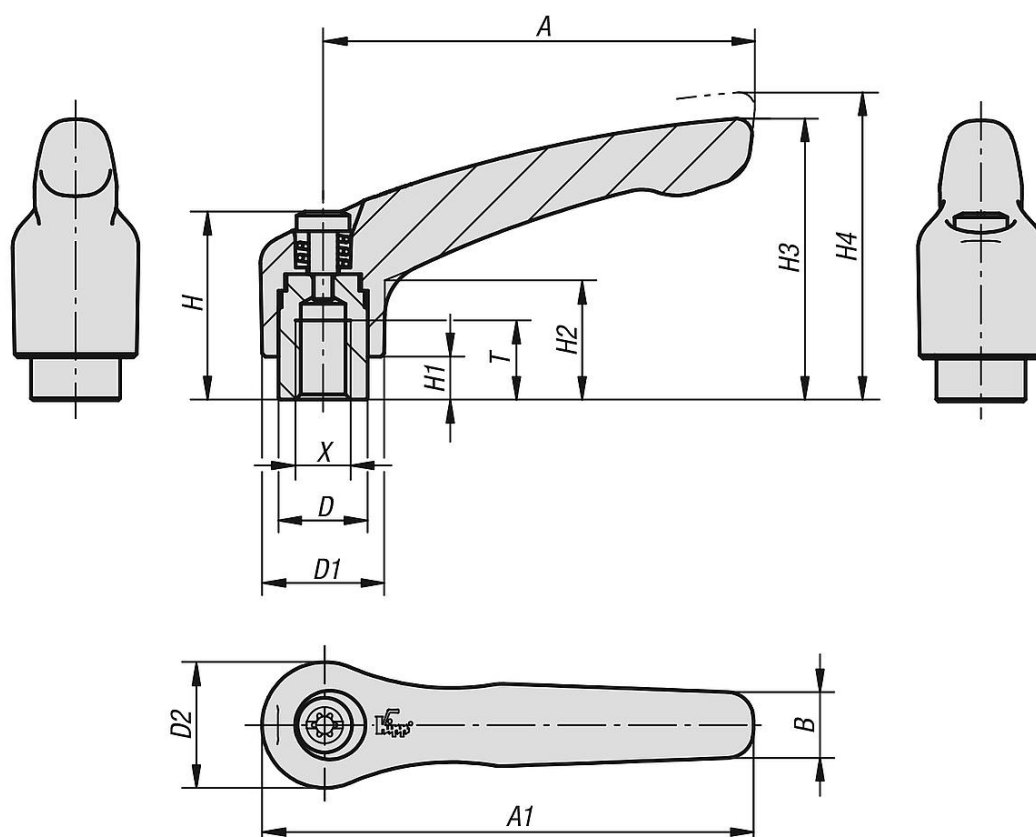

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数
06450-903181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-904181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-905181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-003181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-004181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-005181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-104181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-105181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-106181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-206181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-208181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-308181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-310181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-410181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-412181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-512181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-516181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-903182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-904182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-905182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-003182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-004182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-005182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-104182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-105182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-106182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-206182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-208182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-308182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-310182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-410182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-412182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-512182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-516182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-903183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-904183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-905183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-003183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-004183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-005183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-104183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-105183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-106183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-206183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-208183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-308183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-310183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-410183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-412183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-512183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-516183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-903184	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-904184	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-905184	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-003184	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-004184	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-005184	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-104184	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-105184	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-106184	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-206184	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-208184	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-308184	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-310184	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-410184	红色 RAL 3020	哑光纹理	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数
06450-412184	红色 RAL 3020	哑光纹理	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-512184	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-516184	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-903185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-904185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-905185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-003185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-004185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-005185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-104185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-105185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-106185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-206185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-208185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-308185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-310185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-410185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-412185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-512185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-516185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-903186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-904186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-905186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-003186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-004186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-005186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-104186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-105186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-106186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-206186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-208186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-308186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-310186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-410186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-412186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-512186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-516186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-903187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-904187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-905187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-003187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-004187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-005187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-104187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-105187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-106187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-206187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-208187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-308187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-310187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-410187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-412187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-512187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-516187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-903188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-904188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-905188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-003188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-004188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-005188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-104188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-105188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-106188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-206188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-208188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数
06450-308188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-310188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-410188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-412188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-512188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-516188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26