

商品描述/产品说明



黑色 亚光处理  RAL 9005	黑色 哑光纹理  RAL 9005	橙色 哑光纹理  RAL 2004	黄色 哑光纹理  RAL 1021
红色 哑光纹理  RAL 3020	绿色 哑光纹理  RAL 6032	蓝色 哑光纹理  RAL 5017	浅灰色 哑光纹理  RAL 7035
灰色 哑光纹理  RAL 7040	亮色 未加修饰 	高光泽镀铬 	

抬起
脱开



产品说明

材料：

压铸锌材质的把手，符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。

规格：

把手经塑料涂层或高光泽镀铬。钢制部件经黑色氧化。

提示：

当 $L \geq 60 \text{ mm}$ 时，螺纹长度为 60 mm。

根据要求：


其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。

尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

图纸提示：

1) 平端 DIN EN ISO 4753

图纸

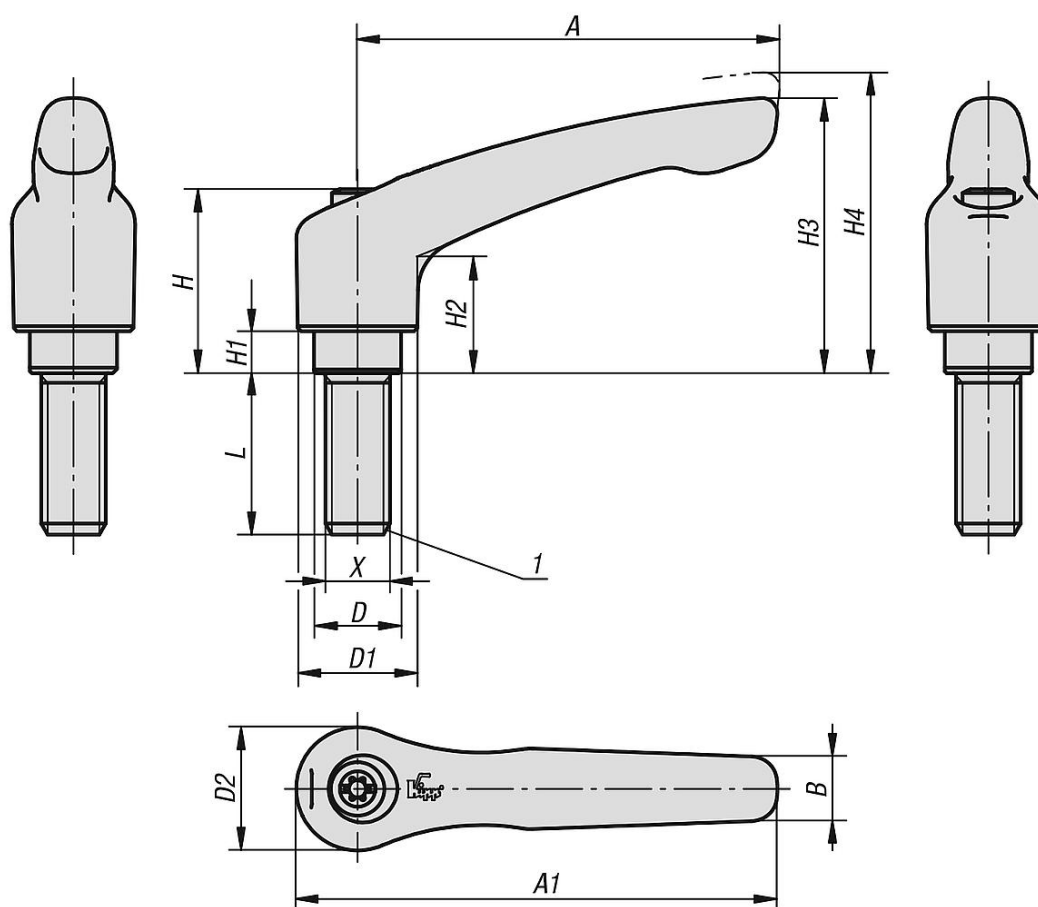

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-9031X6	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-9031X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-9031X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9031X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9041X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-9041X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9041X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9041X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9041X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-9041X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-9051X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-9051X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9051X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9051X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9051X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-9051X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-0031X6	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-0031X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0031X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0031X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0041X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0041X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0041X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0041X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0041X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0041X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-0041X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0041X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0041X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0051X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0051X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0051X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0051X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0051X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0051X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0051X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0051X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0051X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-1051X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1051X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1051X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1051X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1051X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1051X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1051X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1051X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1051X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1061X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1061X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1061X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1061X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1061X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1061X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-3081X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3081X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3081X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3081X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3081X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3081X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3101X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3101X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3101X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3101X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3101X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3101X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3101X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3101X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3101X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3101X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-4101X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4101X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4101X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4101X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4101X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4101X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4101X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4101X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4101X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4101X70	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4101X80	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4101X90	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-4121X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4121X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4121X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4121X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4121X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4121X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4121X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4121X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4121X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4121X70	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4121X80	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4121X90	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-5121X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5121X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5121X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5121X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5121X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5121X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5121X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5121X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5121X70	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5121X80	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5121X90	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5161X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5161X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5161X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5161X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5161X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5161X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5161X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5161X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5161X70	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5161X80	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5161X90	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-903181X6	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-903181X10	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-903181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-903181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-903182X6	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-903182X10	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-903182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-903182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-903183X6	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-903183X10	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-903183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-903183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-903184X6	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-903184X10	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-903184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-903184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-903185X6	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-903185X10	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-903185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-903185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-903186X6	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-903186X10	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-903186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-903186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-903187X6	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-903187X10	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-903187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-903187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22				

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-904186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-904186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-904187X10	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-904187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-904187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-904187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-904187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-904187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-904188X10	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-904188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-904188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-904188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-904188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-904188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-905181X10	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-905181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-905181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-905181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-905181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-905181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-905182X10	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-905182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-905182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-905182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-905182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-905182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24						

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-003181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-003181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-003182X6	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-003182X10	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-003182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-003182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-003183X6	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-003183X10	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-003183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-003183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-003184X6	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-003184X10	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-003184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-003184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-003185X6	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-003185X10	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-003185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-003185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-003186X6	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-003186X10	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-003186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-003186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-003187X6	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-003187X10	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-003187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-003187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-003188X6	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-003188X10	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-003188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-003188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-004181X10	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-004181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-004181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-004181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-004181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-004181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-004181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-004181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-004181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-004182X10	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-004182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-004182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-004182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-004182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-004182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-004182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-004182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-004182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-004183X10	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-004183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-004183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-004183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-004183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-004183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-004183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-004183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-004183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-004184X10	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-004184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-004184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-004184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-004184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-004184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-004184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40

订货号	主体 颜色	主体 表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿 数	L
06460-004184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-004184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-004185X10	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-004185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-004185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-004185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-004185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-004185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-004185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-004185X45	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-004185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-004186X10	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-004186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-004186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-004186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-004186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-004186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-004186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-004186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-004186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-004187X10	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-004187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-004187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-004187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-004187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-004187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-004187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-004187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-004187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-004188X10	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-004188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-004188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-004188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-004188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-004188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-004188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-004188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-004188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-005181X10	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-005181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-005181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-005181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-005181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-005181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-005181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-005181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-005181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-005182X10	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-005182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-005182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-005182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-005182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-005182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-005182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-005182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-005182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-005183X10	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-005183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-005183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-005183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-005183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-005183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-005183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-005183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45

订货号	主体 颜色	主体 表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿 数	L
06460-005183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-005184X10	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-005184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-005184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-005184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-005184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-005184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-005184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-005184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-005184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-005185X10	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-005185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-005185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-005185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-005185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-005185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-005185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-005185X45	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-005185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-005186X10	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-005186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-005186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-005186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-005186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-005186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-005186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-005186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-005186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-005187X10	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-005187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-005187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-005187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-005187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-005187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-005187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-005187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-005187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-005188X10	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-005188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-005188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-005188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-005188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-005188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-005188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-005188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-005188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-105181X10	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-105181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-105181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-105181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-105181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-105181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-105181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-105181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-105181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-105182X10	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-105182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-105182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-105182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-105182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-105182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-105182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-105182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-105182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50

订货号	主体 颜色	主体 表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿 数	L
06460-105183X10	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-105183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-105183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-105183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-105183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-105183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-105183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-105183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-105183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-105184X10	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-105184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-105184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-105184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-105184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-105184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-105184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-105184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-105184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-105185X10	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-105185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-105185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-105185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-105185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-105185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-105185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-105185X45	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-105185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-105186X10	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-105186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-105186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-105186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-105186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-105186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-105186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-105186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-105186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-105187X10	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-105187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-105187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-105187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-105187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-105187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-105187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-105187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-105187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-105188X10	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-105188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-105188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-105188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-105188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-105188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-105188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-105188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-105188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-106181X10	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-106181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-106181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-106181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-106181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-106181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-106181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-106181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-106181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-106182X10	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-106182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-106182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-106182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-106182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-106182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-106182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-106182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-106182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-106183X10	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-106183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-106183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-106183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-106183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-106183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-106183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-106183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-106183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-106184X10	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-106184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-106184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-106184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-106184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-106184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-106184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-106184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-106184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-106185X10	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-106185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-106185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-106185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-106185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-106185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-106185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-106185X45	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-106185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-106186X10	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-106186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-106186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-106186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-106186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-106186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-106186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-106186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-106186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-106187X10	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-106187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-106187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-106187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-106187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-106187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-106187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-106187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-106187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-106188X10	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-106188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-106188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-106188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-106188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-106188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-106188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-106188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-106188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-206181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-206181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-206181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-206181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-206181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-206181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-206181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-206181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-206181X55	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-206181X60	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-206182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-206182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-206182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-206182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-206182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-206182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-206182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-206182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-206182X55	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-206182X60	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-206183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-206183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-206183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-206183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-206183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-206183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-206183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-206183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-206183X55	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-206183X60	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-206184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-206184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-206184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-206184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-206184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-206184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-206184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-206184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-206184X55	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-206184X60	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-206185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-206185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-206185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-206185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-206185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-206185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-206185X45	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-206185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-206185X55	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-206185X60	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-206186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-206186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-206186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-206186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-206186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-206186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-206186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-206186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-206186X55	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-206186X60	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-206187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-206187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-206187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-206187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-206187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-206187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-206187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-206187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-206187X55	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-206187X60	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-206188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-206188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-206188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-206188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-206188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-206188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-206188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-206188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-206188X55	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-206188X60	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-208181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-208181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-208181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-208181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-208181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-208181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-208181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-208181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-208181X55	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-208181X60	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-208182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2														

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-208186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-208186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-208186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-208186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-208186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-208186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-208186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-208186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-208186X55	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-208186X60	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-208187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-208187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-208187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-208187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-208187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-208187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-208187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-208187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-208187X55	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-208187X60	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-208188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-208188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-208188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-208188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-208188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2														

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-210184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-210184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-210184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-210184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-210184X55	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-210184X60	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-210185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-210185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-210185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-210185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-210185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-210185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-210185X45	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-210185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-210185X55	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-210185X60	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-210186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-210186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-210186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-210186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-210186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-210186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-210186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-210186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-210186X55																	

订货号	主体 颜色	主体 表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿 数	L
06460-308182X55	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-308182X60	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-308183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-308183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-308183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-308183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-308183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-308183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-308183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-308183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-308183X55	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-308183X60	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-308184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-308184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-308184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-308184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-308184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-308184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-308184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-308184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-308184X55	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-308184X60	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-308185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-308185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-308185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-308185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-308185X35	灰色 R																

订货号	主体 颜色	主体 表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿 数	L
06460-310181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-310181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-310181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-310181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-310181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-310181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-310181X55	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-310181X60	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-310182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-310182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-310182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-310182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-310182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-310182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-310182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-310182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-310182X55	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-310182X60	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-310183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-310183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-310183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-310183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-310183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-310183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-310183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-310183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-310183X55	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-310183X60	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-310184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-310184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-310184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-310184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-310184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-310184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-310184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-310184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-310184X55	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-310184X60	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-310185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-310185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-310185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-310185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-310185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-310185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-310185X45	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-310185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-310185X55	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-310185X60	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-310186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-310186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-310186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-310186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-310186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-310186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-310186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-310186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-310186X55	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-310186X60	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-310187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-310187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-310187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-310187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-310187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-310187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-310187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-310187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-310187X55	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-310187X60	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-310188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-310188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-310188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-310188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-310188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-310188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-310188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-310188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-310188X55	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-310188X60	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-410181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-410181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-410181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-410181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-410181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-410181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-410181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-410181X55	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-410181X60	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-410181X70	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-410181X80	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-410181X90	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	9

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-410185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-410185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-410185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-410185X45	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-410185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-410185X55	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-410185X60	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-410185X70	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-410185X80	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-410185X90	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-410186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-410186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-410186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-410186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-410186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-410186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-410186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-410186X55	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-410186X60	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-410186X70	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-410186X80	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-410186X90	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-410187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-410187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-410187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-410187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-410187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-410187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-410187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-410187X55	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-410187X60	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-410187X70	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-410187X80	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-410187X90	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-410188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-410188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-410188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-410188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-410188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-410188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-410188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-410188X55	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-410188X60	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-410188X70	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-410188X80	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-410188X90	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-412181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-412181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-412181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-412181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-412181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-412181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-412181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-412181X55	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-412181X60	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-412181X70	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-412181X80	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-412181X90	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-412182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-412182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-412182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-412182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-412182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-412182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-412187X80	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-412187X90	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-412188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-412188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-412188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-412188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-412188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-412188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-412188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-412188X55	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-412188X60	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-412188X70	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-412188X80	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-412188X90	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-512181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-512181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-512181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-512181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-512181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-512181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-512181X55	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-512181X60	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-512181X70	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-512181X80	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-512181X90	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-512182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110				

订货号	主体 颜色	主体 表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿 数	L
06460-512185X55	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-512185X60	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-512185X70	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-512185X80	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-512185X90	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-512186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-512186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-512186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-512186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-512186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-512186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-512186X55	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-512186X60	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-512186X70	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-512186X80	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-512186X90	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-512187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-512187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-512187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-512187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-512187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-512187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-512187X55	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-512187X60	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-512187X70	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-512187X80	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-512187X90	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-512188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-512188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-512188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-512188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-512188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-512188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-512188X55	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-512188X60	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-512188X70	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-512188X80	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-512188X90	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-516181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-516181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-516181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-516181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-516181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-516181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-516181X55	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-516181X60	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-516181X70	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-516181X80	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-516181X90	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-516182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-516182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-516182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-516182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-516182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-516182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-516182X55	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-516182X60	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-516182X70	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-516182X80	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-516182X90	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-516183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-516183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-516183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-516183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40

订货号	主体 颜色	主体 表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿 数	L
06460-516183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-516183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-516183X55	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-516183X60	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-516183X70	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-516183X80	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-516183X90	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-516184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-516184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-516184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-516184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-516184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-516184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-516184X55	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-516184X60	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-516184X70	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-516184X80	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-516184X90	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-516185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-516185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-516185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-516185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-516185X45	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-516185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-516185X55	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-516185X60	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	7						

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-903008X15	-	亮色	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-903008X20	-	亮色	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-904008X10	-	亮色	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-904008X15	-	亮色	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-904008X20	-	亮色	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-904008X25	-	亮色	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-904008X30	-	亮色	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-904008X35	-	亮色	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-905008X10	-	亮色	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-905008X15	-	亮色	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-905008X20	-	亮色	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-905008X25	-	亮色	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-905008X30	-	亮色	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-905008X35	-	亮色	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-003008X6	-	亮色	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-003008X10	-	亮色	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-003008X15	-	亮色	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-003008X20	-	亮色	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-004008X10	-	亮色	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-004008X15	-	亮色	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-004008X20	-	亮色	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-004008X25	-	亮色	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-004008X30	-	亮色	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-004008X35	-	亮色	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-004008X40	-	亮色	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-004008X45	-	亮色	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-004008X50	-	亮色	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-005008X10	-	亮色	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-005008X15	-	亮色	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-005008X20	-	亮色	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-005008X25	-	亮色	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-005008X30	-	亮色	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-005008X35	-	亮色	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-005008X40	-	亮色	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-005008X45	-	亮色	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-005008X50	-	亮色	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-105008X10	-	亮色	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-105008X15	-	亮色	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-105008X20	-	亮色	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-105008X25	-	亮色	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-105008X30	-	亮色	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-105008X35	-	亮色	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-105008X40	-	亮色	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-105008X45	-	亮色	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-105008X50	-	亮色	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-106008X10	-	亮色	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-106008X15	-	亮色	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-106008X20	-	亮色	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-106008X25	-	亮色	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-106008X30	-	亮色	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-106008X35	-	亮色	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-106008X40	-	亮色	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-106008X45	-	亮色	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-106008X50	-	亮色	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-206008X15	-	亮色	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-206008X20	-	亮色	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-206008X25	-	亮色	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-206008X30	-	亮色	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-206008X35	-	亮色	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-206008X40	-	亮色	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-206008X45	-	亮色	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-206008X50	-	亮色	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-206008X55	-	亮色	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-206008X60	-	亮色	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-208008X15	-	亮色	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-208008X20	-	亮色	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-208008X25	-	亮色	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-208008X30	-	亮色	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-208008X35	-	亮色	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-208008X40	-	亮色	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-208008X45	-	亮色	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-208008X50	-	亮色	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-208008X55	-	亮色	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-208008X60	-	亮色	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-210008X15	-	亮色	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-210008X20	-	亮色	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-210008X25	-	亮色	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-210008X30	-	亮色	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-210008X35	-	亮色	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-210008X40	-	亮色	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-210008X45	-	亮色	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-210008X50	-	亮色	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-210008X55	-	亮色	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-210008X60	-	亮色	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-308008X15	-	亮色	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-308008X20	-	亮色	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-308008X25	-	亮色	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-308008X30	-	亮色	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-308008X35	-	亮色	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-308008X40	-	亮色	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-308008X45	-	亮色	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-308008X50	-	亮色	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-308008X55	-	亮色	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-308008X60	-	亮色	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-310008X15	-	亮色	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-310008X20	-	亮色	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-310008X25	-	亮色	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-310008X30	-	亮色	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-310008X35	-	亮色	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-310008X40	-	亮色	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-310008X45	-	亮色	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-310008X50	-	亮色	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-310008X55	-	亮色	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-310008X60	-	亮色	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-412008X40	-	亮色	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-410008X20	-	亮色	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-410008X25	-	亮色	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-410008X30	-	亮色	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-410008X35	-	亮色	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-410008X40	-	亮色	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-410008X45	-	亮色	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-410008X50	-	亮色	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-410008X55	-	亮色	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-410008X60	-	亮色	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-410008X70	-	亮色	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-410008X80	-	亮色	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-410008X90	-	亮色	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-412008X20	-	亮色	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-412008X25	-	亮色	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-412008X30	-	亮色	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-412008X35	-	亮色	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-412008X45	-	亮色	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-412008X50	-	亮色	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-412008X55	-	亮色	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-412008X60	-	亮色	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-412008X70	-	亮色	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-412008X80	-	亮色	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-412008X90	-	亮色	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-512008X25	-	亮色	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-512008X30	-	亮色	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-512008X35	-	亮色	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-512008X40	-	亮色	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-512008X45	-	亮色	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-512008X50	-	亮色	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-512008X55	-	亮色	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-512008X60	-	亮色	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-516008X25	-	亮色	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-516008X30	-	亮色	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-516008X35	-	亮色	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-516008X40	-	亮色	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-516008X45	-	亮色	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-516008X50	-	亮色	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-516008X55	-	亮色	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-516008X60	-	亮色	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-512008X70	-	亮色	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-512008X80	-	亮色	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-512008X90	-	亮色	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-516008X70	-	亮色	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-516008X80	-	亮色	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-516008X90	-	亮色	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-9036X6	银色	高光泽镀铬	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-9036X10	银色	高光泽镀铬	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-9036X15	银色	高光泽镀铬	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9036X20	银色	高光泽镀铬	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9046X10	银色	高光泽镀铬	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-9046X15	银色	高光泽镀铬	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9046X20	银色	高光泽镀铬	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9046X25	银色	高光泽镀铬	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9046X30	银色	高光泽镀铬	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-9046X35	银色	高光泽镀铬	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-9056X10	银色	高光泽镀铬	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-9056X15	银色	高光泽镀铬	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9056X20	银色	高光泽镀铬	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9056X25	银色	高光泽镀铬	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9056X30	银色	高光泽镀铬	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-9056X35	银色	高光泽镀铬	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-0036X6	银色	高光泽镀铬	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-0036X10	银色	高光泽镀铬	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0036X15	银色	高光泽镀铬	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0036X20	银色	高光泽镀铬	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0046X10	银色	高光泽镀铬	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0046X15	银色	高光泽镀铬	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0046X20	银色	高光泽镀铬	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0046X25	银色	高光泽镀铬	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0046X30	银色	高光泽镀铬	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0046X35	银色	高光泽镀铬	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0046X40	银色	高光泽镀铬	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0046X45	银色	高光泽镀铬	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0046X50	银色	高光泽镀铬	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0056X10	银色	高光泽镀铬	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0056X15	银色	高光泽镀铬	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0056X20	银色	高光泽镀铬	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0056X25	银色	高光泽镀铬	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0056X30	银色	高光泽镀铬	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0056X35	银色	高光泽镀铬	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0056X40	银色	高光泽镀铬	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0056X45	银色	高光泽镀铬	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0056X50	银色	高光泽镀铬	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-1056X10	银色	高光泽镀铬	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1056X15	银色	高光泽镀铬	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1056X20	银色	高光泽镀铬	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1056X25	银色	高光泽镀铬	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-1056X30	银色	高光泽镀铬	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1056X35	银色	高光泽镀铬	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1056X40	银色	高光泽镀铬	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1056X45	银色	高光泽镀铬	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1056X50	银色	高光泽镀铬	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1066X10	银色	高光泽镀铬	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1066X15	银色	高光泽镀铬	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1066X20	银色	高光泽镀铬	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1066X25	银色	高光泽镀铬	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1066X30	银色	高光泽镀铬	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1066X35	银色	高光泽镀铬	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1066X40	银色	高光泽镀铬	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1066X45	银色	高光泽镀铬	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1066X50	银色	高光泽镀铬	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-2066X15	银色	高光泽镀铬	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2066X20	银色	高光泽镀铬	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2066X25	银色	高光泽镀铬	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2066X30	银色	高光泽镀铬	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2066X35	银色	高光泽镀铬	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2066X40	银色	高光泽镀铬	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2066X45	银色	高光泽镀铬	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2066X50	银色	高光泽镀铬	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2066X55	银色	高光泽镀铬	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2066X60	银色	高光泽镀铬	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-2086X15	银色	高光泽镀铬	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2086X20	银色	高光泽镀铬	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2086X25	银色	高光泽镀铬	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2086X30	银色	高光泽镀铬	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2086X35	银色	高光泽镀铬	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2086X40	银色	高光泽镀铬	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2086X45	银色	高光泽镀铬	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2086X50	银色	高光泽镀铬	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2086X55	银色	高光泽镀铬	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2086X60	银色	高光泽镀铬	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-2106X15	银色	高光泽镀铬	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2106X20	银色	高光泽镀铬	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2106X25	银色	高光泽镀铬	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2106X30	银色	高光泽镀铬	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2106X35	银色	高光泽镀铬	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2106X40	银色	高光泽镀铬	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2106X45	银色	高光泽镀铬	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2106X50	银色	高光泽镀铬	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2106X55	银色	高光泽镀铬	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2106X60	银色	高光泽镀铬	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-3086X15	银色	高光泽镀铬	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3086X20	银色	高光泽镀铬	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3086X25	银色	高光泽镀铬	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3086X30	银色	高光泽镀铬	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3086X35	银色	高光泽镀铬	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3086X40	银色	高光泽镀铬	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3086X45	银色	高光泽镀铬	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3086X50	银色	高光泽镀铬	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3086X55	银色	高光泽镀铬	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3086X60	银色	高光泽镀铬	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3106X15	银色	高光泽镀铬	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3106X20	银色	高光泽镀铬	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3106X25	银色	高光泽镀铬	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3106X30	银色	高光泽镀铬	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3106X35	银色	高光泽镀铬	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3106X40	银色	高光泽镀铬	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3106X45	银色	高光泽镀铬	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3106X50	银色	高光泽镀铬	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3106X55	银色	高光泽镀铬	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3106X60	银色	高光泽镀铬	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-4106X20	银色	高光泽镀铬	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4106X25	银色	高光泽镀铬	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4106X30	银色	高光泽镀铬	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4106X35	银色	高光泽镀铬	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4106X40	银色	高光泽镀铬	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4106X45	银色	高光泽镀铬	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4106X50	银色	高光泽镀铬	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4106X55	银色	高光泽镀铬	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4106X60	银色	高光泽镀铬	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4106X70	银色	高光泽镀铬	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4106X80	银色	高光泽镀铬	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4106X90	银色	高光泽镀铬	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-4126X20	银色	高光泽镀铬	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4126X25	银色	高光泽镀铬	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4126X30	银色	高光泽镀铬	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4126X35	银色	高光泽镀铬	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4126X40	银色	高光泽镀铬	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4126X45	银色	高光泽镀铬	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4126X50	银色	高光泽镀铬	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4126X55	银色	高光泽镀铬	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4126X60	银色	高光泽镀铬	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4126X70	银色	高光泽镀铬	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4126X80	银色	高光泽镀铬	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4126X90	银色	高光泽镀铬	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-5126X25	银色	高光泽镀铬	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5126X30	银色	高光泽镀铬	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5126X35	银色	高光泽镀铬	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5126X40	银色	高光泽镀铬	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5126X45	银色	高光泽镀铬	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5126X50	银色	高光泽镀铬	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5126X55	银色	高光泽镀铬	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5126X60	银色	高光泽镀铬	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5126X70	银色	高光泽镀铬	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5126X80	银色	高光泽镀铬	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5126X90	银色	高光泽镀铬	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5166X25	银色	高光泽镀铬	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5166X30	银色	高光泽镀铬	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5166X35	银色	高光泽镀铬	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5166X40	银色	高光泽镀铬	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5166X45	银色	高光泽镀铬	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5166X50	银色	高光泽镀铬	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5166X55	银色	高光泽镀铬	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5166X60	银色	高光泽镀铬	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5166X70	银色	高光泽镀铬	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5166X80	银色	高光泽镀铬	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5166X90	银色	高光泽镀铬	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90