

商品描述/产品说明



抬起
脱开



产品说明

材料：
压铸锌材质的把手，符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。


规格：
把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。

提示：
当 $L \geq 60 \text{ mm}$ 时，螺纹长度为 60 mm。

根据要求：
其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

图纸提示：
1) 平端 DIN EN ISO 4753

图纸

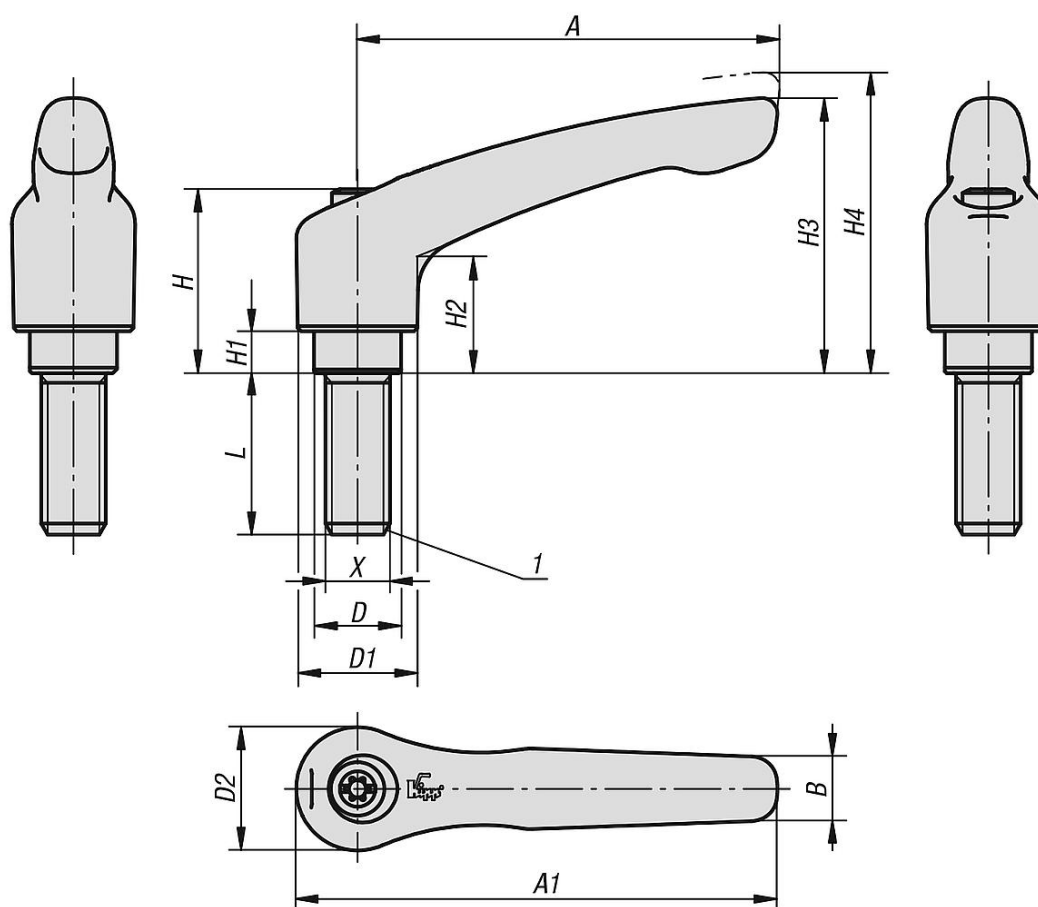

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-9031X6	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-9031X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-9031X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9031X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9041X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-9041X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9041X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9041X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9041X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-9041X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-9051X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-9051X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9051X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9051X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9051X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-9051X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-0031X6	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-0031X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0031X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0031X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0041X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0041X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0041X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0041X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0041X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0041X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0041X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-0041X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0041X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0051X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0051X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0051X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0051X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0051X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0051X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0051X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0051X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0051X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-1051X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1051X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1051X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1051X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1051X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1051X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1051X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1051X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1051X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1061X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1061X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1061X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1061X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1061X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1061X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1061X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-3081X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3081X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3081X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3081X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3101X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3101X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3101X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3101X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3101X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3101X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3101X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3101X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3101X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3101X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-4101X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4101X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4101X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4101X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4101X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4101X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4101X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4101X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4101X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4101X70	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4101X80	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4101X90	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-4121X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4121X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4121X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4121X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4121X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4121X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4121X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4121X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4121X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4121X70	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4121X80	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4121X90	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-5121X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5121X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5121X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5121X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5121X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5121X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5121X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5121X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5121X70	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5121X80	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5121X90	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5161X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5161X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5161X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5161X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5161X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5161X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5161X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5161X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5161X70	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5161X80	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5161X90	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90

商品概述
