



抬起
脱开



产品说明

材料：

压铸锌材质的把手，符合 DIN EN 12844。

强度等级 5.8 的钢制部件。

规格：

把手经塑料涂层或高光泽镀铬。钢制部件经黑色氧化。

订购须知：

从 70 mm 的螺钉长度开始，这些螺钉被制成 60 mm 长。

提示：

标配供应：

黑色半亚光，橙色 RAL 2004。

根据要求：


其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。

尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

图纸提示：

1) 平端 DIN EN ISO 4753

图纸

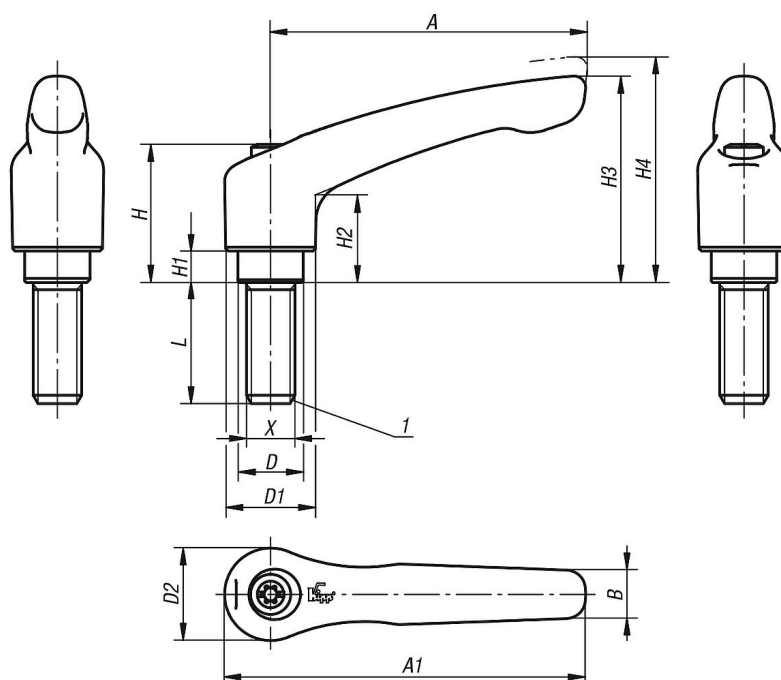

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-9AD1X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AD1X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AD1X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9AE1X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AE1X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AE1X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9A11X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9A11X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9A11X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9A11X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-9A11X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-9A11X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	40
06460-0AE1X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0AE1X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0AE1X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0AE1X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0AE1X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0AE1X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0AE1X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0AE1X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0AE1X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A01X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A01X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A01X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A01X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A01X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A01X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A01X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A01X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A01X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A11X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A11X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A11X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A11X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-0A11X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A11X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A11X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A11X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A11X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A21X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A21X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A21X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A21X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A21X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A21X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A21X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A21X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A21X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-1A01X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A01X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A01X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A01X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A01X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A01X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A01X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A01X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1A01X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1A11X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A11X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A11X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A11X25	黑色																

06460 inch 带外螺纹的压铸锌锁紧手柄，钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch



商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-2A41X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2A41X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2A41X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A41X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A41X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A41X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A41X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-3A31X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A31X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A31X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A31X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A31X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A31X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A31X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A31X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A31X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A31X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3A41X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A41X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A41X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A41X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A41X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A41X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A41X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A41X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A41X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A41X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-4A41X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4A41X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4A41X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4A41X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4A41X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4A41X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4A41X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4A41X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4A41X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4A41X70	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4A41X80	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4A41X90	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-4A51X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4A51X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4A51X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4A51X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4A51X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4A51X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4A51X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4A51X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4A51X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4A51X70	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4A51X80	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4A51X90	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-5A51X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A51X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A51X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A51X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A51X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A51X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A51X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A51X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A51X70	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A51X80	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A51X90	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5A61X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A61X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30

06460 inch 带外螺纹的压铸锌锁紧手柄，钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch



商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-5A61X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A61X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A61X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A61X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A61X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A61X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A61X70	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A61X80	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A61X90	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-9AD181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AD181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AD181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9AD182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AD182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AD182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9AD183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AD183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AD183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9AD184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AD184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AD184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9AD185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AD185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AD185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9AD186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AD186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AD186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9AD187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AD187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AD187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9AD188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AD188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AD188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9AE181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AE181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AE181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9AE182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AE182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AE182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9AE183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AE183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AE183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9AE184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AE184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AE184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9AE185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AE185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AE185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9AE186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AE186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AE186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9AE187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AE187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AE187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9AE188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AE188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AE188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9A1181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9A1181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9A1181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9A1181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-9A1181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-9A1181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	40
06460-9A1182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15

06460 inch 带外螺纹的压铸锌锁紧手柄，钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch



商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-9A1182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9A1182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9A1182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-9A1182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-9A1182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	40
06460-9A1183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9A1183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9A1183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9A1183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-9A1183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-9A1183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	40
06460-9A1184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9A1184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9A1184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9A1184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-9A1184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-9A1184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	40
06460-9A1185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9A1185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9A1185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9A1185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-9A1185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-9A1185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	40
06460-9A1186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9A1186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9A1186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9A1186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-9A1186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-9A1186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	40
06460-9A1187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9A1187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9A1187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9A1187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-9A1187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-9A1187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	40
06460-9A1188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9A1188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9A1188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9A1188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-9A1188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-9A1188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	40
06460-OAE181X10	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-OAE181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-OAE181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-OAE181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-OAE181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-OAE181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-OAE181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-OAE181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-OAE181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-OAE182X10	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-OAE182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-OAE182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-OAE182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-OAE182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-OAE182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-OAE182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-OAE182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-OAE182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-OAE183X10	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-OAE183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-OAE183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-OAE183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-OAE183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30

订货号	主体 颜色	主体 表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿 数	L
06460-0AE183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0AE183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0AE183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0AE183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0AE184X10	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0AE184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0AE184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0AE184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0AE184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0AE184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0AE184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0AE184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0AE184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0AE185X10	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0AE185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0AE185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0AE185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0AE185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0AE185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0AE185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0AE185X45	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0AE185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0AE186X10	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0AE186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0AE186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0AE186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0AE186X30	蓝色 RAL																

订货号	主体 颜色	主体 表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿 数	L
06460-0A0182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A0182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A0182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A0183X10	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A0183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A0183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A0183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A0183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A0183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A0183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A0183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A0183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A0184X10	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A0184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A0184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A0184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A0184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A0184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A0184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A0184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A0184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A0185X10	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A0185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A0185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A0185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A0185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	3			

订货号	主体 颜色	主体 表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿 数	L
06460-0A1181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A1181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A1182X10	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A1182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A1182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A1182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A1182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A1182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A1182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A1182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A1182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A1183X10	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A1183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A1183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A1183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A1183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A1183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A1183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A1183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A1183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A1184X10	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A1184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A1184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A1184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A1184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A1184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	3			

订货号	主体 颜色	主体 表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿 数	L
06460-0A1188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A2181X10	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A2181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A2181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A2181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A2181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A2181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A2181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A2181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A2181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A2182X10	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A2182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A2182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A2182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A2182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A2182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A2182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A2182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A2182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A2183X10	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A2183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A2183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A2183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A2183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A2183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A2183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5							

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-0A2188X10	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A2188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A2188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A2188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A2188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A2188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A2188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A2188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A2188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-1A0181X10	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A0181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A0181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A0181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A0181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A0181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A0181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A0181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1A0181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1A0182X10	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A0182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A0182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A0182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A0182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A0182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A0182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A0182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40				

订货号	主体 颜色	主体 表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿 数	L
06460-1A0187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A0187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A0187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A0187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A0187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A0187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A0187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1A0187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1A0188X10	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A0188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A0188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A0188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A0188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A0188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A0188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A0188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1A0188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1A1181X10	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A1181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A1181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A1181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A1181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A1181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A1181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A1181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1A1181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	4			

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-1A1186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A1186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A1186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A1186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A1186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A1186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1A1186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1A1187X10	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A1187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A1187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A1187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A1187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A1187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A1187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A1187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1A1187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1A1188X10	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A1188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A1188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A1188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A1188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A1188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A1188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A1188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1A1188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1A2181X10	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47			

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-1A2185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A2185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A2185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A2185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A2185X45	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1A2185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1A2186X10	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A2186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A2186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A2186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A2186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A2186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A2186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A2186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1A2186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1A2187X10	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A2187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A2187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A2187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A2187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A2187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A2187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A2187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1A2187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1A2188X10	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A2188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31						

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-2A2184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2A2184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2A2184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2A2184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2A2184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A2184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A2184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A2184X55	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A2184X60	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-2A2185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2A2185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2A2185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2A2185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2A2185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2A2185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A2185X45	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A2185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A2185X55	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A2185X60	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-2A2186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2A2186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2A2186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2A2186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2A2186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6								

订货号	主体 颜色	主体 表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿 数	L
06460-2A3182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A3182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A3182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A3182X55	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A3182X60	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-2A3183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2A3183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2A3183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2A3183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2A3183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2A3183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A3183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A3183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A3183X55	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A3183X60	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-2A3184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2A3184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2A3184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2A3184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2A3184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2A3184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A3184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A3184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A3184X55	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	5/16-18	13,5</												

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-2A3188X60	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-2A4181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2A4181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2A4181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2A4181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2A4181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2A4181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A4181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A4181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A4181X55	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A4181X60	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-2A4182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2A4182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2A4182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2A4182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2A4182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2A4182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A4182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A4182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A4182X55	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A4182X60	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-2A4183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2A4183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2A4183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5									

订货号	主体 颜色	主体 表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿 数	L
06460-2A4187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2A4187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2A4187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A4187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A4187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A4187X55	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A4187X60	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-2A4188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2A4188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2A4188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2A4188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2A4188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2A4188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A4188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A4188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A4188X55	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A4188X60	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-3A3181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A3181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A3181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A3181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A3181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A3181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A3181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45

订货号	主体 颜色	主体 表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿 数	L
06460-3A3185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A3185X55	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A3185X60	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3A3186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A3186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A3186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A3186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A3186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A3186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A3186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A3186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A3186X55	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A3186X60	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3A3187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A3187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A3187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A3187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A3187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A3187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A3187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A3187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A3187X55	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A3187X60	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3A3188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A3188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A3188X25	灰色 RAL																

订货号	主体 颜色	主体 表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿 数	L
06460-3A4184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A4184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A4184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A4184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A4184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A4184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A4184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A4184X55	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A4184X60	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3A4185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A4185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A4185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A4185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A4185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A4185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A4185X45	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A4185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A4185X55	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A4185X60	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3A4186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A4186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A4186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A4186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A4186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A4186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A4186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	3/													

22/34

订货号	主体 颜色	主体 表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿 数	L
06460-5A5182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A5182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A5182X55	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A5182X60	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A5182X70	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A5182X80	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A5182X90	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5A5183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A5183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A5183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A5183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A5183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A5183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A5183X55	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A5183X60	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A5183X70	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A5183X80	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A5183X90	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5A5184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A5184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A5184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A5184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A5184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A5184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A5184X55	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55

订货号	主体 颜色	主体 表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿 数	L
06460-5A5188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A5188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A5188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A5188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A5188X55	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A5188X60	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A5188X70	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A5188X80	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A5188X90	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5A6181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A6181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A6181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A6181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A6181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A6181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A6181X55	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A6181X60	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A6181X70	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A6181X80	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A6181X90	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5A6182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A6182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A6182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A6182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A6182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45

06460 inch 带外螺纹的压铸锌锁紧手柄，钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch



商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-5A6186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A6186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A6186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A6186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A6186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A6186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A6186X55	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A6186X60	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A6186X70	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A6186X80	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A6186X90	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5A6187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A6187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A6187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A6187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A6187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A6187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A6187X55	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A6187X60	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A6187X70	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A6187X80	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A6187X90	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5A6188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A6188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A6188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A6188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A6188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A6188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A6188X55	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A6188X60	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A6188X70	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A6188X80	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A6188X90	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-9AD008X15	-	亮色	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AD008X20	-	亮色	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AD008X25	-	亮色	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9AE008X15	-	亮色	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AE008X20	-	亮色	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AE008X25	-	亮色	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9A1008X15	-	亮色	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9A1008X20	-	亮色	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9A1008X25	-	亮色	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9A1008X30	-	亮色	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-9A1008X35	-	亮色	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-9A1008X40	-	亮色	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	40
06460-4A4008X20	-	亮色	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4A4008X25	-	亮色	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4A4008X30	-	亮色	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4A4008X35	-	亮色	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4A4008X40	-	亮色	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4A4008X45	-	亮色	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4A4008X50	-	亮色	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4A4008X55	-	亮色	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4A4008X60	-	亮色	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4A4008X70	-	亮色	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4A4008X80	-	亮色	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4A4008X90	-	亮色	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-4A5008X20	-	亮色	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4A5008X25	-	亮色	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4A5008X30	-	亮色	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4A5008X35	-	亮色	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4A5008X40	-	亮色	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4A5008X45	-	亮色	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4A5008X50	-	亮色	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50

06460 inch 带外螺纹的压铸锌锁紧手柄，钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch



商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-4A5008X55	-	亮色	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4A5008X60	-	亮色	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4A5008X70	-	亮色	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4A5008X80	-	亮色	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4A5008X90	-	亮色	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-0AE008X10	-	亮色	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0AE008X15	-	亮色	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0AE008X20	-	亮色	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0AE008X25	-	亮色	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0AE008X30	-	亮色	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0AE008X35	-	亮色	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0AE008X40	-	亮色	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0AE008X45	-	亮色	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0AE008X50	-	亮色	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A0008X10	-	亮色	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A0008X15	-	亮色	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A0008X20	-	亮色	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A0008X25	-	亮色	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A0008X30	-	亮色	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A0008X35	-	亮色	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A0008X40	-	亮色	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A0008X45	-	亮色	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A0008X50	-	亮色	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A1008X10	-	亮色	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A1008X15	-	亮色	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A1008X20	-	亮色	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A1008X25	-	亮色	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A1008X30	-	亮色	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A1008X35	-	亮色	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A1008X40	-	亮色	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A1008X45	-	亮色	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A1008X50	-	亮色	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A2008X10	-	亮色	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A2008X15	-	亮色	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A2008X20	-	亮色	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A2008X25	-	亮色	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A2008X30	-	亮色	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A2008X35	-	亮色	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A2008X40	-	亮色	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A2008X45	-	亮色	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A2008X50	-	亮色	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-1A0008X10	-	亮色	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A0008X15	-	亮色	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A0008X20	-	亮色	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A0008X25	-	亮色	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A0008X30	-	亮色	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A0008X35	-	亮色	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A0008X40	-	亮色	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A0008X45	-	亮色	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1A0008X50	-	亮色	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1A1008X10	-	亮色	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A1008X15	-	亮色	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A1008X20	-	亮色	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A1008X25	-	亮色	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A1008X30	-	亮色	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A1008X35	-	亮色	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A1008X40	-	亮色	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A1008X45	-	亮色	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1A1008X50	-	亮色	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1A2008X10	-	亮色	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A2008X15	-	亮色	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A2008X20	-	亮色	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A2008X25	-	亮色	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A2008X30	-	亮色	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30

06460 inch 带外螺纹的压铸锌锁紧手柄，钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch



商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-1A2008X35	-	亮色	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A2008X40	-	亮色	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A2008X45	-	亮色	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1A2008X50	-	亮色	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-2A2008X15	-	亮色	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2A2008X20	-	亮色	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2A2008X25	-	亮色	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2A2008X30	-	亮色	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2A2008X35	-	亮色	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2A2008X40	-	亮色	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A2008X45	-	亮色	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A2008X50	-	亮色	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A2008X55	-	亮色	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A2008X60	-	亮色	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-2A3008X15	-	亮色	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2A3008X20	-	亮色	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2A3008X25	-	亮色	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2A3008X30	-	亮色	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2A3008X35	-	亮色	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2A3008X40	-	亮色	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A3008X45	-	亮色	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A3008X50	-	亮色	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A3008X55	-	亮色	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A3008X60	-	亮色	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-2A4008X15	-	亮色	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2A4008X20	-	亮色	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2A4008X25	-	亮色	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2A4008X30	-	亮色	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2A4008X35	-	亮色	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2A4008X40	-	亮色	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A4008X45	-	亮色	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A4008X50	-	亮色	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A4008X55	-	亮色	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A4008X60	-	亮色	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-3A3008X15	-	亮色	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A3008X20	-	亮色	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A3008X25	-	亮色	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A3008X30	-	亮色	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A3008X35	-	亮色	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A3008X40	-	亮色	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A3008X45	-	亮色	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A3008X50	-	亮色	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A3008X55	-	亮色	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A3008X60	-	亮色	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3A4008X15	-	亮色	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A4008X20	-	亮色	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A4008X25	-	亮色	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A4008X30	-	亮色	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A4008X35	-	亮色	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A4008X40	-	亮色	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A4008X45	-	亮色	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A4008X50	-	亮色	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A4008X55	-	亮色	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A4008X60	-	亮色	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-5A5008X25	-	亮色	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A5008X30	-	亮色	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A5008X35	-	亮色	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A5008X40	-	亮色	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A5008X45	-	亮色	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A5008X50	-	亮色	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A5008X55	-	亮色	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A5008X60	-	亮色	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A5008X70	-	亮色	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A5008X80	-	亮色	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80

06460 inch 带外螺纹的压铸锌锁紧手柄，钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch



商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-5A5008X90	-	亮色	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5A6008X25	-	亮色	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A6008X30	-	亮色	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A6008X35	-	亮色	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A6008X40	-	亮色	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A6008X45	-	亮色	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A6008X50	-	亮色	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A6008X55	-	亮色	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A6008X60	-	亮色	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A6008X70	-	亮色	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A6008X80	-	亮色	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A6008X90	-	亮色	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-9AD6X15	银色	高光 泽镀铬	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AD6X20	银色	高光 泽镀铬	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AD6X25	银色	高光 泽镀铬	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9AE6X15	银色	高光 泽镀铬	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AE6X20	银色	高光 泽镀铬	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AE6X25	银色	高光 泽镀铬	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9A16X15	银色	高光 泽镀铬	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9A16X20	银色	高光 泽镀铬	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9A16X25	银色	高光 泽镀铬	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9A16X30	银色	高光 泽镀铬	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-9A16X35	银色	高光 泽镀铬	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-9A16X40	银色	高光 泽镀铬	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	40
06460-0AE6X10	银色	高光 泽镀铬	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0AE6X15	银色	高光 泽镀铬	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0AE6X20	银色	高光 泽镀铬	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0AE6X25	银色	高光 泽镀铬	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0AE6X30	银色	高光 泽镀铬	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0AE6X35	银色	高光 泽镀铬	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0AE6X40	银色	高光 泽镀铬	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0AE6X45	银色	高光 泽镀铬	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0AE6X50	银色	高光 泽镀铬	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A06X10	银色	高光 泽镀铬	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A06X15	银色	高光 泽镀铬	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A06X20	银色	高光 泽镀铬	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A06X25	银色	高光 泽镀铬	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A06X30	银色	高光 泽镀铬	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A06X35	银色	高光 泽镀铬	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A06X40	银色	高光 泽镀铬	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-0A06X45	银色	高光 泽镀铬	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A06X50	银色	高光 泽镀铬	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A16X10	银色	高光 泽镀铬	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A16X15	银色	高光 泽镀铬	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A16X20	银色	高光 泽镀铬	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A16X25	银色	高光 泽镀铬	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A16X30	银色	高光 泽镀铬	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A16X35	银色	高光 泽镀铬	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A16X40	银色	高光 泽镀铬	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A16X45	银色	高光 泽镀铬	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A16X50	银色	高光 泽镀铬	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A26X10	银色	高光 泽镀铬	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A26X15	银色	高光 泽镀铬	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A26X20	银色	高光 泽镀铬	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A26X25	银色	高光 泽镀铬	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A26X30	银色	高光 泽镀铬	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A26X35	银色	高光 泽镀铬	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A26X40	银色	高光 泽镀铬	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A26X45	银色	高光 泽镀铬	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A26X50	银色	高光 泽镀铬	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-1A06X10	银色	高光 泽镀铬	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A06X15	银色	高光 泽镀铬	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A06X20	银色	高光 泽镀铬	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A06X25	银色	高光 泽镀铬	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A06X30	银色	高光 泽镀铬	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A06X35	银色	高光 泽镀铬	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A06X40	银色	高光 泽镀铬	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A06X45	银色	高光 泽镀铬	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1A06X50	银色	高光 泽镀铬	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1A16X10	银色	高光 泽镀铬	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A16X15	银色	高光 泽镀铬	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A16X20	银色	高光 泽镀铬	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A16X25	银色	高光 泽镀铬	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A16X30	银色	高光 泽镀铬	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-1A16X35	银色	高光 泽镀铬	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A16X40	银色	高光 泽镀铬	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A16X45	银色	高光 泽镀铬	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1A16X50	银色	高光 泽镀铬	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1A26X10	银色	高光 泽镀铬	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A26X15	银色	高光 泽镀铬	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A26X20	银色	高光 泽镀铬	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A26X25	银色	高光 泽镀铬	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A26X30	银色	高光 泽镀铬	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A26X35	银色	高光 泽镀铬	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A26X40	银色	高光 泽镀铬	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A26X45	银色	高光 泽镀铬	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1A26X50	银色	高光 泽镀铬	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-2A26X15	银色	高光 泽镀铬	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2A26X20	银色	高光 泽镀铬	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2A26X25	银色	高光 泽镀铬	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2A26X30	银色	高光 泽镀铬	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2A26X35	银色	高光 泽镀铬	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2A26X40	银色	高光 泽镀铬	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A26X45	银色	高光 泽镀铬	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A26X50	银色	高光 泽镀铬	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A26X55	银色	高光 泽镀铬	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A26X60	银色	高光 泽镀铬	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-2A36X15	银色	高光 泽镀铬	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2A36X20	银色	高光 泽镀铬	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2A36X25	银色	高光 泽镀铬	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2A36X30	银色	高光 泽镀铬	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2A36X35	银色	高光 泽镀铬	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2A36X40	银色	高光 泽镀铬	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A36X45	银色	高光 泽镀铬	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A36X50	银色	高光 泽镀铬	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A36X55	银色	高光 泽镀铬	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A36X60	银色	高光 泽镀铬	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-2A46X15	银色	高光 泽镀铬	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15

06460 inch 带外螺纹的压铸锌锁紧手柄，钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch



商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-2A46X20	银色	高光 泽镀铬	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2A46X25	银色	高光 泽镀铬	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2A46X30	银色	高光 泽镀铬	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2A46X35	银色	高光 泽镀铬	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2A46X40	银色	高光 泽镀铬	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A46X45	银色	高光 泽镀铬	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A46X50	银色	高光 泽镀铬	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A46X55	银色	高光 泽镀铬	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A46X60	银色	高光 泽镀铬	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-3A36X15	银色	高光 泽镀铬	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A36X20	银色	高光 泽镀铬	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A36X25	银色	高光 泽镀铬	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A36X30	银色	高光 泽镀铬	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A36X35	银色	高光 泽镀铬	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A36X40	银色	高光 泽镀铬	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A36X45	银色	高光 泽镀铬	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A36X50	银色	高光 泽镀铬	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A36X55	银色	高光 泽镀铬	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A36X60	银色	高光 泽镀铬	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3A46X15	银色	高光 泽镀铬	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A46X20	银色	高光 泽镀铬	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A46X25	银色	高光 泽镀铬	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A46X30	银色	高光 泽镀铬	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A46X35	银色	高光 泽镀铬	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A46X40	银色	高光 泽镀铬	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A46X45	银色	高光 泽镀铬	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A46X50	银色	高光 泽镀铬	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A46X55	银色	高光 泽镀铬	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A46X60	银色	高光 泽镀铬	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-4A46X20	银色	高光 泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4A46X25	银色	高光 泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4A46X30	银色	高光 泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4A46X35	银色	高光 泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4A46X40	银色	高光 泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-4A46X45	银色	高光 泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4A46X50	银色	高光 泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4A46X55	银色	高光 泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4A46X60	银色	高光 泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4A46X70	银色	高光 泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4A46X80	银色	高光 泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4A46X90	银色	高光 泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-4A56X20	银色	高光 泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4A56X25	银色	高光 泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4A56X30	银色	高光 泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4A56X35	银色	高光 泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4A56X40	银色	高光 泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4A56X45	银色	高光 泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4A56X50	银色	高光 泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4A56X55	银色	高光 泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4A56X60	银色	高光 泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4A56X70	银色	高光 泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4A56X80	银色	高光 泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4A56X90	银色	高光 泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-5A56X25	银色	高光 泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A56X30	银色	高光 泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A56X35	银色	高光 泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A56X40	银色	高光 泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A56X45	银色	高光 泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A56X50	银色	高光 泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A56X55	银色	高光 泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A56X60	银色	高光 泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A56X70	银色	高光 泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A56X80	银色	高光 泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A56X90	银色	高光 泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5A66X25	银色	高光 泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A66X30	银色	高光 泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A66X35	银色	高光 泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A66X40	银色	高光 泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-5A66X45	银色	高光 泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A66X50	银色	高光 泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A66X55	银色	高光 泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A66X60	银色	高光 泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A66X70	银色	高光 泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A66X80	银色	高光 泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A66X90	银色	高光 泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90