

商品描述/产品说明

INCH
Parts抬起
脱开

产品说明

材料：

压铸锌材质的把手，符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。

规格：

把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。

提示：

当 $L \geq 60 \text{ mm}$ 时，螺纹长度为 60 mm。


根据要求：

其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

图纸提示：

1) 平端 DIN EN ISO 4753

图纸

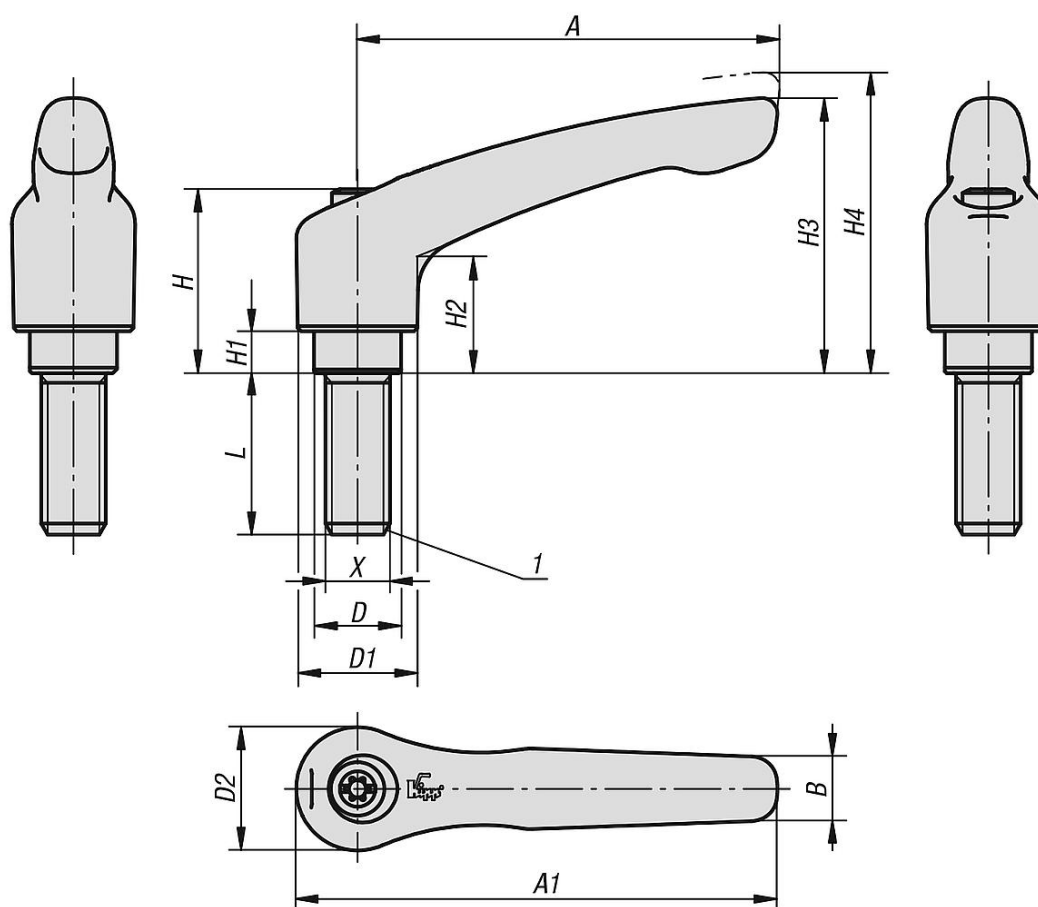

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-9AD1X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AD1X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AD1X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9AE1X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AE1X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AE1X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9A11X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9A11X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9A11X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9A11X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-9A11X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-9A11X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	40
06460-0AE1X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0AE1X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0AE1X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0AE1X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0AE1X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0AE1X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0AE1X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0AE1X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0AE1X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A01X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A01X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A01X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A01X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A01X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-0A01X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A01X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A01X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A01X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A11X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A11X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A11X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A11X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A11X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A11X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A11X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A11X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A11X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A21X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A21X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A21X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A21X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A21X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A21X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A21X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A21X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A21X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-1A01X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A01X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A01X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A01X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A01X30	黑色																

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-2A31X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A31X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A31X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A31X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A31X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-2A41X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2A41X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2A41X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2A41X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2A41X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2A41X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A41X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A41X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A41X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A41X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-3A31X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A31X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A31X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A31X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A31X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A31X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A31X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A31X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A31X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A31X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	5/16-18	16	21											

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-5A51X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A51X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A51X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A51X70	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A51X80	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A51X90	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5A61X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A61X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A61X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A61X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A61X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A61X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A61X55	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A61X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A61X70	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A61X80	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A61X90	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90