

商品描述/产品说明

INCH
Parts抬起
脱开

产品说明

材料：

压铸锌材质的把手，符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。

规格：

把手高光泽镀铬。
钢制部件经黑色氧化。


根据要求：

其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

图纸提示：

1) 平端 DIN EN ISO 4753

图纸

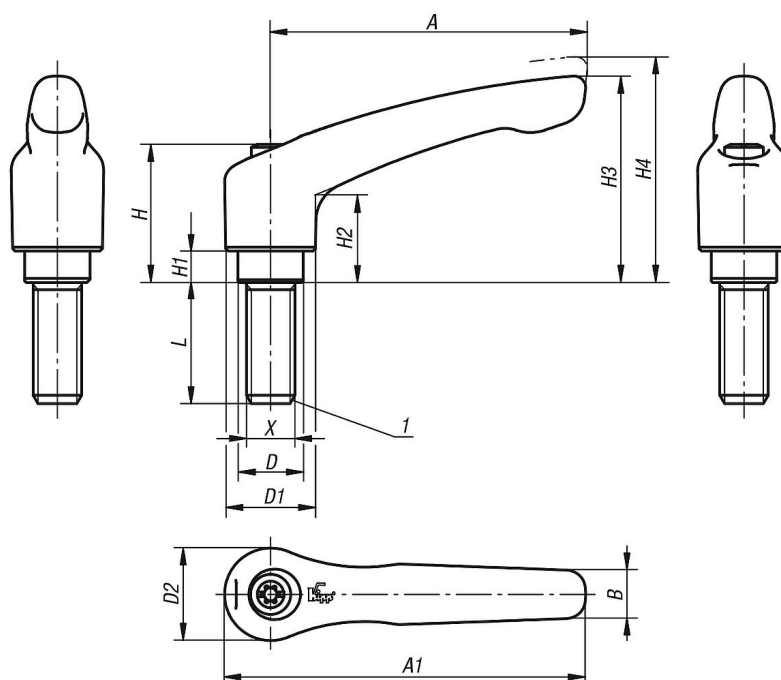

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-9AD6X15	银色	高光泽镀铬	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AD6X20	银色	高光泽镀铬	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AD6X25	银色	高光泽镀铬	9	6-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9AE6X15	银色	高光泽镀铬	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9AE6X20	银色	高光泽镀铬	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9AE6X25	银色	高光泽镀铬	9	8-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9A16X15	银色	高光泽镀铬	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-9A16X20	银色	高光泽镀铬	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-9A16X25	银色	高光泽镀铬	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-9A16X30	银色	高光泽镀铬	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-9A16X35	银色	高光泽镀铬	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-9A16X40	银色	高光泽镀铬	9	10-32	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	40
06460-0AE6X10	银色	高光泽镀铬	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0AE6X15	银色	高光泽镀铬	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0AE6X20	银色	高光泽镀铬	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0AE6X25	银色	高光泽镀铬	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0AE6X30	银色	高光泽镀铬	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0AE6X35	银色	高光泽镀铬	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0AE6X40	银色	高光泽镀铬	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0AE6X45	银色	高光泽镀铬	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0AE6X50	银色	高光泽镀铬	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A06X10	银色	高光泽镀铬	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A06X15	银色	高光泽镀铬	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A06X20	银色	高光泽镀铬	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A06X25	银色	高光泽镀铬	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A06X30	银色	高光泽镀铬	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A06X35	银色	高光泽镀铬	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A06X40	银色	高光泽镀铬	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A06X45	银色	高光泽镀铬	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A06X50	银色	高光泽镀铬	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A16X10	银色	高光泽镀铬	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A16X15	银色	高光泽镀铬	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A16X20	银色	高光泽镀铬	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A16X25	银色	高光泽镀铬	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A16X30	银色	高光泽镀铬	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-0A16X35	银色	高光泽镀铬	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A16X40	银色	高光泽镀铬	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A16X45	银色	高光泽镀铬	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A16X50	银色	高光泽镀铬	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A26X10	银色	高光泽镀铬	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A26X15	银色	高光泽镀铬	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A26X20	银色	高光泽镀铬	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A26X25	银色	高光泽镀铬	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A26X30	银色	高光泽镀铬	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A26X35	银色	高光泽镀铬	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A26X40	银色	高光泽镀铬	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A26X45	银色	高光泽镀铬	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A26X50	银色	高光泽镀铬	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-1A06X10	银色	高光泽镀铬	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A06X15	银色	高光泽镀铬	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A06X20	银色	高光泽镀铬	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A06X25	银色	高光泽镀铬	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A06X30	银色	高光泽镀铬	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A06X35	银色	高光泽镀铬	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A06X40	银色	高光泽镀铬	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A06X45	银色	高光泽镀铬	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1A06X50	银色	高光泽镀铬	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1A16X10	银色	高光泽镀铬	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A16X15	银色	高光泽镀铬	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A16X20	银色	高光泽镀铬	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A16X25	银色	高光泽镀铬	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A16X30	银色	高光泽镀铬	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A16X35	银色	高光泽镀铬	1	10-32	10	1											

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-2A46X40	银色	高光泽镀铬	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A46X45	银色	高光泽镀铬	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A46X50	银色	高光泽镀铬	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A46X55	银色	高光泽镀铬	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A46X60	银色	高光泽镀铬	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-3A36X15	银色	高光泽镀铬	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A36X20	银色	高光泽镀铬	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A36X25	银色	高光泽镀铬	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A36X30	银色	高光泽镀铬	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A36X35	银色	高光泽镀铬	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A36X40	银色	高光泽镀铬	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A36X45	银色	高光泽镀铬	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A36X50	银色	高光泽镀铬	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A36X55	银色	高光泽镀铬	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A36X60	银色	高光泽镀铬	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3A46X15	银色	高光泽镀铬	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A46X20	银色	高光泽镀铬	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A46X25	银色	高光泽镀铬	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A46X30	银色	高光泽镀铬	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A46X35	银色	高光泽镀铬	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A46X40	银色	高光泽镀铬	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A46X45	银色	高光泽镀铬	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A46X50	银色	高光泽镀铬	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A46X55	银色	高光泽镀铬	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A46X60	银色	高光泽镀铬	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-4A46X20	银色	高光泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4A46X25	银色	高光泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4A46X30	银色	高光泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4A46X35	银色	高光泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4A46X40	银色	高光泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4A46X45	银色	高光泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4A46X50	银色	高光泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4A46X55	银色	高光泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4A46X60	银色	高光泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4A46X70	银色	高光泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4A46X80	银色	高光泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4A46X90	银色	高光泽镀铬	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-4A56X20	银色	高光泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4A56X25	银色	高光泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4A56X30	银色	高光泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4A56X35	银色	高光泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4A56X40	银色	高光泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4A56X45	银色	高光泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4A56X50	银色	高光泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4A56X55	银色	高光泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4A56X60	银色	高光泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4A56X70	银色	高光泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4A56X80	银色	高光泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4A56X90	银色	高光泽镀铬	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-5A56X25	银色	高光泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A56X30	银色	高光泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A56X35	银色	高光泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A56X40	银色	高光泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A56X45	银色	高光泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A56X50	银色	高光泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A56X55	银色	高光泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A56X60	银色	高光泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A56X70	银色	高光泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A56X80	银色	高光泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A56X90	银色	高光泽镀铬	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5A66X25	银色	高光泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A66X30	银色	高光泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A66X35	银色	高光泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A66X40	银色	高光泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A66X45	银色	高光泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-5A66X50	银色	高光泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A66X55	银色	高光泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A66X60	银色	高光泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A66X70	银色	高光泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A66X80	银色	高光泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A66X90	银色	高光泽镀铬	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90