


商品描述/产品说明

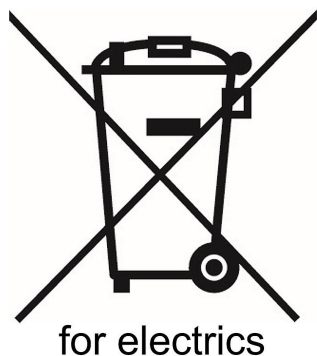

产品说明

材料：
聚碳酸酯。

规格：
外侧光滑，内侧带肋。带集成 LED。

提示：
LED 照明元件，用于可视化显示机器和设备的状态和故障。这些元件均采用最先进的 LED 技术，可发出持续或闪烁的信号灯，全方位可见（可通过照明元件上的滑动开关进行调节）。

灯具可与一个连接元件单独使用，作为纯光学警报信号，也可与其他照明或声学元件组合成一个信号塔（最多可有 5 个元件）。照明元件通过旋转锁定安装和拆卸。

调试时需要连接元件。请单独订购此部分。


证书/满足的标准：
CE、EAC、WEEE、cULus、UKCA、UL（类型 12）。

技术参数：
安装位置：任意。
灯光模式：持续/闪烁（可通过滑动开关调节）
闪烁频率：1 Hz
光学寿命：最长 50,000 h。

温度范围：
-30 °C 至 +60 °C

附件：
连接元件 81400-30。

图纸

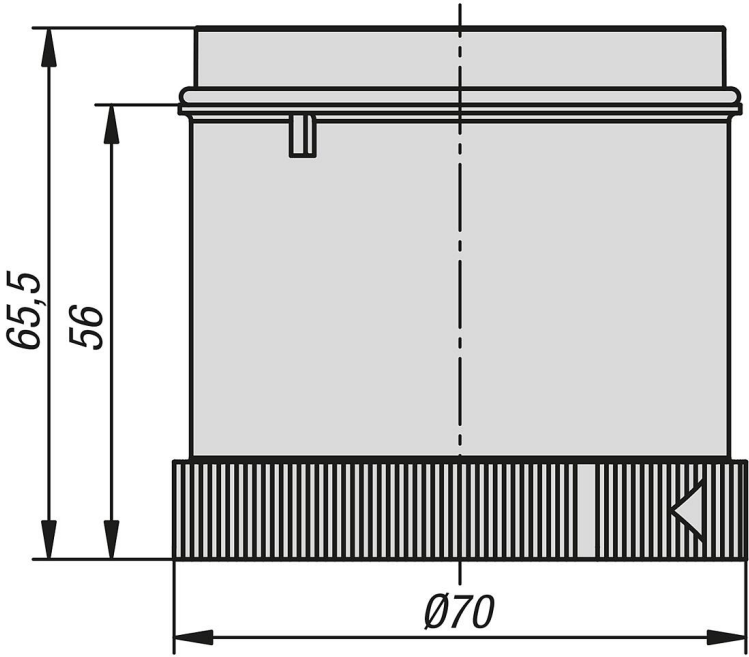

商品概述

订货号	主体颜色	直流额定工作电压	额定工作电流	额定浪涌电流	工作频率 Hz	工作电压 V	工作电压类型
81400-22-111024	红色	24 V/DC	80mA	500mA	50	24	AC/DC
81400-22-112024	绿色	24 V/DC	80mA	500mA	50	24	AC/DC
81400-22-113024	黄色	24 V/DC	80mA	500mA	50	24	AC/DC
81400-22-114024	白色	24 V/DC	80mA	500mA	50	24	AC/DC
81400-22-115024	蓝色	24 V/DC	80mA	500mA	50	24	AC/DC

订货号	工作电压容差	闪烁频率	灯座	光学使用寿命	发光图像	发光涂料	MTTF 值 (年)	防护级别	防护等级	脏物程度
81400-22-111024	+/-10%	1Hz	内置 LED	50.000	持续/闪烁	红色	2627	IP65	II	3
81400-22-112024	+/-10%	1Hz	内置 LED	50.000	持续/闪烁	绿色	2627	IP65	II	3
81400-22-113024	+/-10%	1Hz	内置 LED	50.000	持续/闪烁	黄色	2627	IP65	II	3
81400-22-114024	+/-10%	1Hz	内置 LED	50.000	持续/闪烁	白色	2627	IP65	II	3
81400-22-115024	+/-10%	1Hz	内置 LED	50.000	持续/闪烁	蓝色	2627	IP65	II	3