


## 商品描述/产品说明

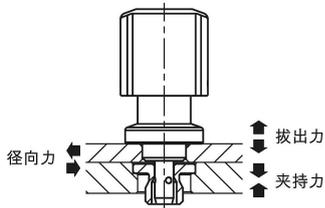

## 产品说明

材料：  
不锈钢壳体和螺栓 1.4305。  
不锈钢旋钮 1.4301。

规格：  
亮色。

提示：  
随供了 M2 或 M3 不锈钢固定螺栓。  
安装方式 1，用于板厚 6 mm。  
安装方式 2，用于板厚 > 6 至 14 mm。


如果超过夹持力，则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。

使用说明：  
确保旋钮处于“OFF”档位，且螺栓缩回。  
将快锁插销滑动或放置在固定衬套上。将旋钮向下按并拧到档位“ON”上。


附件：  
用于快锁插销 03192-02 的固定衬套。

图纸提示：  
1) 安装方式 1  
2) 安装方式 2  
3) 板


图纸

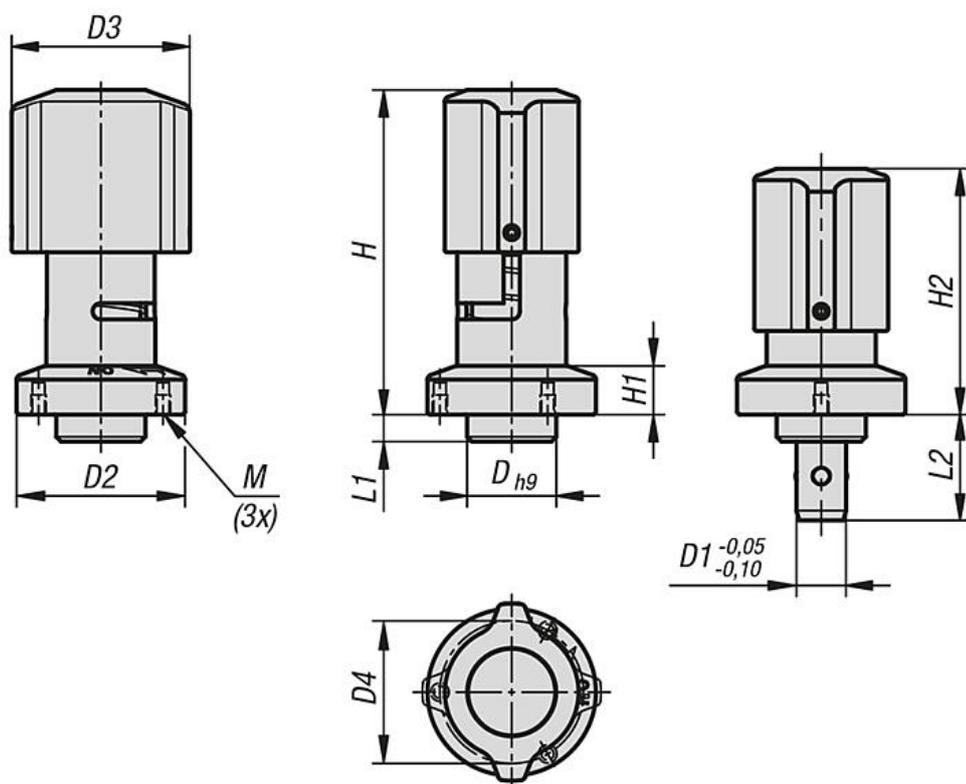

①

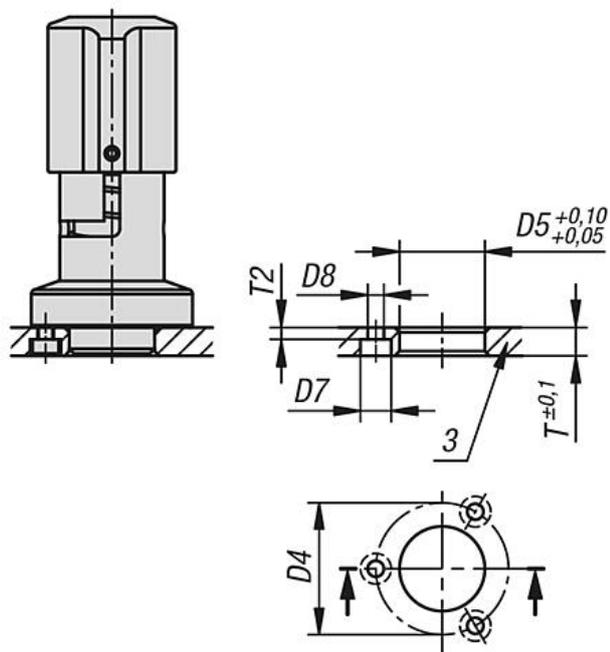

②

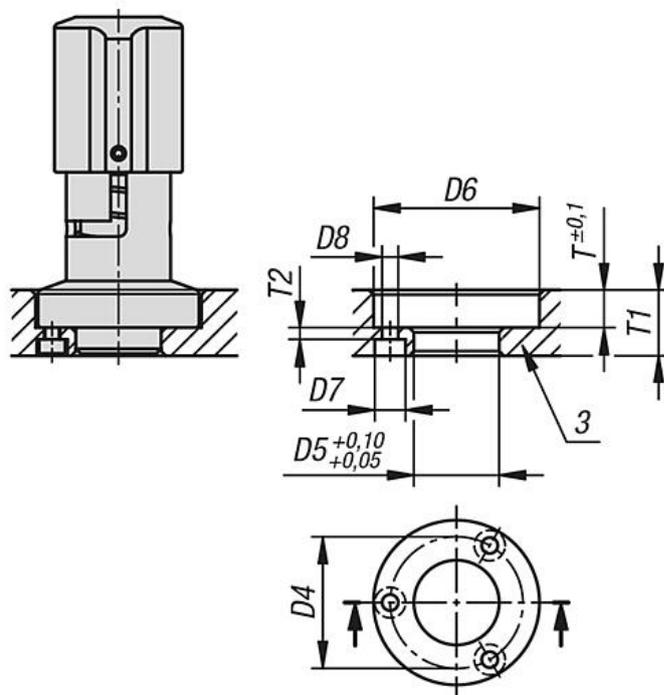

商品概述

订货号	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	H	H1	H2	L1	L2	M	T	T1	T2
03191-99-1620	14	6	25	28	21	14	26	4,4	2,4	58	6,5	43,5	5,5	19,5	M2x3	6	6-10	2,5

## 商品概述

订货号	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	H	H1	H2	L1	L2	M	T	T1	T2
03191-99-11022	18	10	34	36	28	18	35	6,5	3,4	66	10	50	5,5	21,5	M3x4	6	6-14	2,5

订货号	径向力 kN	夹紧力 N	拔出力 F kN	夹持力 N	工作温度
03191-99-1620	3	30	0,5	90	≤180 °C
03191-99-11022	9	50	1,5	150	≤180 °C

订货号	名称	类型 1	类型 2	形状类型
03191-99-1620	快锁插销	-	-	-
03191-99-11022	快锁插销	-	-	-