

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

钢板制壳体，镀锌和经过蓝色钝化处理。

聚氨酯辊，浅棕色，92°邵氏硬度A。

或聚酰胺辊，白色，80°邵氏硬度D。

规格：

压制壳体。

带双球轴承（转动环中）和球保护装置的转向轮壳体。

带两个压入滚珠轴承。

提示：

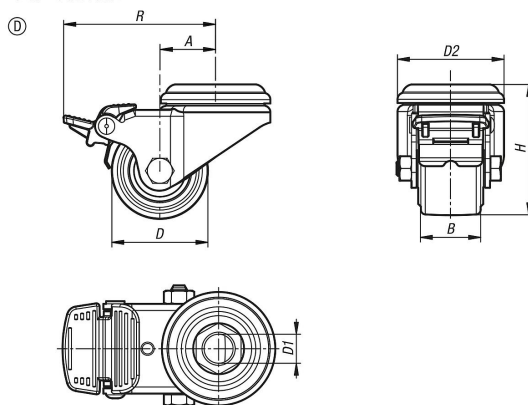
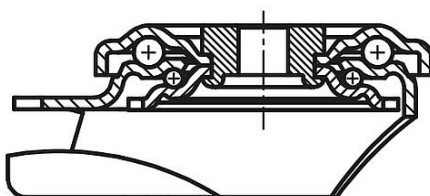
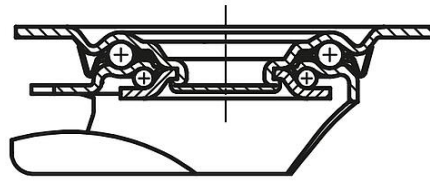
用螺栓固定的轮轴。

聚氨酯辊：低噪音运行、低滚动阻力、有弹性、保护地面、非常耐磨、高抗切割性和抗撕裂性、无痕、无染色剂。

聚酰胺辊：极低滚动阻力和旋转阻力，在平滑地面上平稳运行，非常耐磨。

图纸

带锁定系统的後孔：

转动环支承：
螺栓孔转动环支承：
安装板

商品概述

订货号	类型	名称	类型 1	固定方式	滚轮轴承	材料 滚轮	A	B	D	D1	D2	H	R	承载负荷 kg
95045-0503322	D	转向轮	带轮挡锁定系统	螺栓孔	滚珠轴承	尼龙	29	33	50	13	57	70	80	150
95045-0352721	D	转向轮	带轮挡锁定系统	螺栓孔	滚珠轴承	聚氨酯	15	27	35	11	43	50	63	100
95045-0503321	D	转向轮	带轮挡锁定系统	螺栓孔	滚珠轴承	聚氨酯	29	33	50	13	57	70	80	150
95045-0352722	D	转向轮	带轮挡锁定系统	螺栓孔	滚珠轴承	尼龙	15	27	35	11	43	50	63	100

商品概述
