


INCH
Parts



弹簧柱塞 剖面图

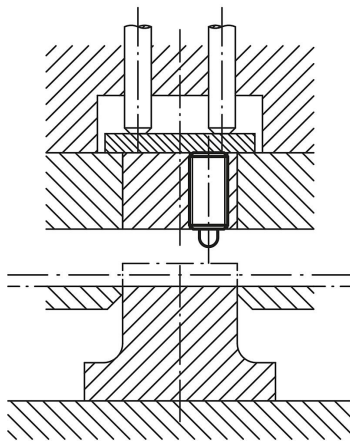

产品说明

材料：

钢制套筒 强度等级5.8。

钢制顶销。

弹簧为KI. D.弹簧钢。

规格：

黑色氧化。顶销硬化处理。

提示：

以下列出了可与装配钥匙配合使用的相应英制弹簧柱塞。

M3 = 6-32

M4 = 8-32 和 8-36

M5 = 10-32

M6 = 1/4-20

M8 = 5/16-18

M10 = 3/8-16


M12 = 5/32

M16 = 5/8-11


图纸提示：

1) 埋头螺母 胶合

图纸

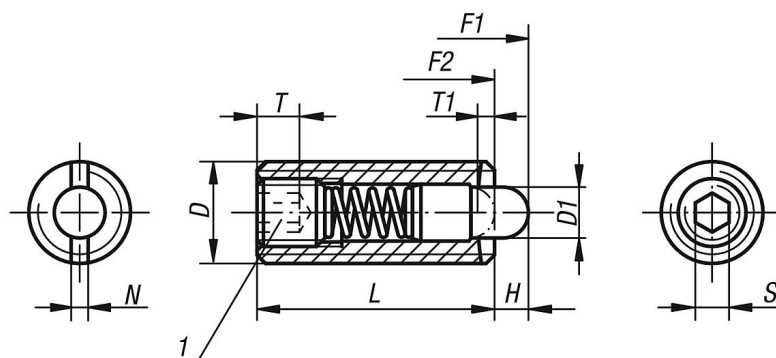

图纸

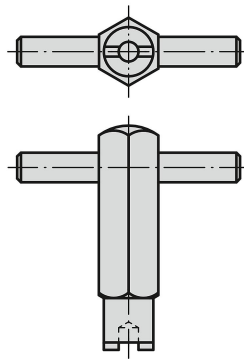

商品概述

订货号	D	D1	H	L	T1	N	S	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	安装扳手 订货号
03040-2A1	10-32	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	11	29	03040-905
03040-2A2	1/4-20	2,7	2,5	20	1	1	2	14	37	03040-906
03040-2AJ	1/4-28	2,7	2,5	20	1	1	2	14	37	03040-906
03040-2A3	5/16-18	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	22	65	03040-908
03040-2A4	3/8-16	4	3	22	1,4	1,6	3	19	70	03040-910
03040-2A5	1/2-13	6	4	28	2	2	4	25	85	03040-912
03040-2A6	5/8-11	7,5	5	32	2,5	2,5	5	60	150	03040-916