



INCH
Parts



产品说明


材料：
套筒 1.4305.
滚珠 1.4034.
弹簧 1.4310.

螺纹锁紧尼龙。

规格：
亮色。顶珠硬化处理。

图纸提示：
L2 = 约两个螺距

图纸

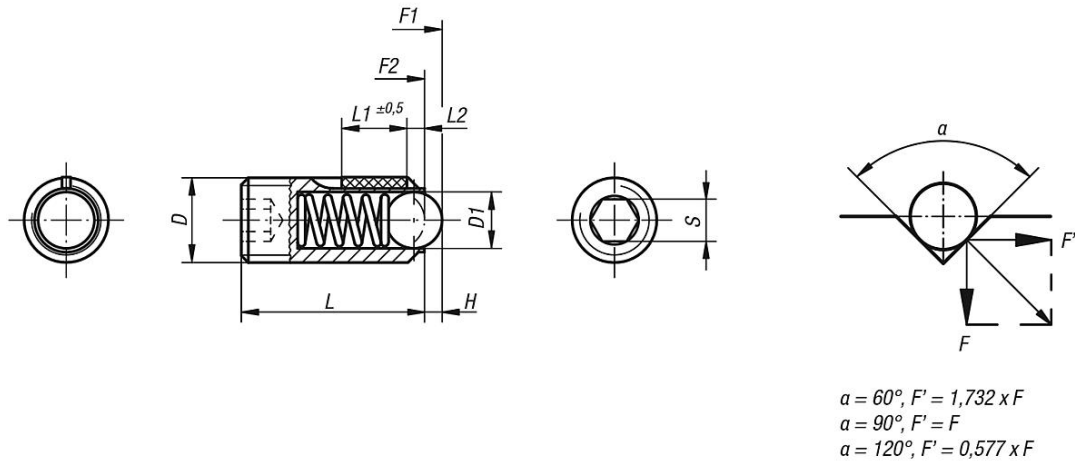

商品概述

订货号	D	D1	H	L	L1	S	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	旋入 扭矩 约 Nm	旋松扭矩 约 Nm
03036-A2	1/4-20	3,5	1	15	7	1/8	9	13	0,44	0,21
03036-AJ	1/4-28	3,5	1	15	7	1/8	9	13	0,44	0,21
03036-A3	5/16-18	5	1,5	18	8	5/32	15	30	1,1	0,38
03036-A4	3/8-16	6	2	23	9	3/16	20	35	1,3	0,6
03036-A5	1/2-13	8	2,5	26	10	7/32	30	55	2	1,3
03036-A6	5/8-11	10	3,5	33	14	5/16	65	125	3,9	3