

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
钢制套筒强度等级为5.8。
钢制顶珠。
弹簧为KI. D.弹簧钢。

规格：
黑色氧化。顶珠硬化处理。

图纸

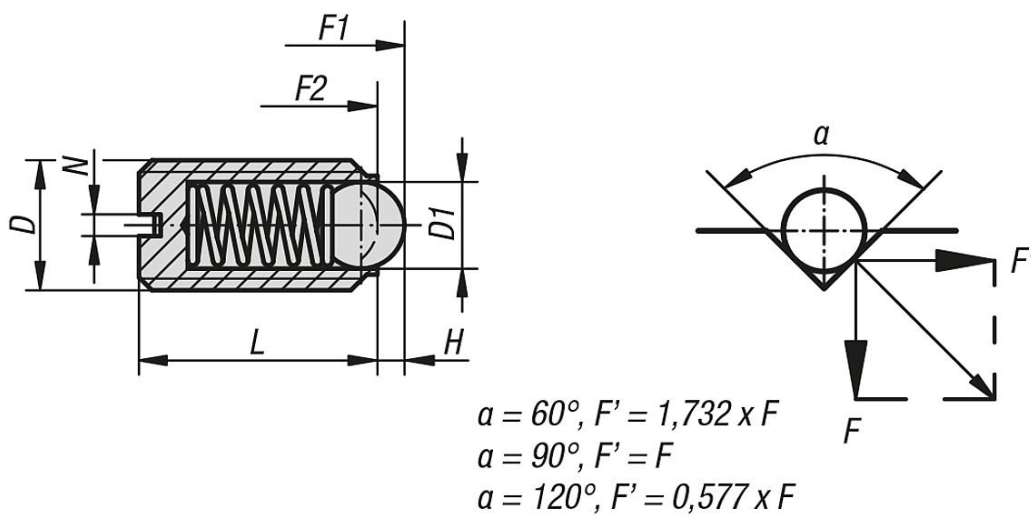

商品概述

订货号	D	D1	L	H	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03000-03	M3	1,5	7	0,4	0,4	1,5	3
03000-04	M4	2,5	9	0,8	0,6	4	10
03000-05	M5	3	12	0,9	0,8	6	11
03000-06	M6	3,5	14	1	1	9	13
03000-08	M8	5	16	1,5	1,2	15	30
03000-10	M10	6	19	2	1,6	20	40
03000-12	M12	8	22	2,5	2	30	55
03000-16	M16	10	24	3,5	2,5	65	125
03000-20	M20	12	30	4,5	2,5	80	160