

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制或不锈钢脚杯和丝杠。
橡胶衬层 (NBR) 80 邵氏硬度。

规格：
底板和钢制埋头螺栓经镀锌。
不锈钢制底板经抛光。
钢制埋头螺栓，亮色。
硫化橡胶垫，黑色。

提示：
钢制或不锈钢制调节脚，带有可旋转的丝杠和橡胶支承面。实心的橡胶衬层通过硫化反应与板材脚杯牢固相连。橡胶衬层的抓地力十分出色。它能起到缓冲作用并阻碍对地面的振动传输和冲撞。


表中给出的负载值基于一系列实验得出，即静态负载垂直于主轴中心的脚杯。振动或其他振荡效果产生的轴向作用力会影响承载力，这种情况下不考虑指定值。

不锈钢支脚在主轴规格大于 M16 时将扳手开口度视作双边。

提供合适的螺母。

根据要求：
不锈钢 1.4401 丝杠。

图纸

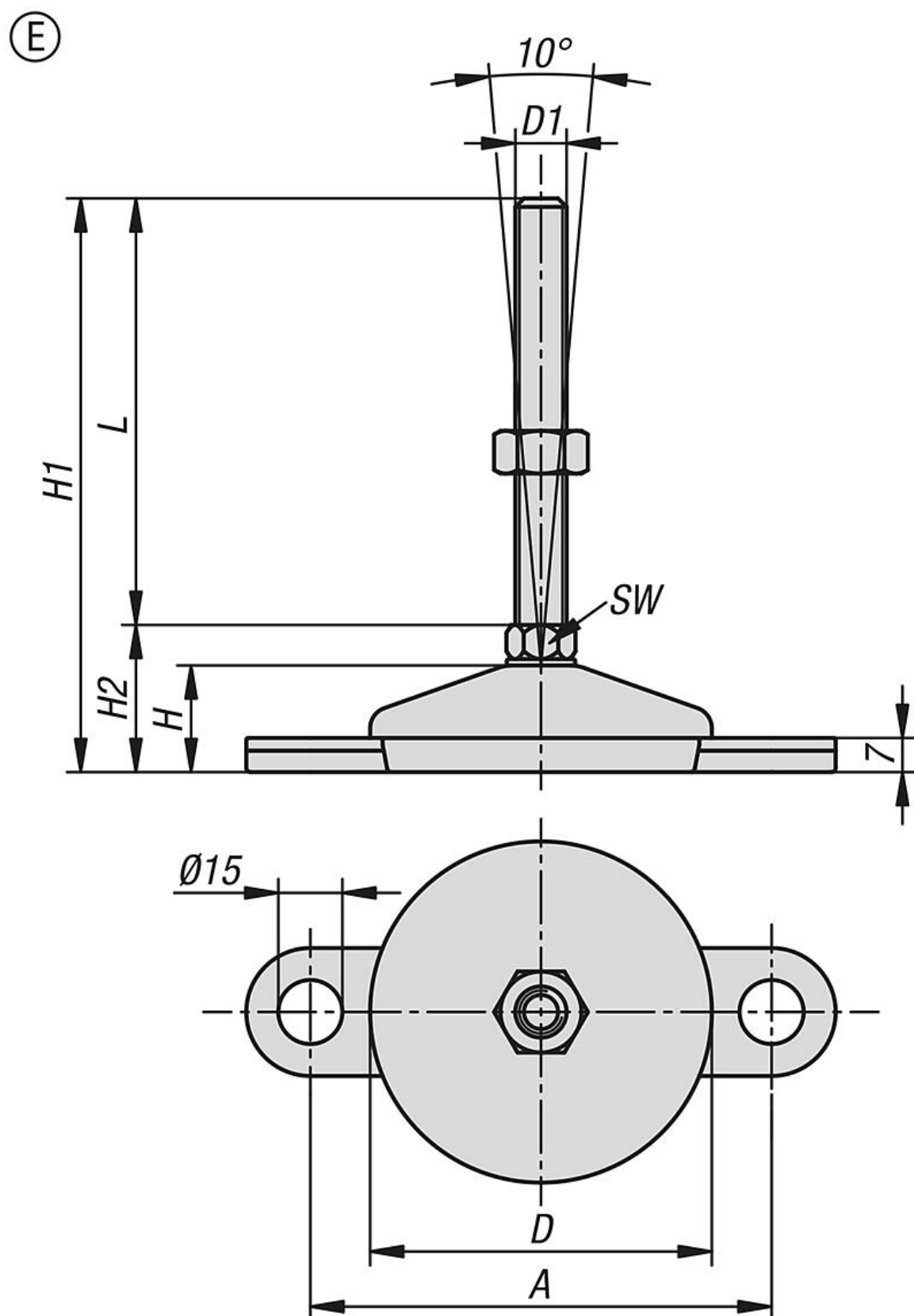

商品概述

订货号	类型	主体材料	D	D1	H	H1	H2	SW	L	负载能力 max. kN (静态负载)
27790-5206010X100	E	不锈钢	60	M10	22	132	32	14	100	7
27790-5206010X125	E	不锈钢	60	M10	22	157	32	14	125	7
27790-5206010X50	E	不锈钢	60	M10	22	82	32	14	50	7
27790-5206010X75	E	不锈钢	60	M10	22	107	32	14	75	7
27790-5206012X100	E	不锈钢	60	M12	22	132	32	14	100	7
27790-5206012X125	E	不锈钢	60	M12	22	157	32	14	125	7
27790-5206012X50	E	不锈钢	60	M12	22	82	32	14	50	7
27790-5206012X75	E	不锈钢	60	M12	22	107	32	14	75	7
27790-5206014X100	E	不锈钢	60	M14	22	132	32	14	100	7
27790-5206014X125	E	不锈钢	60	M14	22	157	32	14	125	7
27790-5206014X150	E	不锈钢	60	M14	22	182	32	14	150	7
27790-5206014X175	E	不锈钢	60	M14	22	207	32	14	175	7
27790-5206014X75	E	不锈钢	60	M14	22	107	32	14	75	7
27790-5206016X100	E	不锈钢	60	M16	22	135	35	13	100	7
27790-5206016X125	E	不锈钢	60	M16	22	160	35	13	125	7
27790-5206016X150	E	不锈钢	60	M16	22	185	35	13	150	7
27790-5206016X175	E	不锈钢	60	M16	22	210	35	13	175	7
27790-5206016X200	E	不锈钢	60	M16	22	235	35	13	200	7
27790-5206016X75	E	不锈钢	60	M16	22	110	35	13	75	7
27790-5206020X100	E	不锈钢	60	M20	22	135	35	17	100	7
27790-5206020X125	E	不锈钢	60	M20	22	160	35	17	125	7
27790-5206020X150	E	不锈钢	60	M20	22	185	35	17	150	7
27790-5206020X175	E	不锈钢	60	M20	22	210	35	17	175	7
27790-5206020X200	E	不锈钢	60	M20	22	235	35	17	200	7
27790-5206020X225	E	不锈钢	60	M20	22	260	35	17	225	7
27790-5206020X250	E	不锈钢	60	M20	22	285	35	17	250	7
27790-5206020X75	E	不锈钢	60	M20	22	110	35	17	75	7
27790-5208010X100	E	不锈钢	80	M10	25	135	35	14	100	10
27790-5208010X125	E	不锈钢	80	M10	25	160	35	14	125	10
27790-5208010X50	E	不锈钢	80	M10	25	85	35	14	50	10
27790-5208010X75	E	不锈钢	80	M10	25	110	35	14	75	10
27790-5208012X100	E	不锈钢	80	M12	25	135	35	14	100	10
27790-5208012X125	E	不锈钢	80	M12	25	160	35	14	125	10
27790-5208012X50	E	不锈钢	80	M12	25	85	35	14	50	10
27790-5208012X75	E	不锈钢	80	M12	25	110	35	14	75	10
27790-5208014X100	E	不锈钢	80	M14	25	135	35	14	100	10
27790-5208014X125	E	不锈钢	80	M14	25	160	35	14	125	10
27790-5208014X150	E	不锈钢	80	M14	25	185	35	14	150	10
27790-5208014X175	E	不锈钢	80	M14	25	210	35	14	175	10
27790-5208014X75	E	不锈钢	80	M14	25	110	35	14	75	10
27790-5208016X100	E	不锈钢	80	M16	25	138	38	13	100	10
27790-5208016X125	E	不锈钢	80	M16	25	163	38	13	125	10
27790-5208016X150	E	不锈钢	80	M16	25	188	38	13	150	10
27790-5208016X175	E	不锈钢	80	M16	25	213	38	13	175	10
27790-5208016X200	E	不锈钢	80	M16	25	238	38	13	200	10
27790-5208016X75	E	不锈钢	80	M16	25	113	38	13	75	10
27790-5208020X100	E	不锈钢	80	M20	25	138	38	17	100	10
27790-5208020X125	E	不锈钢	80	M20	25	163	38	17	125	10
27790-5208020X150	E	不锈钢	80	M20	25	188	38	17	150	10
27790-5208020X175	E	不锈钢	80	M20	25	213	38	17	175	10
27790-5208020X200	E	不锈钢	80	M20	25	238	38	17	200	10
27790-5208020X225	E	不锈钢	80	M20	25	263	38	17	225	10
27790-5208020X250	E	不锈钢	80	M20	25	288	38	17	250	10
27790-5208020X75	E	不锈钢	80	M20	25	113	38	17	75	10
27790-5208024X100	E	不锈钢	80	M24	25	140	40	20	100	10
27790-5208024X125	E	不锈钢	80	M24	25	165	40	20	125	10
27790-5208024X150	E	不锈钢	80	M24	25	190	40	20	150	10
27790-5208024X175	E	不锈钢	80	M24	25	215	40	20	175	10
27790-5208024X200	E	不锈钢	80	M24	25	240	40	20	200	10
27790-5208024X225	E	不锈钢	80	M24	25	265	40	20	225	10
27790-5208024X250	E	不锈钢	80	M24	25	290	40	20	250	10
27790-5208024X75	E	不锈钢	80	M24	25	115	40	20	75	10

商品概述
