

商品描述/产品说明




产品说明


材料：
热塑性塑料压合接头。
铝制法兰。

规格：
黑色压合接头。
亮色法兰。

提示：
允许 60° 的转动范围。用于最高 10kg (静态) 重的负荷。带万用螺栓板。基架适用于在 Ø30 mm 的圆孔上固定。

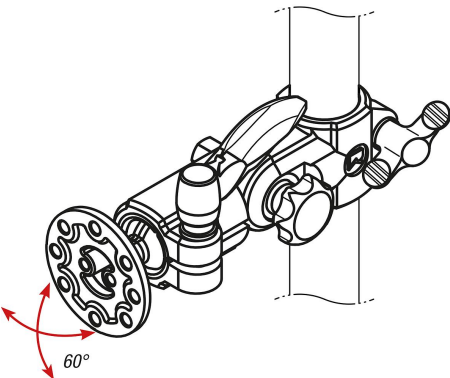

图纸

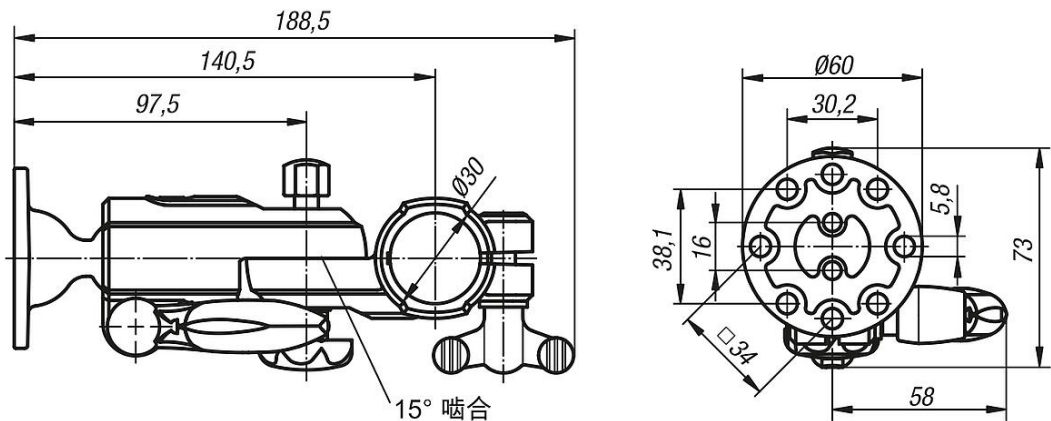

商品概述

订货号	图	类型 1
29180-3002		带球头关节