

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

日光白 LED 灯具。通用型 LED 灯具，可广泛应用于车间、物流区域或系统工作场所。

材料：

外壳：铝制。

漫射镜片：塑料。

端盖：聚酰胺 (PA)。

规格：

壳体：自然色阳极氧化。

漫射镜片：微棱镜，无眩光。

端盖：黑色。

提示：

该款 LED 灯具拥有坚固耐用的工业级品质，适用于工作场所照明。该款 LED 灯具采用铝型材框架，背面带有一个 8 号槽。通过凹槽以及单独订购的配件可将灯具固定在型槽和表面构件上。通过一个翘板开关即可操作。

LED 灯具带有一个电源输入端。连接器集成在端盖的正面。通过单独订购的电源线连接电源（威琅插头 GST18i3）。

该款 LED 灯具通过微棱镜片为工作场所提供均匀、无眩光和无闪烁的光线，颜色为适于工作的日光白，光色为 5600K。光束角度为 100°。

认证/满足标准：

CE、UKCA。

DIN EN 62471。

温度范围：

-10 °C 至 +45 °C。

优点：

高品质外壳采用铝制，因此兼具耐用性、稳定性和重量轻的特点。这款灯具符合 IP40 防护等级，因此非常适合在室内使用。这款灯具的显色指数已超过 85。LED 灯简单耐用且不易损坏，同时兼具区域照明的光学设计。微棱镜片具有增强漫射光的特点，可为制造、安装或包装等工作场所提供均匀的照明。由于 LED 的使用寿命长达 100,000 小时 (L80/B10)，因此几乎无需维护。

附件：

80161 电源线。

86090 连接板适用于 8 号槽。

07090 T 型螺母适用于 8 号槽。

10242-01 钢制角架。


图纸提示：

1) 入口侧

商品描述/产品说明



图纸

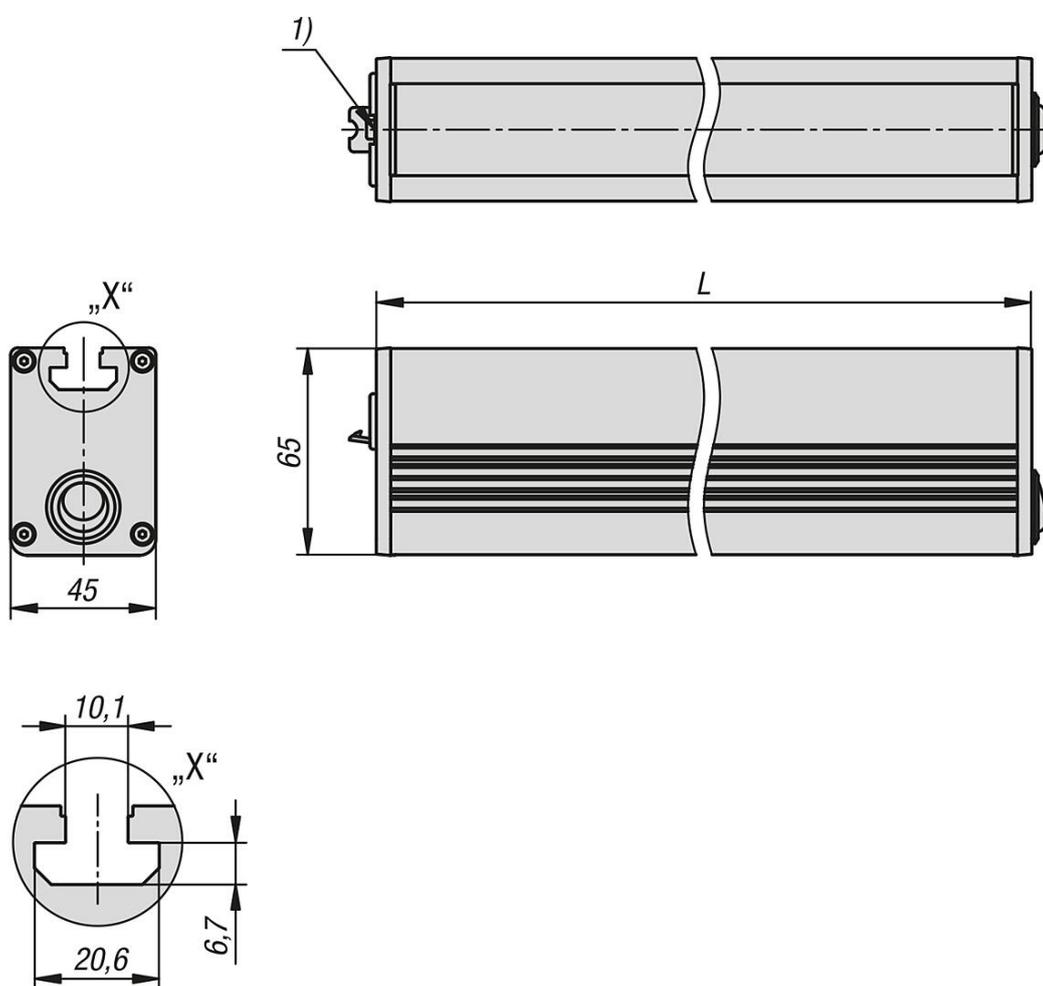

商品概述

订货号	L	连接	可调光	灯座	输入功率 W
86050-02-100X0500	500	威琅插头 GST18i3	否	内置 LED	~14
86050-02-100X0900	900	威琅插头 GST18i3	否	内置 LED	~24

订货号	灯泡功率 W	工作电压 V AC	工作频率 Hz	灯光分布	反射角度
86050-02-100X0500	~11	120-277	50-60	直接	100°
86050-02-100X0900	~21	120-277	50-60	直接	100°

商品概述

订货号	色温	光效率 lm/W	光通量 lm	显色指数	使用寿命 灯泡
86050-02-100X0500	5600 K (日光白)	155	1670	>85	>100.000 h (L80/B10)
86050-02-100X0900	5600 K (日光白)	155	3340	>85	>100.000 h (L80/B10)

订货号	眩光控制	防护级别	防护等级	风险组别 (DIN EN 62471)	可级联	静电放电 静电 放电
86050-02-100X0500	微棱镜片	IP40	I	自由组别	否	否
86050-02-100X0900	微棱镜片	IP40	I	自由组别	否	否