

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
ABS 塑料制壳体。

规格：
安装器通过椭圆孔进行固定。

提示：
用于从外部控制 LED 灯具的控制器。通过一个旋钮调光器和一个开关即可进行操作。旋钮调光器可在 100 - 10% 的范围内无级调节 LED 灯具的亮度。开关用于开关灯具。

输入端：M12x1 A 编码连接器（插头）。
输出端：M12x1 A 编码连接器（插座）。

该款控制器非常适用控制带有 A 编码 M12 接口的 24V DC 可调光灯具（不包括 RGB 型号），支持最大 144 W 功率。


认证/满足标准：
CE、UKCA。

温度范围：
-20 °C 至 +50 °C。

装配：
安装片可直接固定在 T 型槽型材或表面上。

图纸提示：
1) 输入端
2) 输出端

图纸

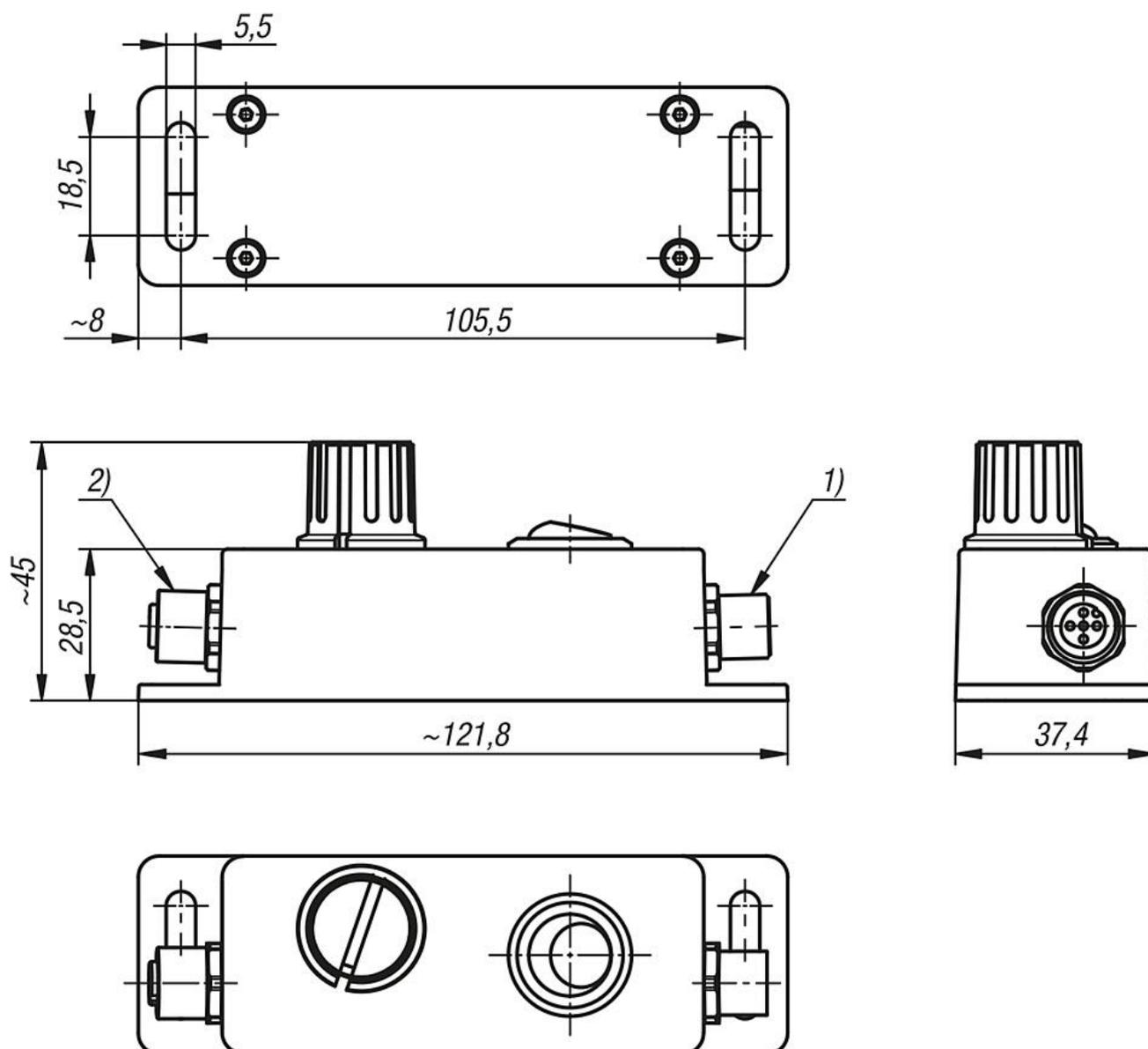

	输入	输出
引脚 1	24V DC	-
引脚 2	-	-
引脚 3	接地	DIM-
引脚 4	24V DC	DIM+

商品概述

订货号	工作电压 V DC	连续电压 直流电压	功率 最大 W	电流负载 最大 毫安	防护级别	防护等级
86091-02-1	24+/-10%	24	144	6000	IP54	III

商品概述
