

商品描述/产品说明



for electrics

产品说明

材料：
塑料制壳体。

规格：
安装器通过椭圆孔进行固定。

提示：
带有 PIR 传感器的运动探测器，可智能控制 24V DC 灯具。PIR 传感器通过探测运动，自动开关灯具，进而实现节能的照明控制。该传感器的最大负载能力为 4.0 A，防护等级为 IP54，非常适合在室内使用，例如用于控制自动化控制柜照明灯。


输入端：M12x1 A 编码连接器（3 针插头）。

输出端：带有 M12x1 A 编码连接器的 150 mm 线缆（3 针插座）。

在最大 5 m 距离左右即可通过运动触发，在 360° 锥面范围以 90° 开角进行侦测。如果侦测到运动，所连接的灯具将点亮 3 分钟。

认证/满足标准：
CE。

图纸

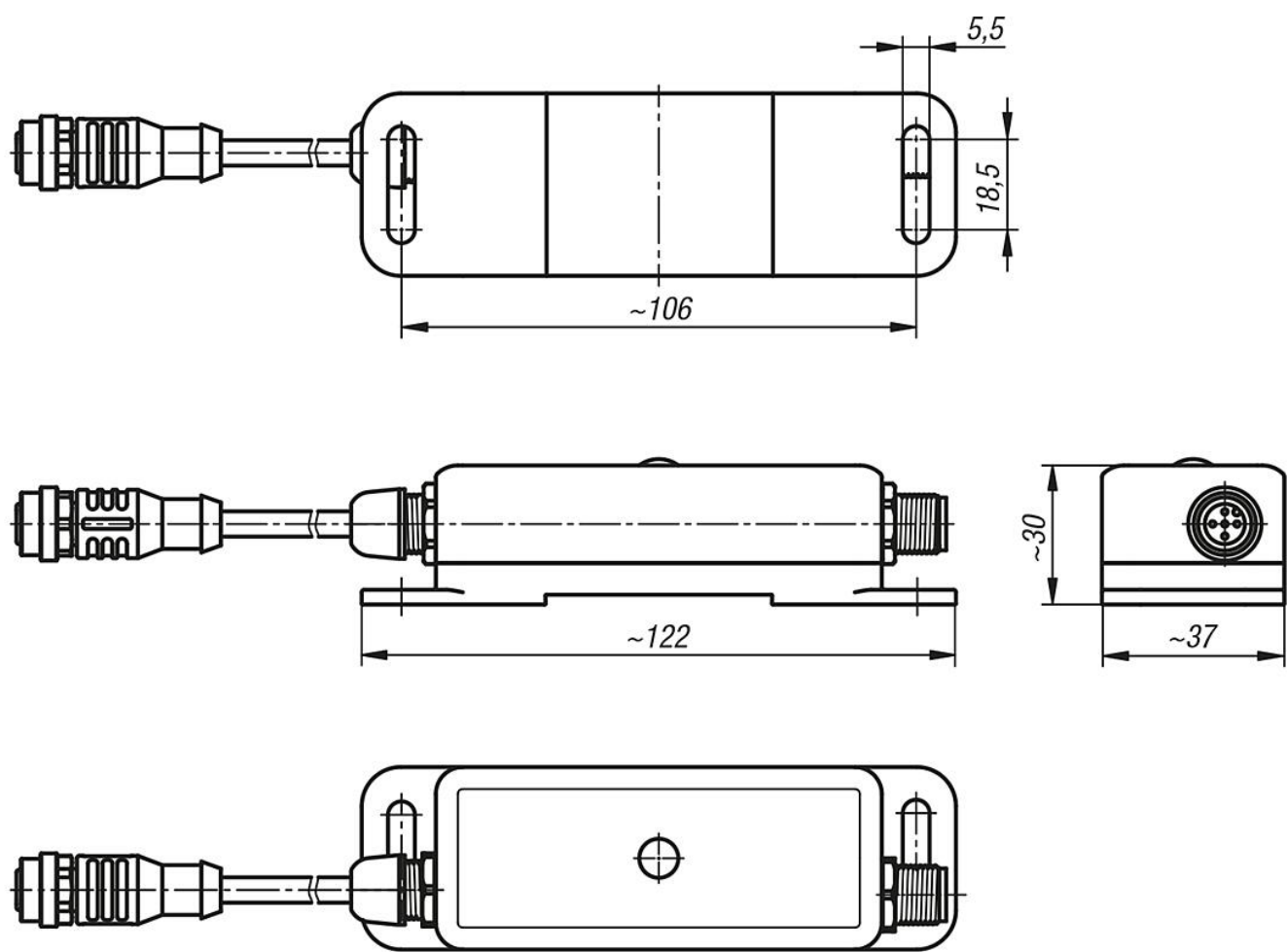

	输入	输出
引脚 1	24V DC	-
引脚 2	-	-
引脚 3	接地	接地 (开关控制)
引脚 4	24V DC	24V DC

商品概述

订货号	类型 1	工作电压 V DC	性能 W	电流负载 最大 毫安	防护级别
86091-20-1	PSE PIR 传感器	24+/-10%	96	4000	IP54

商品概述
