

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

适用于设备、机床和控制柜的日光白 LED 灯具。超薄设计。防护等级 IP54。

材料：

外壳：铝制。

漫射镜片：聚碳酸酯 (PC)。

端盖：塑料 (PA)。

灯座：塑料。

规格：

壳体：自然色阳极氧化。

漫射镜片：透明、防碎。

端盖：黑色。

灯座：黑色。

提示：

该款 LED 灯具拥有坚固耐用的工业级品质，适用于机床和控制柜照明。

这款 LED 的灯具的电源输入端带有一个 M12 连接器。连接器集成在端盖的正面。电源接口通过 M12x1 连接器（3 到 5 针）进行连接。

LED 灯具带有透明盖，可为许多需要高照明度以及需要呈现细节的应用场景提供照明。日光白，光色 5600K。光束角度为 120°。

可调光控制器 (86091-02) 可单独订购。此控制器可无级调节 LED 灯具的亮度以及开关灯具。

随附的灯座用于固定灯具。

套件 1：长灯座用于安装旋转灯具（以 15° 幅度进行 360° 旋转定位）。

套件 2：短灯座用于安装固定灯具。

认证/满足标准：

CE、UKCA、ETL 认证（5003529）、D 级认证。

DIN EN 62471。

温度范围：

-10 °C 至 +60 °C。

优点：

该款 LED 灯带具有防尘防水的塑料盖，防护等级可达 IP54。该款 LED 灯具采用紧凑型设计，长度为 350 mm，因此非常适合用于对负荷没有特殊要求的机床和设备。

由于 LED 的使用寿命长达 100,000 小时 (L80/B10)，因此几乎无需维护。

附件：

82100-20 电源模块 24V DC。

86090-25 灯座。


86091-02 调光控制器。

商品描述/产品说明


图纸提示：
1) 入口侧



图纸

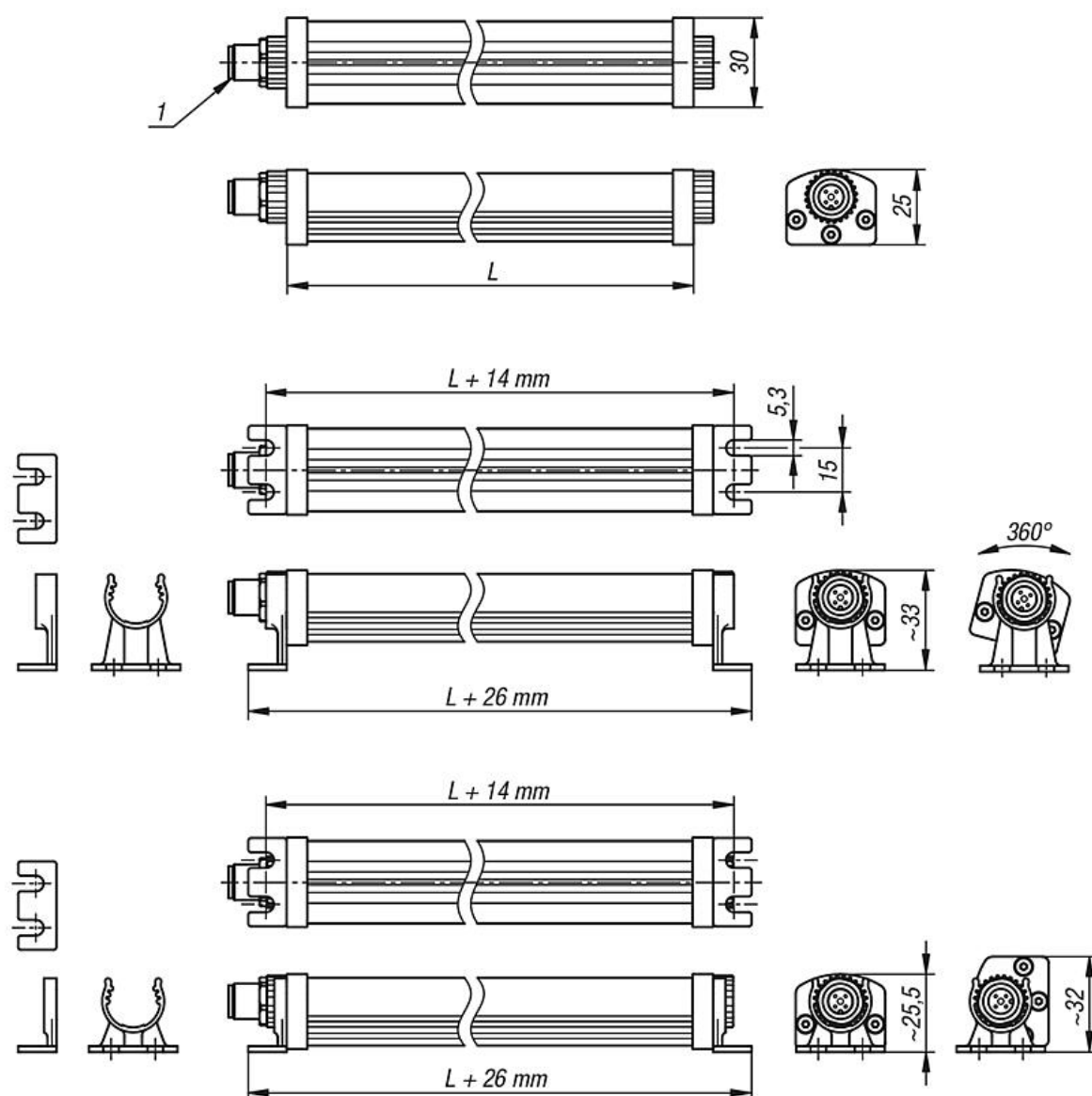

引脚分配
 引脚 1 = 24V DC
 引脚 2 = 未分配
 引脚 3 = 接地
 引脚 4 = 24V DC
 引脚 5 = 未分配

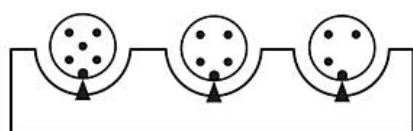

由于仅分配了 3 个引脚，因此可使用以下插头。

引脚 3 = 0V DC。引脚 1 或 引脚 4 可连接 24V DC 电源！
 引脚 1 和 引脚 4 无需同时分配。

商品概述

订货号	L	连接	可调光	灯座
86025-10-310X0350	350	M12 , A 编码	是的	内置 LED

订货号	灯泡功率 W	工作电压 V DC	灯光分布	反射角度
86025-10-310X0350	~8	24+/-10%	直接	120°

订货号	色温	光 通量 lm	光 效率 lm/W	显色 指数	使用寿命 灯泡	眩光 控制	防护 级别	防护 等级	风险组别 (DIN EN 62471)	可 级联	静电 放电 静电 放电
86025-10-310X0350	5600 K (日 光白)	1336	155	>85	>100.000 h (L80/B10)	清晰	IP54	III	自由组别	否	否

订货号	眩光控制	防护级别	防护等级	风险组别 (DIN EN 62471)	可级联	静电放电 静电 放电
86025-10-310X0350	清晰	IP54	III	自由组别	否	否