

## 产品说明

### 提示：

紧凑型 AC/DC 工作台电源拥有工业级品质，输入电压为 100 至 240 伏交流电，输出电压为 24 伏直流电。极其坚固耐用，即使在恶劣的环境下也具有很长的使用寿命。

输入端：欧制插头。

输出端：固定电缆，长度 1.0 米，带有 M12x1 A 编码连接器（插座 4 针），螺纹锁定。

### 认证/满足标准：

CE、UKCA、UL/cUL、TÜV EN + EN CB IEC 62368-1、FCC。

### 温度范围：






0 °C 至 +40 °C。

### 优点：

防止短路、过载和过压的保护措施。

LED 信号灯，作为工作指示灯。



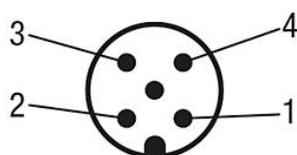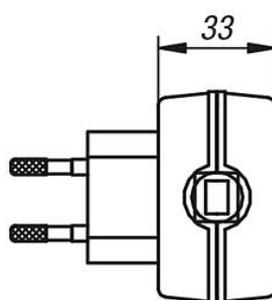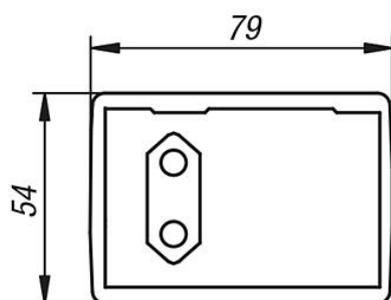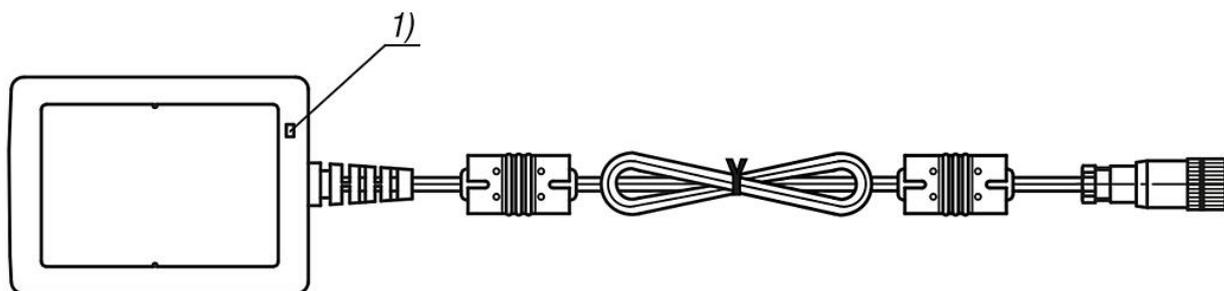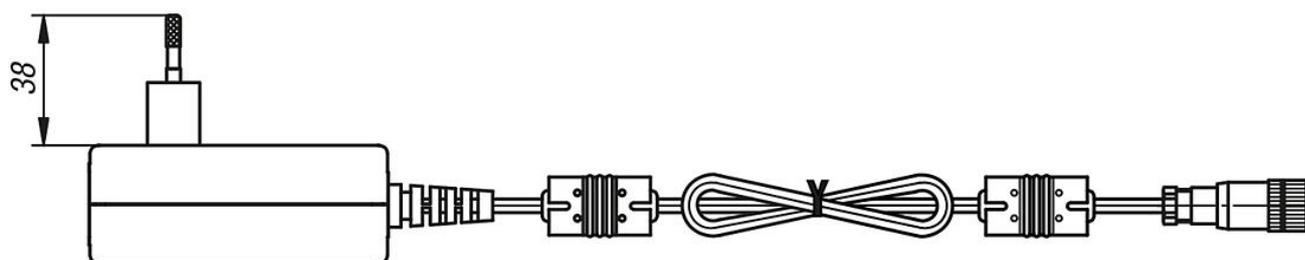

引脚分配  
 引脚 1 = 未分配  
 引脚 2 = 未分配  
 引脚 3 = 接地  
 引脚 4 = 24V DC

商品概述

订货号	输入电压 V AC	输入频率 赫兹	最大输入电流 最大输入电流 (交流 115 伏)	最大输入电流 最大输入电流 (交流 230 伏)	额定输出电压 V 直流电压
82100-21-24153612	100 - 240	50-60	1000 mA ±1%	500mA ±1%	24

订货号	输出功率 W	输出电流 A	效率 满负荷时 %	空气湿度 使用中 (%)	防护级别
82100-21-24153612	36	1,5	88,5	20-90 无凝结	IP20

