

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 材料：

强度 5.6 钢制金属件。

天然橡胶弹性体，中等硬度，57° Shore A。

## 规格：

钢制镀锌。

## 提示：

橡胶金属缓冲器用作机组的支承也用作限制移动物体的弹性距离的防撞止动器。

由于材料成分的原因，橡胶缓冲器会接触着色，由此导致地板或接触表面等出现磨损痕迹和变色等现象。

可根据要求提供浅灰色三元乙丙橡胶制成的非接触着色橡胶缓冲器。


## 温度范围：

-30 °C 至 +80 °C

## 根据要求：

其它邵氏硬度。

## 图纸

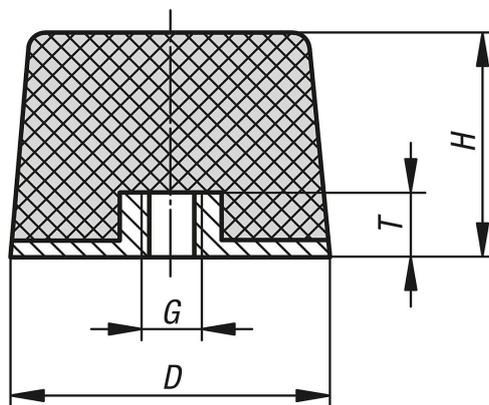

## 商品概述

订货号	D	H	G	T
26113-02501757	25	17	M6	6
26113-02502057	25	20	M6	6
26113-03001557	30	15	M8	8
26113-03002057	30	20	M8	8
26113-03002757	30	27	M8	8
26113-03503057	35	30	M8	8
26113-04003057	40	30	M8	8
26113-05001857	50	18	M10	10
26113-05002257	50	22	M10	10
26113-05003057	50	30	M10	10
26113-07502857	75	28	M12	12

商品概述

---