


商品描述/产品说明

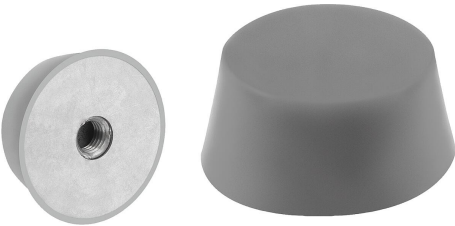

产品说明

材料：
不锈钢 1.4401 金属件。
天然橡胶弹性体，中等硬度 57° Shore A。


规格：
亮色不锈钢。
灰色天然橡胶。

提示：
橡胶金属缓冲器也用作防撞止动器限制移动物体的弹性距离。

温度范围：
-30 °C 至 +80 °C

根据要求：
其它邵氏硬度。

图纸

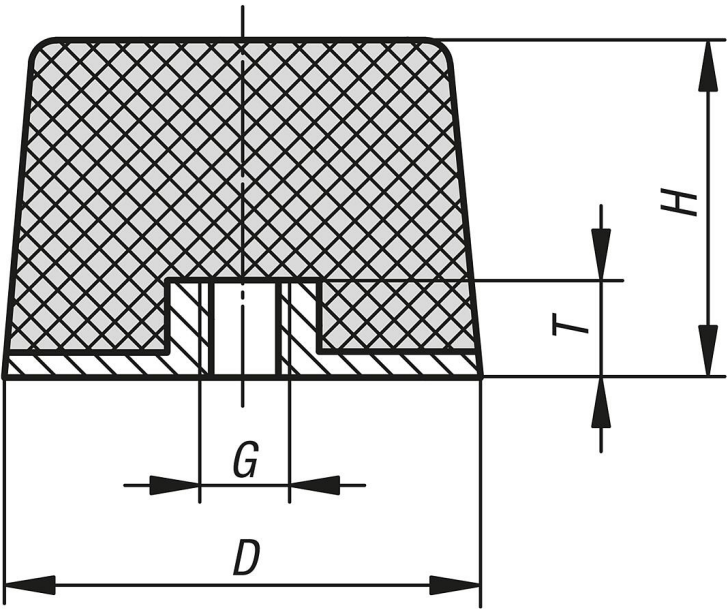

商品概述

订货号	D	H	G	T
26113-01-02501757	25	17	M6	6
26113-01-02502057	25	20	M6	6
26113-01-03001557	30	18	M8	8
26113-01-03002057	30	20	M8	8
26113-01-03002757	30	27	M8	8
26113-01-03503057	35	30	M8	8
26113-01-04003057	40	30	M8	8
26113-01-05001857	50	18	M10	10
26113-01-05002257	50	22	M10	10
26113-01-05003057	50	30	M10	10

商品概述

订货号	D	H	G	T
26113-01-07502857	75	28	M12	12