



产品说明

材料：
压铸锌壳体和螺母。
塑料手柄 PA6 GF 30。
橡胶平面密封件。

规格：
壳体和螺母镀铬。
黑色手柄。

提示：
旋转锁销，带手柄操作装置。可在左侧或右侧使用，关闭行程 90°。旋转锁销可预安装。单侧配有紧固螺母，相当于带有夹头的接地螺母。

根据 IP65，防水防尘。


这种可闭合的旋转锁销随供有 2 把钥匙。在两种状态下（敞开和闭合）都可拔出钥匙。锁闭为同时锁定，即每把锁可用同一把钥匙打开（欧版钥匙 5333）。

请单独订购所需的舌簧。每种舌簧都可以与壳体组合。

*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成，显示的是匹配的簧片。

附件：
钢制旋转锁销的舌簧 05569。

图纸

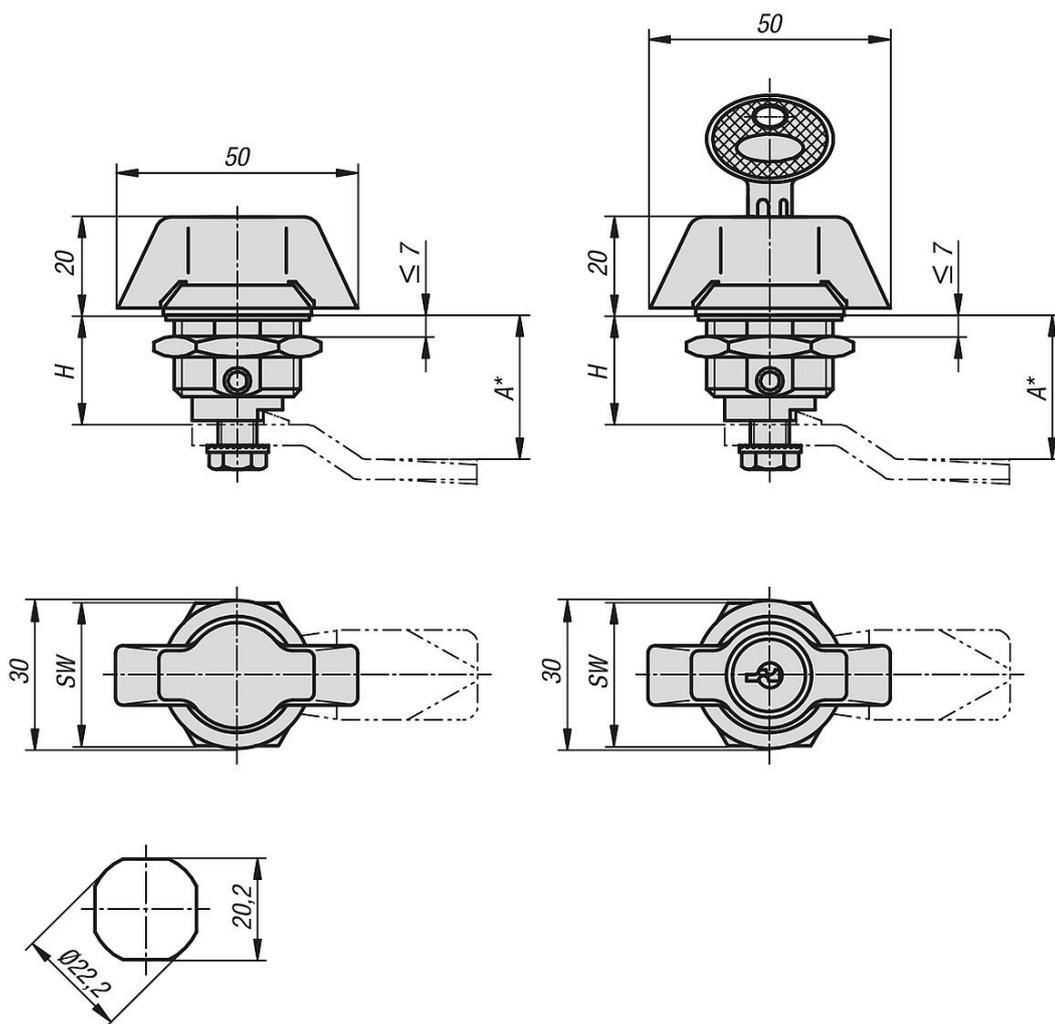

商品概述

| 订货号 | 操作元件 | H | SW |
|---------------|--------|------|----|
| 05571-01-1183 | 蝶形旋钮 | 18,5 | 27 |
| 05571-01-2183 | 可锁定的旋钮 | 18,5 | 27 |