

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

该款导轨可承重高达 90 kg，它由优质不锈钢制成，非常适合在易腐蚀的环境中使用。回弹式阻尼 (Soft Close) 导轨可确保柔和可控的关闭动作。全拉式设计可确保您轻松接触抽屉内部，因此非常适合药店和私人住宅这样摆放有易碎物品和噪音敏感的环境。正面易拆设计便于安装和维护，因此该款导轨即实用又方便。

材料：

不锈钢导轨 1.4301.
 不锈钢滚珠轴承保持架 1.4301.
 不锈钢滚珠 1.4034.

规格：

亮色轨道。
 亮色滚珠轴承保持架。
 亮色滚珠。

订购须知：

成对出售。

提示：

伸缩滑轨全部伸出时，行程与安装长度大概一致，确保操作更加舒适、灵活。操作解锁杆可轻松取出抽屉并与导向机构脱离。当重新推回内轨时，中间导轨必须处于缩回位置。必须均匀施加所需的力。通过回拉阻尼，伸缩滑轨在闭合时先缓冲运行，再自行进入末端位置。伸缩滑轨的动态承重能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大承重能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 80,000 周期时的最大值。

不适合水平安装。

温度范围：

0 °C 至 +40 °C.


优点：

软关闭
 自动回拉
 前侧快速分离

附件：

21335-85 伸缩滑轨不锈钢安装支架。

图纸

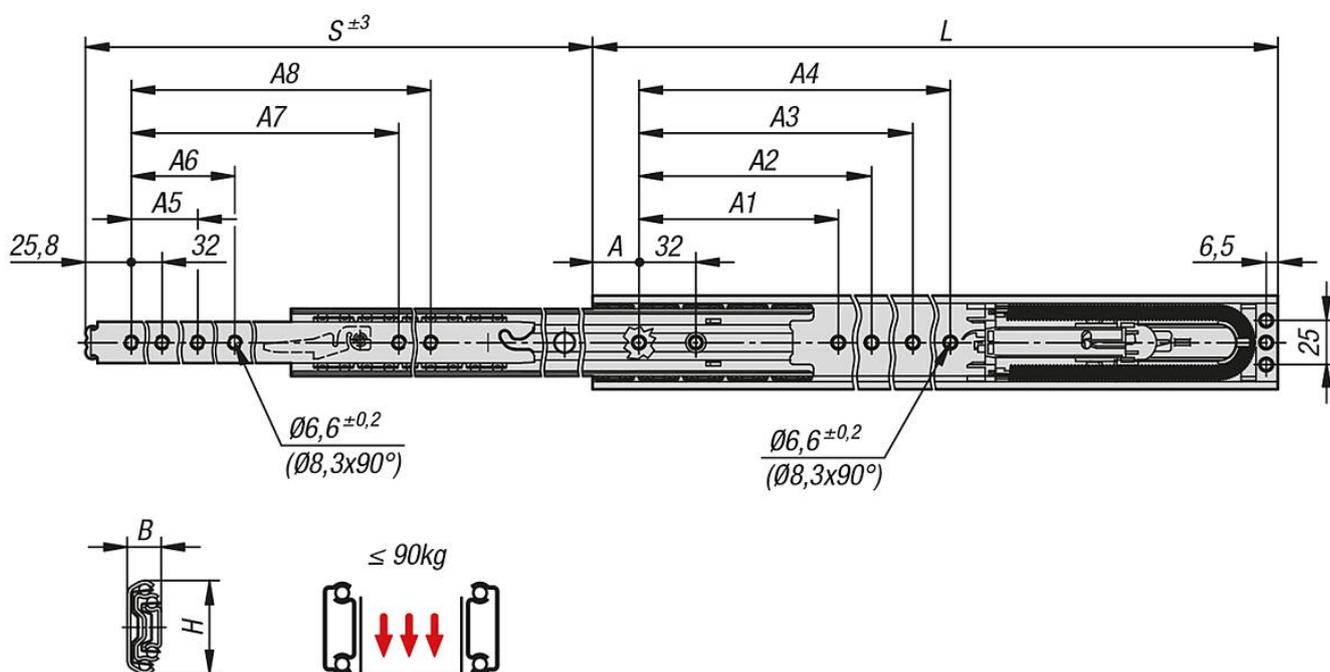

商品概述

订货号	安装	产品类型	每对负载能力 (80,000 个循环) kg	包装形式
21334-93-0400	侧面装配	标准型	65	1 件 = 1 对
21334-93-0450	侧面装配	标准型	65	1 件 = 1 对
21334-93-0500	侧面装配	标准型	70	1 件 = 1 对
21334-93-0550	侧面装配	标准型	85	1 件 = 1 对
21334-93-0600	侧面装配	标准型	90	1 件 = 1 对
21334-93-0700	侧面装配	标准型	90	1 件 = 1 对
21334-93-0790	侧面装配	标准型	90	1 件 = 1 对

订货号	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	行程 S	L
21334-93-0400	26	160	192	-	-	128	160	-	288	19,1	53	388	400
21334-93-0450	26	160	192	256	-	128	160	-	320	19,1	53	450	450
21334-93-0500	26	192	224	-	-	160	192	-	384	19,1	53	500	500
21334-93-0550	26	192	224	320	352	160	192	-	416	19,1	53	550	550
21334-93-0600	26	256	288	384	416	192	256	-	480	19,1	53	600	600
21334-93-0700	26	288	320	448	480	256	288	512	576	19,1	53	700	700
21334-93-0790	26	352	384	544	576	320	352	416	672	19,1	53	800	790