



产品说明

产品描述：

这款导轨非常适合厨房灶具，适用温度范围为 -20 °C 到 300 °C。它适合在工业、商业、住宅区以及户外区域等众多环境中使用。非常适合在要求苛刻的应用条件下使用，兼具功能性与高品质于一身。

材料：

不锈钢导轨 1.4301.

不锈钢滚珠轴承保持架 1.4301.

不锈钢滚珠 1.4034.

规格：

亮色轨道。

亮色滚珠轴承保持架。

亮色滚珠。

订购须知：

成对出售。

提示：

伸缩滑轨全部伸出时，行程近似于安装长度，确保操作更加舒适、灵活。伸缩滑轨的动态承重能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大承重能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 10,000 周期时的最大值。

水平安装时，承重能力减小约 75%。


固定螺栓的栓头高度不可超过 2.5 mm、栓头直径不可超过 9.6 mm，否则可能会与其他轨道部分发生碰撞。

温度范围：

-20 °C 至 +300 °C

附件：

21335-85 伸缩滑轨不锈钢安装支架。

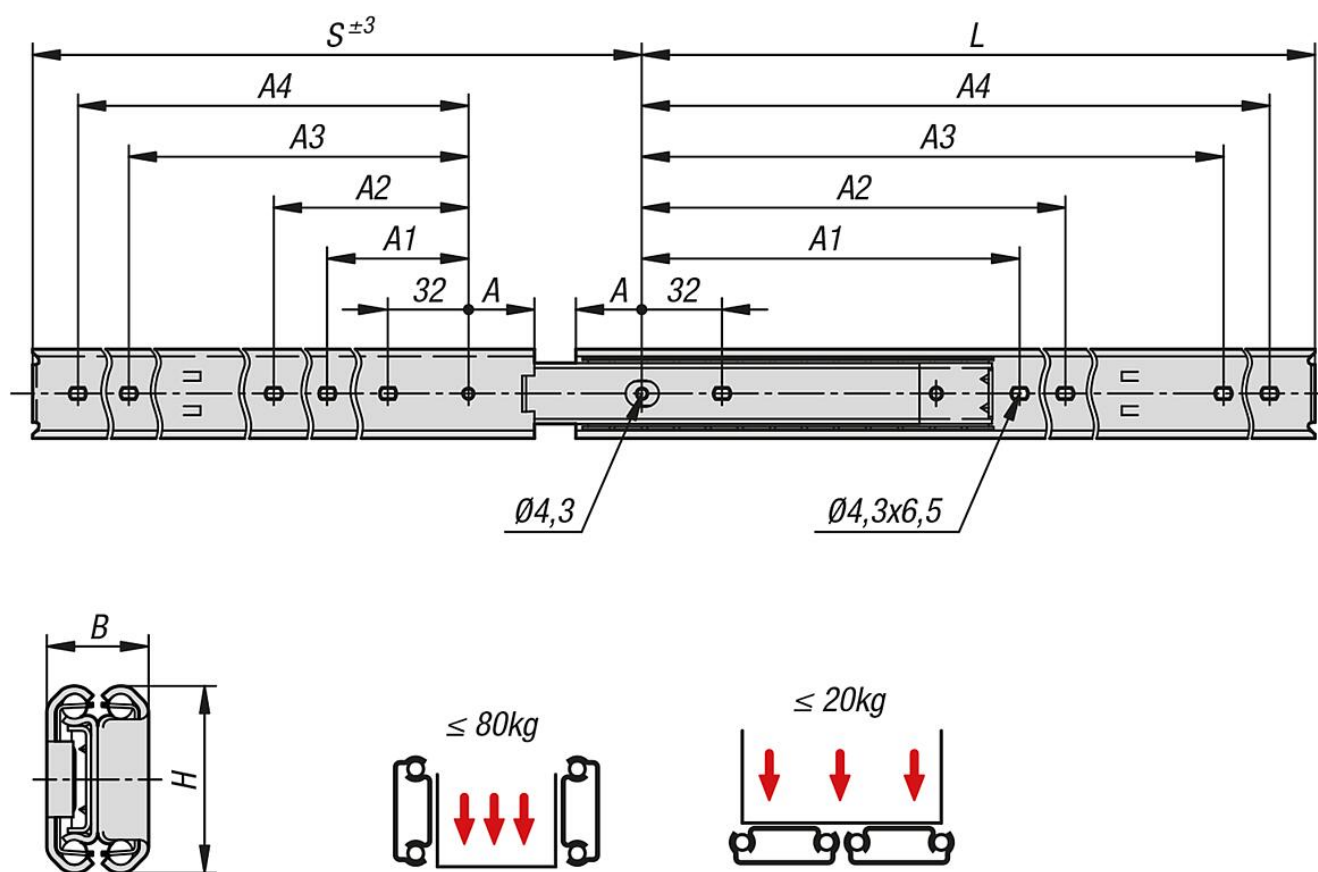

商品概述

订货号	安装	产品类型	Fp1= 每对负载能力 10.000 zy.	包装形式
21334-86-0300	侧面装配	标准型	65	1 件 = 1 对
21334-86-0350	侧面装配	标准型	70	1 件 = 1 对
21334-86-0400	侧面装配	标准型	75	1 件 = 1 对
21334-86-0450	侧面装配	标准型	80	1 件 = 1 对
21334-86-0500	侧面装配	标准型	75	1 件 = 1 对
21334-86-0550	侧面装配	标准型	70	1 件 = 1 对
21334-86-0600	侧面装配	标准型	65	1 件 = 1 对
21334-86-0650	侧面装配	标准型	60	1 件 = 1 对
21334-86-0700	侧面装配	标准型	55	1 件 = 1 对

订货号	A	A1	A2	A3	A4	B	H	行程 S	L
21334-86-0300	26	-	-	224	256	19,1	35,3	317,4	300
21334-86-0350	26	-	-	256	288	19,1	35,3	366,6	350
21334-86-0400	26	-	192	320	352	19,1	35,3	415,8	400
21334-86-0450	26	-	224	352	384	19,1	35,3	465	450
21334-86-0500	26	256	288	416	448	19,1	35,3	514,2	500
21334-86-0550	26	288	320	480	512	19,1	35,3	563,4	550
21334-86-0600	26	320	352	512	544	19,1	35,3	612,6	600
21334-86-0650	26	320	352	576	608	19,1	35,3	661,8	650
21334-86-0700	26	352	384	608	640	19,1	35,3	711	700

