


商品描述/产品说明

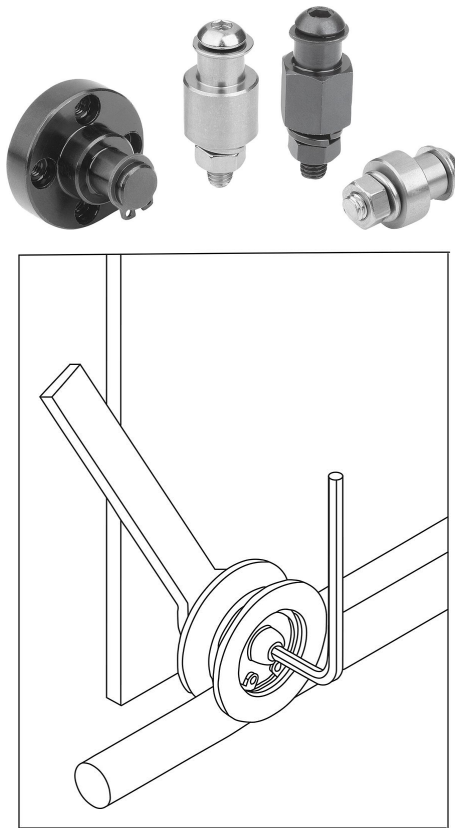

产品说明

材料：
钢或不锈钢

规格：
钢制 黑色氧化处理。
不锈钢 亮色。

提示：
样式 C 可调整导向辊轮的高度。调整高度后，即可拧紧锁螺栓（详见应用图）。

95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 和 95102-3015170 商品的 D 尺寸公差存在差异。


样式 A：带法兰。
样式 B：圆形款。
样式 C：偏心款。
样式 D：短款。

附件：
95101.002008 匹配 95102-3006055。
95101.102008 和 95101.102509 匹配 95102.3006110。
95101.103011 和 95101.103511 匹配 95102.3008130。
95101.104012 匹配 95102.3010160。
95101.104514 和 95101.105014 匹配 95102.3012160。
95101.105515 和 95101.106015 匹配 95102.3015170。

其他销轴：
其他导向辊轮 95101。
导向辊轮 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 和 95101-25。

图纸提示：
1) 卡簧
2) 垫圈
3) 弹簧垫圈
4) 六角螺母六角螺母
5) 平头半圆头内六角螺栓

图纸

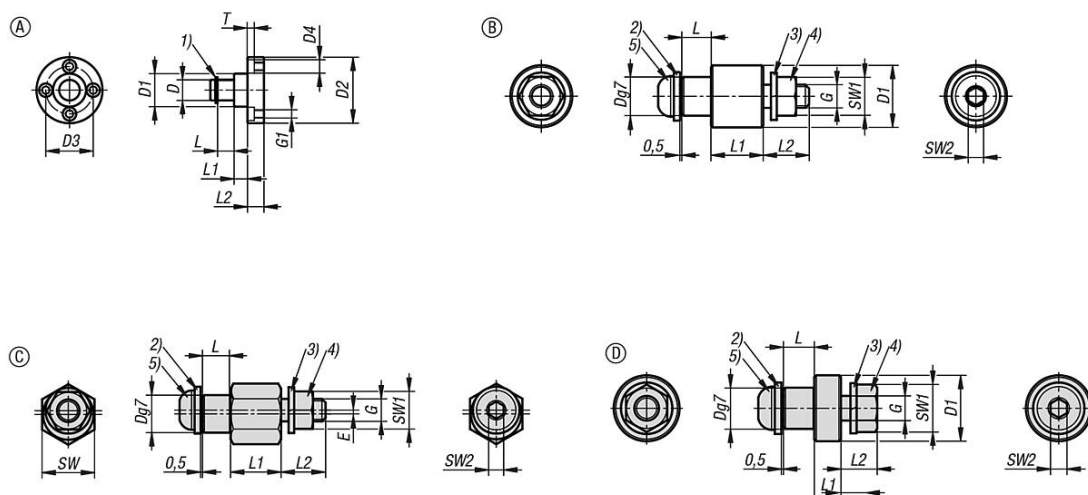

商品概述

导向辊轮的钢制或不锈钢销轴

订货号	D	D1	D2	D3	D4	E	类型	G	G1	L	L1	L2	主体材料	SW	SW1	SW2	T
95102-0008070	8	12	28	19	6,5	-	A	-	M4	7	5,5	8	钢制	-	-	-	3,3
95102-0010080	10	16	32	23	6,5	-	A	-	M4	8	6,5	8	钢制	-	-	-	3,3
95102-0012100	12	19	40	28	8	-	A	-	M5	10	7,5	10	钢制	-	-	-	4,4
95102-1006060	6	10	-	-	-	-	B	M4	-	6	8,5	9,7	钢制	-	7	2,5	-
95102-1008070	8	12	-	-	-	-	B	M5	-	7	12	10	钢制	-	8	3	-
95102-1010080	10	16	-	-	-	-	B	M6	-	8	13,5	11,9	钢制	-	10	4	-
95102-1012100	12	19	-	-	-	-	B	M8	-	10	15,5	12,9	钢制	-	13	5	-
95102-1015110	15	22	-	-	-	-	B	M10	-	11	18,5	13,5	钢制	-	17	6	-
95102-1108070	8	12	-	-	-	-	B	M5	-	7	12	10	不锈钢	-	8	3	-
95102-1110080	10	16	-	-	-	-	B	M6	-	8	13,5	11,9	不锈钢	-	10	4	-
95102-1112100	12	19	-	-	-	-	B	M8	-	10	15,5	12,9	不锈钢	-	13	5	-
95102-2006060	6	-	-	-	-	0,3	C	M4	-	6	8,5	9,7	钢制	10	7	2,5	-
95102-2008070	8	-	-	-	-	0,8	C	M5	-	7	12	10	钢制	14	8	3	-
95102-2010080	10	-	-	-	-	1	C	M6	-	8	13,5	11,9	钢制	14	10	4	-
95102-2012100	12	-	-	-	-	1	C	M8	-	10	15,5	12,9	钢制	17	13	5	-
95102-2015110	15	-	-	-	-	1,5	C	M10	-	11	18,5	13,5	钢制	19	17	6	-
95102-2108070	8	-	-	-	-	0,8	C	M5	-	7	12	10	不锈钢	14	8	3	-
95102-2110080	10	-	-	-	-	1	C	M6	-	8	13,5	11,9	不锈钢	14	10	4	-
95102-2112100	12	-	-	-	-	1	C	M8	-	10	15,5	12,9	不锈钢	17	13	5	-
95102-3006055	6	10	-	-	-	-	D	M4	-	5,5	4	5,7	钢制	-	7	2,5	-
95102-3006060	6	10	-	-	-	-	D	M4	-	6	4	5,2	钢制	-	7	2,5	-
95102-3006110	6	10	-	-	-	-	D	M4	-	11	4	9,2	钢制	-	7	2,5	-
95102-3008070	8	12	-	-	-	-	D	M5	-	7	5,5	6,5	钢制	-	8	3	-
95102-3008130	8	12	-	-	-	-	D	M5	-	13	5,5	10,5	钢制	-	8	3	-
95102-3010080	10	16	-	-	-	-	D	M6	-	8	6,5	8,9	钢制	-	10	4	-
95102-3010160	10	16	-	-	-	-	D	M6	-	16	6,5	10,9	钢制	-	10	4	-
95102-3012100	12	19	-	-	-	-	D	M8	-	10	7,5	10,9	钢制	-	13	5	-
95102-3012160	12	19	-	-	-	-	D	M8	-	16	7,5	14,9	钢制	-	13	5	-
95102-3015110	15	22	-	-	-	-	D	M10	-	11	10	12	钢制	-	17	6	-
95102-3015170	15	22	-	-	-	-	D	M10	-	17	10	16	钢制	-	17	6	-
95102-3108070	8	12	-	-	-	-	D	M5	-	7	5,5	6,5	不锈钢	-	8	3	-
95102-3110080	10	16	-	-	-	-	D	M6	-	8	6,5	8,9	不锈钢	-	10	4	-
95102-3112100	12	19	-	-	-	-	D	M8	-	10	7,5	10,9	不锈钢	-	13	5	-

商品概述
