

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
聚缩醛胎面 (POM)。
不锈钢轴承和销轴。

规格：
白色胎面。


提示：
胎面牢固灌注在滚珠轴承上。

POM 胎面的优点是运行噪音低。

导向辊轮不适合承受冲击或轴向载荷。
径向载荷经过了 300 转速下的一百万转测试。载荷可能会因使用条件和环境而异。

技术参数：
使用温度可达 105 °C。

图纸

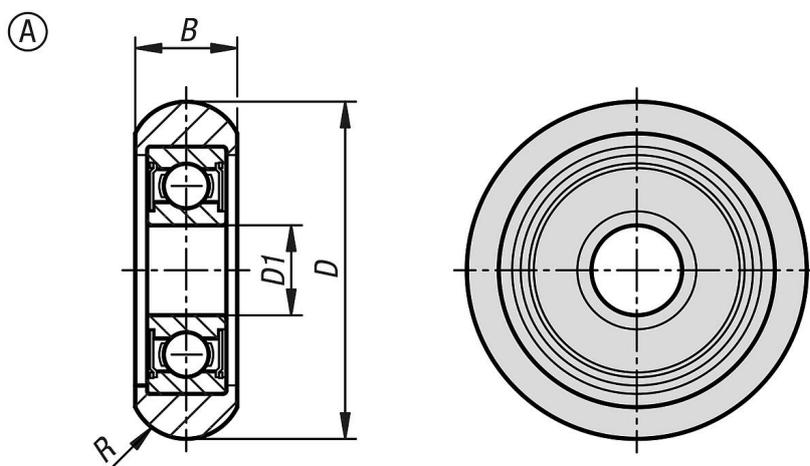

商品概述

订货号	B	D	D1	类型	形状类型	滚珠轴承	R	径向负载 N
95100-05-002006	6	20	6	A	不带销轴	696-HZZ	5	98
95100-05-002506	6	25	6	A	不带销轴	696-HZZ	5	98
95100-05-003009	9	30	8	A	不带销轴	608-HZZ	5	196
95100-05-003509	9	35	8	A	不带销轴	608-HZZ	5	196