

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制。

规格：
镀镍胎面。


提示：
胎面与滚珠轴承通过卡簧牢固连接。

荷载系数以滚子轴承为准。

根据要求：
重载型。
黑色聚缩醛胎面。
不锈钢导向辊轮。

附件：
配套销轴 95102。

图纸

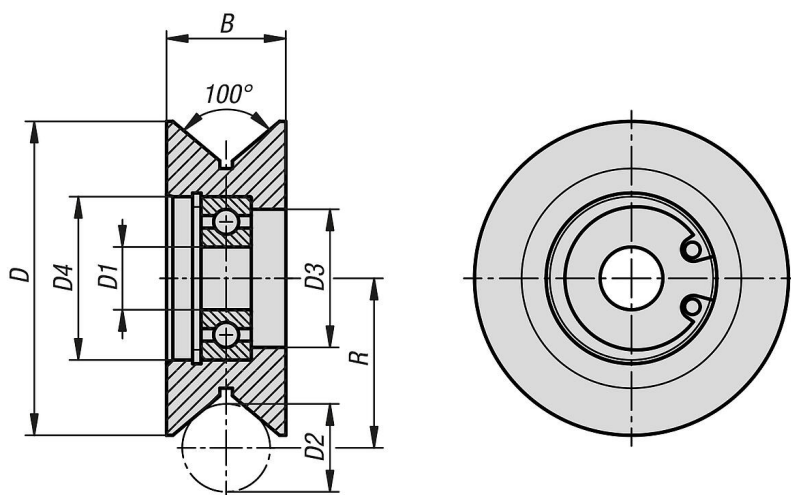

商品概述

Y 样式钢制导向辊轮

订货号	B	D	D1	D2	D3	D4	滚珠轴承	R	额定负载 动态 N	额定负载 静态 N
95101-15-003012	12	30	6	10-12	13	17	606-ZZ	17-18,3	2260	840
95101-15-004016	16	40	8	12-14	18	22	608-ZZ	22-23,3	3300	1360
95101-15-005019	19	50	10	14-20	22	26	6000-ZZ	27-30,9	4550	1970
95101-15-006023	23	60	12	16-25	26	32	6201-ZZ	32-37,9	6800	3050
95101-15-007028	28	70	15	20-30	29	35	6202-ZZ	38-44,5	7650	3700

商品概述
