

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
聚缩醛胎面 (POM)。
不锈钢轴承和销轴。

规格：
白色胎面。


提示：
胎面牢固灌注在滚珠轴承上。

POM 胎面的优点是运行噪音低。

导向辊轮不适合承受冲击或轴向载荷。
径向载荷经过了 300 转速下的一百万转测试。载荷可能会因使用条件和环境而异。

技术参数：
使用温度可达 105 °C。

图纸

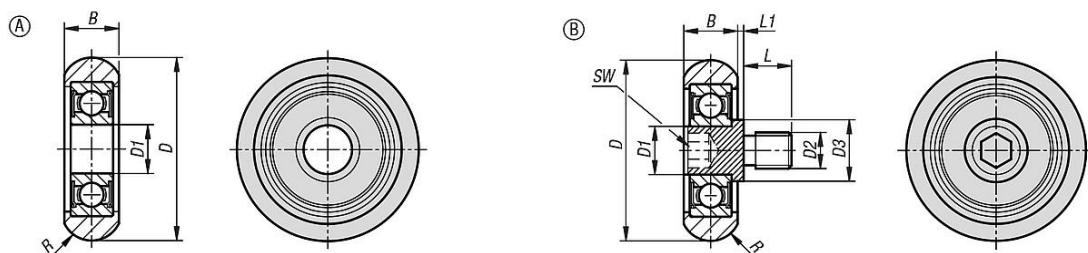

商品概述

凸面塑料导向辊轮，分别提供不带和带不锈钢销轴

订货号	B	D	D1	D2	D3	类型	形状类型	滚珠轴承	L	L1	R	径向负载 N	SW
95100-05-002006	6	20	6	-	-	A	不带销轴	696-HZZ	-	-	5	98	-
95100-05-002506	6	25	6	-	-	A	不带销轴	696-HZZ	-	-	5	98	-
95100-05-003009	9	30	8	-	-	A	不带销轴	608-HZZ	-	-	5	196	-
95100-05-003509	9	35	8	-	-	A	不带销轴	608-HZZ	-	-	5	196	-
95100-05-10200605X08	6	20	6	M5	8	B	带销轴	696-HZZ	8	1	5	98	3
95100-05-10200606X08	6	20	6	M6	8	B	带销轴	696-HZZ	8	1	5	98	3
95100-05-10250605X08	6	25	6	M5	8	B	带销轴	696-HZZ	8	1	5	98	3
95100-05-10250606X08	6	25	6	M6	8	B	带销轴	696-HZZ	8	1	5	98	3
95100-05-10300905X08	9	30	8	M5	10	B	带销轴	608-HZZ	8	0,5	5	196	4
95100-05-10300906X08	9	30	8	M6	10,2	B	带销轴	608-HZZ	8	1	5	196	5
95100-05-10300906X12	9	30	8	M6	10,2	B	带销轴	608-HZZ	12	0,5	5	196	5
95100-05-10350905X08	9	35	8	M5	10	B	带销轴	608-HZZ	8	0,5	5	196	4
95100-05-10350906X08	9	35	8	M6	10,2	B	带销轴	608-HZZ	8	1	5	196	5
95100-05-10350906X12	9	35	8	M6	10,2	B	带销轴	608-HZZ	12	0,5	5	196	5

商品概述
