



产品说明

材料：
钢或不锈钢 1.4301。

规格：
镀锌，蓝色钝化处理。
亮色不锈钢。

提示：
可调节搭扣在工业应用中提供安全锁定的功能。通过突破死点抵抗振动。此外还以极其坚固和安装高度低而著称。

当拉环勾上拉扣后，需要额外拉近 6mm 用于按下把手后彻底锁死。为了补偿公差或者调整拉力，可以通过 M6 螺杆调整拉环伸出长度来实现。

搭扣可以通过螺栓或铆钉固定。

请单独订购拉扣部分。


夹持力 F1 是指搭扣而非拉扣承受力。

附件：
拉扣 05545。

图纸提示：
A 型，标准

1) 孔图，用于使用拉扣装配

图纸

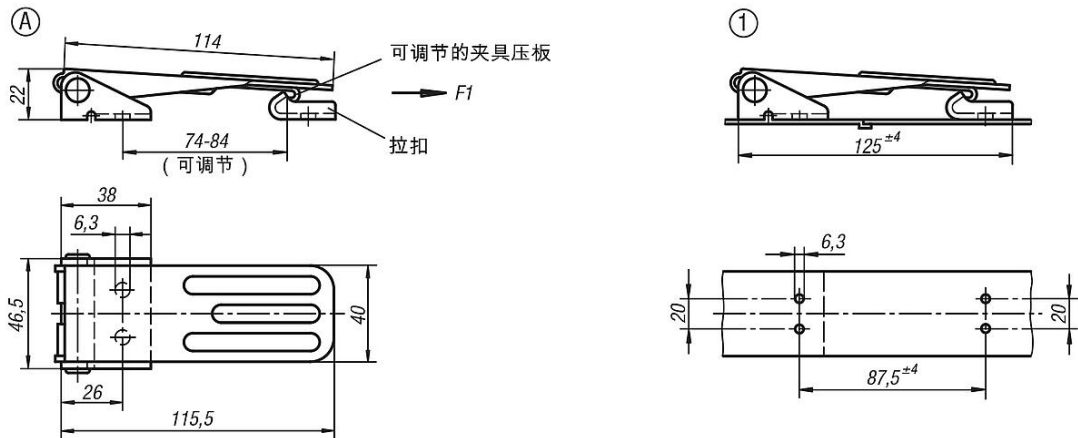

商品概述

订货号	主体材料	类型	夹持力 F1 N
05547-1631161	钢制	A	4000
05547-1631162	不锈钢	A	4000

