


商品描述/产品说明

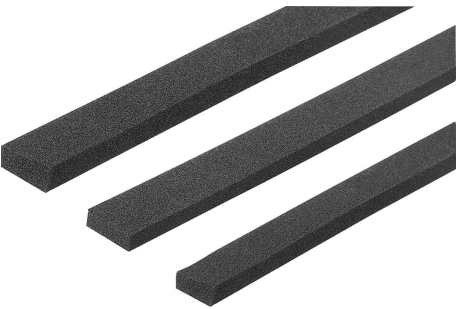

产品说明

产品描述：
矩形型材无拉伸，单面自贴，易于安装。

由于采用了闭孔结构，型材具有很高的防水性和气密性。
表面吸水率最高可达 5%。
特别适用于户外应用，具有很强的抗风化、抗臭氧和抗 UV 辐射能力。

由于具有高弹性，海绵橡胶在受到强力压缩后可恢复到原来的形状。

这些型材可用于密封、软轴承、绝缘和隔热等。

材料：
EPDM 或 CR（氯丁橡胶）。


规格：
黑色。

提示：
保存期限最长为 6 个月。

公差应符合 DIN ISO 3302-01 标准。

应用：
- 机器和设备制造
- 汽车工业
- 建筑业和窗户制造
- 电子行业

图纸

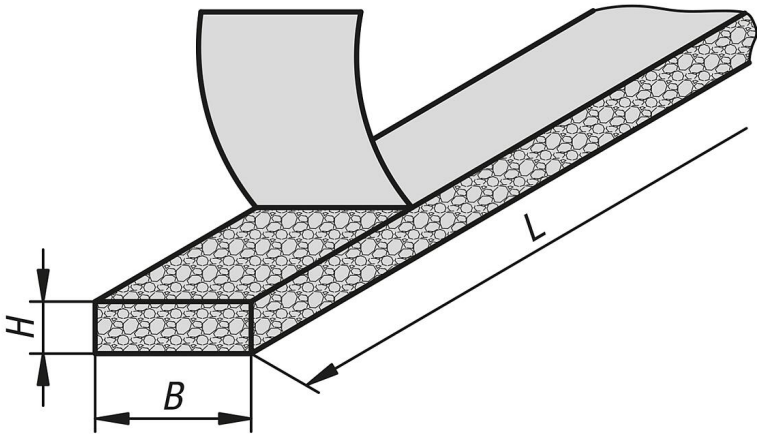

商品概述

订货号	主体材料	B	H	L
96525-103010X20000	EPDM	10	3	20000
96525-104010X20000	EPDM	10	4	20000
96525-105010X20000	EPDM	10	5	20000
96525-103015X20000	EPDM	15	3	20000
96525-104015X20000	EPDM	15	4	20000

商品概述

订货号	主体材料	B	H	L
96525-105015X20000	EPDM	15	5	20000
96525-103020X20000	EPDM	20	3	20000
96525-104020X20000	EPDM	20	4	20000
96525-105020X20000	EPDM	20	5	20000
96525-203010X20000	CR	10	3	20000
96525-204010X20000	CR	10	4	20000
96525-205010X20000	CR	10	5	20000
96525-203015X20000	CR	15	3	20000
96525-204015X20000	CR	15	4	20000
96525-205015X20000	CR	15	5	20000
96525-203020X20000	CR	20	3	20000
96525-204020X20000	CR	20	4	20000
96525-205020X20000	CR	20	5	20000