

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Fonte grise EN G.JL 250 stabilisée ou Aluminium EN AW-7075.

Nota :

La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.

Indication de dessin :


Surfaces usinées: ±0,25 mm

Tolérances sur longueur:


≤200 mm: +3/+10

de 201 mm à 590 mm: +8/+15

≥600 mm: +20/+50

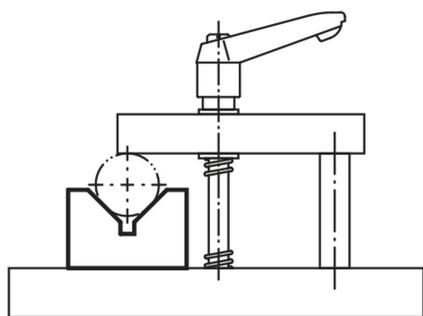

Dessins

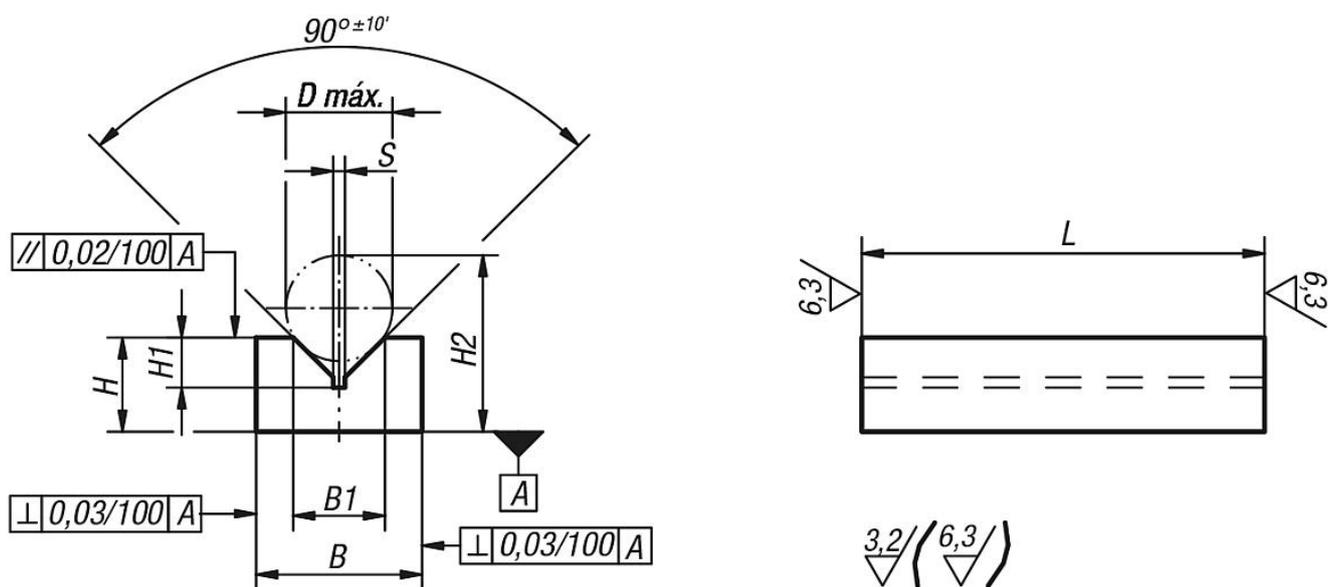

Aperçu des articles

Référence fonte grise	Référence aluminium	L = Longueur	B	B1	H	H1	H2	D max.	S
01640-01X	01640-201X	100/200	25	15,5	16	8,5	30	18	2
01640-02X	01640-202X	100/200	36	21,9	20	11	38	24	2
01640-03X	01640-203X	100/200	40	26	25	13,5	47	29	2,5
01640-04X	01640-204X	200/300/600	50	31,7	36	17	66	38	2,5

Aperçu des articles

Référence fonte grise	Référence aluminium	L = Longueur	B	B1	H	H1	H2	D max.	S
01640-05X	01640-205X	200/300/600	70	50	50	26	95	58	3
01640-06X	01640-206X	200/300/600	100	79,3	70	41	139	90	4